 


カテゴリ6eLANケーブル 他

**マーク説明**  
**スリムコネクタ** スリムコネクタ  
 スッキリ配線可能! 隣接するポートを干渉しません。  


**CAT7 フラット**

エンハンスドカテゴリ5の6.0倍の伝送帯域600MHzを実現し、10ギガビットイーサネットにも完全対応したフラットタイプのケーブルです。




**KB-FL7シリーズ**

カテゴリ7フラットLANケーブル


次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強フラットLANケーブル。

特長・仕様 欲しい情報はWEBサイトで!


- 伝送帯域600MHzをクリア  
エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
- 次世代の10GBASEに完全対応  
ケーブル品質とプラグのよりの誤しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。
- 錆や酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保障する金メッキシールドプラグを採用しています。
- ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用しており、難燃材料だから安心です。
- コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ(ラッチカバー付き)
- ケーブル構造:より線シールド、ストレート全結線 ※二重シールドではありません。
- ケーブル直径:2.2x7.2mm
- 対応伝送帯域:カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(10GBASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(10GBASE-T)、カテゴリ5(10GBASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器):ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
- ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

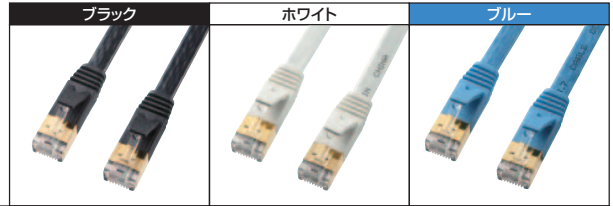

ケーブル長	価格(税抜き価格)	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN
0.5m	¥1,449 (¥1,380)	KB-FL7-005BK 4969887 814444	KB-FL7-005W 4969887 814369	KB-FL7-005BL 4969887 814529
1m	¥1,554 (¥1,480)	KB-FL7-01BK 4969887 814451	KB-FL7-01W 4969887 814376	KB-FL7-01BL 4969887 814536
2m	¥1,974 (¥1,880)	KB-FL7-02BK 4969887 814468	KB-FL7-02W 4969887 814383	KB-FL7-02BL 4969887 814543
3m	¥2,394 (¥2,280)	KB-FL7-03BK 4969887 814475	KB-FL7-03W 4969887 814390	KB-FL7-03BL 4969887 814550
5m	¥2,814 (¥2,680)	KB-FL7-05BK 4969887 814482	KB-FL7-05W 4969887 814406	KB-FL7-05BL 4969887 814567
7m	¥3,339 (¥3,180)	KB-FL7-07BK 4969887 814499	KB-FL7-07W 4969887 814413	KB-FL7-07BL 4969887 814574
10m	¥4,494 (¥4,280)	KB-FL7-10BK 4969887 814505	KB-FL7-10W 4969887 814420	KB-FL7-10BL 4969887 814581
15m	¥5,859 (¥5,580)	KB-FL7-15BK 4969887 814512	KB-FL7-15W 4969887 814437	KB-FL7-15BL 4969887 814598

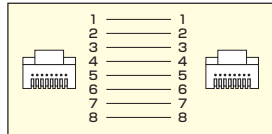

 爪折れ防止カバー付き  
 プラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぎます。  
 プラグ保護キャップ付き  
 プラグ先端を外部損傷やホコリから守ります。

設置場所を選ばないこの薄さ   
 薄さ2.2mmで取り回しが簡単。カーベットの下の下や細いすき間にスッキリ配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているため、踏んだ際にもケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。

**CAT6e**

エンハンスドカテゴリ5の5.0倍の伝送帯域500MHzを実現し、10ギガビットイーサネットにも完全対応したケーブルです。

**KB-T6Eシリーズ** 特注可能

エンハンスドカテゴリ6LANケーブル



エンハンスドカテゴリ5の5.0倍の伝送帯域500MHzを実現!

特長・仕様 欲しい情報はWEBサイトで!


- エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現! 余剰の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
- 十字介在が電気特性の大幅安定を実現しています。
- 次世代の10ギガビットイーサネット環境に対応しているため、買い換えの心配がなく長く使用できます。
- ケーブルの難燃性を表すUL-CMRをパス、火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。
- ケーブル構造:単線、ストレート全結線
- ケーブル直径:6.4mm
- 対応伝送帯域:エンハンスドカテゴリ6(10G BASE-T)、カテゴリ6(10GBASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(10GBASE-T)、カテゴリ5(10GBASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器):FTTHモデム、ADSLモデム、CATVモデム、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
- ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。



ケーブル長	価格(税抜き価格)	袋パッケージ		箱パッケージ	袋パッケージ
		品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN
0.5m	¥735 (¥700)	KB-T6EPK-005BK 4969887 658055	KB-T6EPK-005 4969887 657911		KB-T6EPK-005LB 4969887 657980
1m	¥840 (¥800)	KB-T6EPK-01BK 4969887 658062	KB-T6EPK-01 4969887 657928		KB-T6EPK-01LB 4969887 657997
2m	¥1,102 (¥1,050)	KB-T6EPK-02BK 4969887 658079	KB-T6EPK-02 4969887 657935		KB-T6EPK-02LB 4969887 658000
3m	¥1,417 (¥1,350)	KB-T6EPK-03BK 4969887 658086	KB-T6EPK-03 4969887 657942		KB-T6EPK-03LB 4969887 658017
5m	¥1,995 (¥1,900)	KB-T6EPK-05BK 4969887 658093	KB-T6EPK-05 4969887 657959		KB-T6EPK-05LB 4969887 658024
7m	¥2,520 (¥2,400)	KB-T6EPK-07BK 4969887 658109	KB-T6EPK-07 4969887 657966		KB-T6EPK-07LB 4969887 658031
10m	¥2,835 (¥2,700)	KB-T6EPK-10BK 4969887 658116	KB-T6EPK-10 4969887 657973		KB-T6EPK-10LB 4969887 658048
15m	¥3,885 (¥3,700)	KB-T6EPK-15BK 4969887 658505	KB-T6EPK-15 4969887 658420		KB-T6EPK-15LB 4969887 658468
20m	¥4,935 (¥4,700)	KB-T6EPK-20BK 4969887 658512	KB-T6EPK-20 4969887 658437		KB-T6EPK-20LB 4969887 658475
25m	¥5,985 (¥5,700)	KB-T6EPK-25BK 4969887 658529	KB-T6EPK-25 4969887 658444		KB-T6EPK-25LB 4969887 658482
30m	¥7,035 (¥6,700)	KB-T6EPK-30BK 4969887 658536	KB-T6EPK-30 4969887 658451		KB-T6EPK-30LB 4969887 658499
100m	¥19,740 (¥18,800)			KB-T6E-CB100 4969887 659328	ケーブルのみ
300m	¥57,540 (¥54,800)			KB-T6E-CB300 4969887 659335	ケーブルのみ

**KB-T6EPKシリーズ**  
 ■コネクタ形状: RJ-45スリムコネクタ付き(超高性能プルアップ方式)

**KB-T6E-CBシリーズ**  
 ●カテゴリ6e LANケーブルを自作するケーブルです。(コネクタは付属していません)  
 ■適合コネクタ: ADT-6ERJ-10, ADT-6ERJ-100

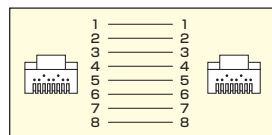

- デスクファニチャー
- プリンタスタンド他
- ラック
- サーバーラック
- モニター・机上ラック
- ホームファニチャー
- OAチェア
- キーボードカバー
- システムカバー
- クリーナー
- マウスパッド
- セキュリティシュレッダー
- 耐震グッズ・フィルタ他
- バッグインナー
- デジカメ電子辞書用品
- DVD・CDケース
- インクジェット用紙
- 手作り用紙・ラベル
- レーザー用紙・ラベル
- トナーカートリッジ
- つめかえインク
- マウス
- テンキー・キーボード
- USBハブ・ポート
- カードリーダー・USBメモリ
- カメラBluetooth
- ヘッドセットイヤホン・マイク
- スピーカー・ノートクーラー
- USBグッズ・ゲームパッド
- 切替器分配器
- LANケーブル
- 光ケーブルLANハブ
- ADSL電話
- USB・IEEE1394ケーブル
- ディスプレイAVケーブル
- RS-232Cケーブル・プリンタケーブル
- SCSIケーブルその他ケーブル
- ケーブルアクセサリ
- DOS/Vパーツフラットケーブル
- タップ電源コード
- バッテリー充電・UPS