 


カテゴリ5eより線LANケーブル

マーク説明
スリムコネクタ
 スッキリ配線可能! 隣接するポートを干渉しません。


CAT5e

伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適した「より線」仕様のケーブルです。



KB-10T5シリーズ 特注可能
KB-Y5-CBシリーズ 特注可能


UTPエンハンスドカテゴリ5より線ケーブル

柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様のエンハンスドカテゴリ5適合ケーブル。

特長・仕様 詳しい情報はWEBサイトで!

- 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
- 伝送帯域100MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。
- ケーブル直径:5.5mm
- 対応伝送帯域:エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器):ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応

KB-10T5シリーズ	
■コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネット方式)	
■ケーブル構造:より線ツイストペア、ストレート全結線	
KB-Y5-CBシリーズ	
●自作用UTPカテゴリ5より線ケーブルです。(コネクタは付属していません)	
●わかりやすいリングマーク(1mピッチ)付きです。	
■ケーブル構造:より線ツイストペア、UTP4対(8芯)	
■適合コネクタ:ADT-RJ45-10-50-100-10H-100H(より線用)	

 


KB-Y5-CBシリーズ


ケーブル長	価格(税抜き価格)	ライトグレー		ライトブルー		ライトグレー(ケーブルのみ)		ライトブルー(ケーブルのみ)	
		品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN
1m	¥420 (¥400)	KB-10T5-01K 4969887 515129	KB-10T5-01LBK 4969887 518397						
2m	¥525 (¥500)	KB-10T5-02K 4969887 518441	KB-10T5-02LBK 4969887 518458						
3m	¥630 (¥600)	KB-10T5-03K 4969887 515136	KB-10T5-03LBK 4969887 518465						
4m	¥735 (¥700)	KB-10T5-04K 4969887 518519	KB-10T5-04LBK 4969887 518526						
5m	¥840 (¥800)	KB-10T5-05K 4969887 514641	KB-10T5-05LBK 4969887 514689						
7m	¥1,050 (¥1,000)	KB-10T5-07K 4969887 518533	KB-10T5-07LBK 4969887 518540						
10m	¥1,365 (¥1,300)	KB-10T5-10K 4969887 514665	KB-10T5-10LBK 4969887 514733						
15m	¥1,785 (¥1,700)	KB-10T5-15K 4969887 516805	KB-10T5-15LBK 4969887 518595						
20m	¥2,310 (¥2,200)	KB-10T5-20K 4969887 518649	KB-10T5-20LBK 4969887 518656						
25m	¥2,835 (¥2,700)	KB-10T5-25K 4969887 518663	KB-10T5-25LBK 4969887 518670						
30m	¥3,465 (¥3,300)	KB-10T5-30K 4969887 518687	KB-10T5-30LBK 4969887 518694						
40m	¥4,200 (¥4,000)	KB-10T5-40K 4969887 518700							
50m	¥6,090 (¥5,800)					KB-Y5-CB50 4969887 812112			
100m	¥11,340 (¥10,800)					KB-Y5-CB100 4969887 812129	KB-Y5-CB100LB 4969887 812136		
200m	¥20,790 (¥19,800)					KB-Y5-CB200 4969887 812143			

LKB5Yシリーズ エンハンスドカテゴリ5より線LANケーブル

 環境に配慮した簡易袋パッケージのギガビット対応ケーブル。



- 特長・仕様** 詳しい情報はWEBサイトで!
- 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
 - 伝送帯域100MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現します。
 - コネクタ形状:RJ-45モールディングコネクタ付き
 - ケーブル構造:AWG26より線ツイストペアケーブル、ストレート全結線
 - ケーブル直径:5.3mm
 - 対応伝送帯域:エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
 - 対応環境(機器):ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応

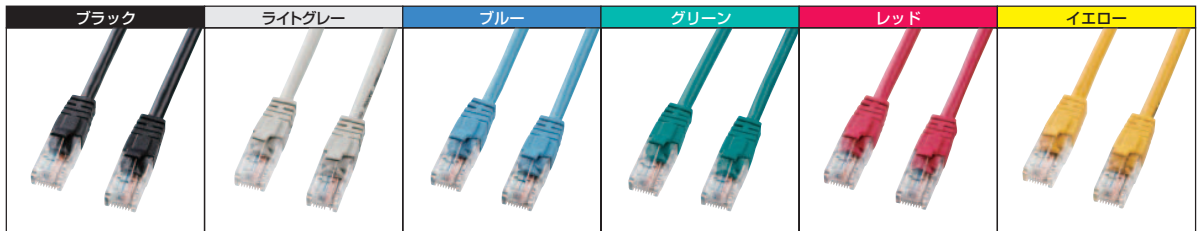

ケーブル長	価格(税抜き価格)	ブラック		ライトグレー		ブルー		グリーン		レッド		イエロー	
		品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN
1m	¥420 (¥400)	LKB5Y-01BK 4969887 562512	LKB5Y-01 4969887 562352	LKB5Y-01BL 4969887 562437	LKB5Y-01G 4969887 562758	LKB5Y-01R 4969887 562598	LKB5Y-01Y 4969887 562673						
2m	¥525 (¥500)	LKB5Y-02BK 4969887 562529	LKB5Y-02 4969887 562369	LKB5Y-02BL 4969887 562444	LKB5Y-02G 4969887 562765	LKB5Y-02R 4969887 562604	LKB5Y-02Y 4969887 562680						
3m	¥630 (¥600)	LKB5Y-03BK 4969887 562536	LKB5Y-03 4969887 562376	LKB5Y-03BL 4969887 562451	LKB5Y-03G 4969887 562772	LKB5Y-03R 4969887 562611	LKB5Y-03Y 4969887 562697						
5m	¥840 (¥800)	LKB5Y-05BK 4969887 562543	LKB5Y-05 4969887 562383	LKB5Y-05BL 4969887 562468	LKB5Y-05G 4969887 562789	LKB5Y-05R 4969887 562628	LKB5Y-05Y 4969887 562703						
7m	¥1,050 (¥1,000)	LKB5Y-07BK 4969887 562550	LKB5Y-07 4969887 562390	LKB5Y-07BL 4969887 562475	LKB5Y-07G 4969887 562796	LKB5Y-07R 4969887 562635	LKB5Y-07Y 4969887 562710						
10m	¥1,365 (¥1,300)	LKB5Y-10BK 4969887 562567	LKB5Y-10 4969887 562406	LKB5Y-10BL 4969887 562482	LKB5Y-10G 4969887 562802	LKB5Y-10R 4969887 562642	LKB5Y-10Y 4969887 562727						
15m	¥1,785 (¥1,700)	LKB5Y-15BK 4969887 562574	LKB5Y-15 4969887 562413	LKB5Y-15BL 4969887 562499	LKB5Y-15G 4969887 562819	LKB5Y-15R 4969887 562659	LKB5Y-15Y 4969887 562734						
20m	¥2,310 (¥2,200)	LKB5Y-20BK 4969887 562581	LKB5Y-20 4969887 562420	LKB5Y-20BL 4969887 562505	LKB5Y-20G 4969887 562826	LKB5Y-20R 4969887 562666	LKB5Y-20Y 4969887 562741						

- デスクファニチャー
- プリンタスタンド他
- ラック
- サーバーラック
- モニターム机上ラック
- ホームファニチャー
- OAチェア
- キーボードカバー
- システムカバー
- クリーナー
- マウスパッド
- セキュリティシュレッダー
- 耐震グッズフィルター他
- バッグインナー
- デジカメ電子辞書用品
- DVD・CDケース
- インクジェット用紙
- 手作り用紙・ラベル
- レーザー用紙・ラベル
- トナーカートリッジ
- つめかえインク
- マウス
- テンキーキーボード
- USBハブコンバータ
- カードリーダーUSBメモリ
- カメラBluetooth
- ヘッドセットイヤホン・マイク
- スピーカーノートクーラー
- USBグッズゲームパッド
- 切替器分配器
- LANケーブル
- 光ケーブルLANハブ
- ADSL電話
- USB・IEEE1394ケーブル
- ディスプレイAVケーブル
- RS-232Cケーブルプリンタケーブル
- SCSIケーブルその他ケーブル
- ケーブルアクセサリ
- DOS/Vパーツフラットケーブル
- タップ電源コード
- バッテリー充電・UPS