

STP・シールドケーブル 他

ケーブル 特注 P.620
FAX発注シートは http://cat.sanwa.jp/811

マーク説明 スリムコネクタ スリムコネクタ
スッキリ配線可能! 隣接するポートを干渉しません。

STP シールド

ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。

KB-STPシリーズ 特注可能 STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル

ノイズに強いシールドタイプ。
特長・仕様 欲しい情報はWEBサイトで!
■対応伝送帯域:エンハンスドカテゴリ5(100BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
■対応環境(機器):ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応

KB-STP-○○○LBシリーズ	KB-STP-○○○Kシリーズ
<ul style="list-style-type: none"> ●パッケージは、簡易PET袋+ラベルの簡易包装タイプです。 ■コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ付き(ラッチカバー付き) ■ケーブル構造:単線STP(4対シールドツイストペア)、ストレート全結線 ■ケーブル直径:5.5mm(ケーブル長0.5~5m)、6.0mm(ケーブル長7~100m) 	<ul style="list-style-type: none"> ■コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ付き ■ケーブル構造:より線STP(4対シールドツイストペア)、ストレート全結線 ■ケーブル直径:5.5mm
KB-STP-CB100	
<ul style="list-style-type: none"> ●自作用STPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 ●箱パッケージです。 ■ケーブル直径:8.0mm ■適合コネクタ:ADT-STP-10、STPコネクタ(単線用) ■適合かしめ工具:HT-500R 	





ケーブル長	価格(税抜き価格)	ライトグレー		ライトブルー		グレー
		品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	品番 JAN	
0.5m	¥997 (¥950)	KB-STP-005L 4969887 652213	KB-STP-005LB 4969887 652114			
1m	¥1,050 (¥1,000)	KB-STP-01L 4969887 652220	KB-STP-01LB 4969887 652121			KB-STP-01K 4969887 518717
2m	¥1,207 (¥1,150)	KB-STP-02L 4969887 652237	KB-STP-02LB 4969887 652138			
3m	¥1,417 (¥1,350)	KB-STP-03L 4969887 652244	KB-STP-03LB 4969887 652145			KB-STP-03K 4969887 518724
5m	¥1,732 (¥1,650)	KB-STP-05L 4969887 652251	KB-STP-05LB 4969887 652152			KB-STP-05K 4969887 518731
7m	¥2,152 (¥2,050)	KB-STP-07L 4969887 652268	KB-STP-07LB 4969887 652169			
10m	¥2,572 (¥2,450)	KB-STP-10L 4969887 652275	KB-STP-10LB 4969887 652176			
15m	¥3,517 (¥3,350)	KB-STP-15L 4969887 652282	KB-STP-15LB 4969887 652183			
20m	¥4,252 (¥4,050)	KB-STP-20L 4969887 652299	KB-STP-20LB 4969887 652190			
30m	¥5,512 (¥5,250)	KB-STP-30L 4969887 652305	KB-STP-30LB 4969887 652206			
100m	¥12,390 (¥11,800)	KB-STP-CB100 4969887 559161				

KB-T5NBシリーズ 特注可能 ノイズビートCAT5e LANケーブル

オープン価格 STPケーブルをさらにNoiseBEAT™(ノイズビート)テープで加工した、ノイズ対策万全の最強ケーブル。

特長・仕様 欲しい情報はWEBサイトで!
●EMI対策万全のLANケーブルです。
●高透磁率・低抵抗率で、高電界シールド効果を発揮します。(ノイズビートテープのシールド効果)
■コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ付き
■ケーブル構造:STP+ノイズビートテープ
■ケーブル直径:7.0mm
■対応伝送帯域:エンハンスドカテゴリ5(100BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)

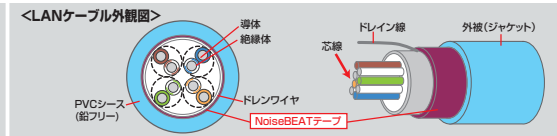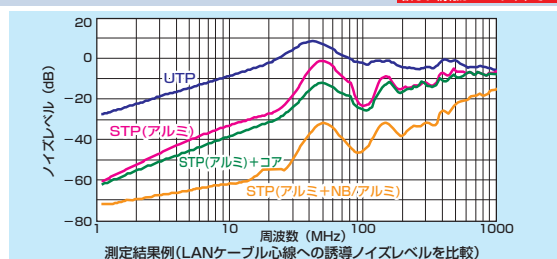

特注有価物 制限製品 RoHS 簡易パッケージ STP 100BASE-T 100BASE-TX 単線

ケーブル長	品番 JAN
1m	KB-T5NB-01LB 4969887 659403
2m	KB-T5NB-02LB 4969887 659410
3m	KB-T5NB-03LB 4969887 659427
5m	KB-T5NB-05LB 4969887 659434
10m	KB-T5NB-10LB 4969887 659441

KB-AD5-CBシリーズ 特注可能 簡易屋外用エンハンスドカテゴリ5ケーブルのみ



簡易タイプの屋外用LANケーブル。
特長・仕様 欲しい情報はWEBサイトで!
●長さかわかる長さマークが1mピッチで付いています。
■ケーブル構造:単線、内部アルミシールド(STP)加工、簡易屋外用4対(8芯)ケーブル
■ケーブル直径:7.9mm
■対応伝送帯域:エンハンスドカテゴリ5(100BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
■適合コネクタ:ADT-STP-10、STPコネクタ(単線用)
■適合かしめ工具:HT-500R、LAN-TL8

ケーブル長	価格(税抜き価格)	品番 JAN
100m	¥23,940 (¥22,800)	KB-AD5-CB100 4969887 654231
300m	¥62,790 (¥59,800)	KB-AD5-CB300 4969887 653425

特注ケーブルのご案内

KB-AD5-CBシリーズを特注される場合は、このケーブル仕様となります。

●ラミネートポリエチレンシースを施しているため、耐水・耐光性に優れた屋外用LANケーブルです。
●2重シース構造で、外部シースを剥き出すことでRJ-45プラグの取付けが可能です。
●接地線(ドレイン線)を機器以外に接地することで雷害保護の助けとなります。
●TIA/EIA-568B、JIS X 5150に準拠しています。
●ストレート/クロス結線の指定が可能です。
■ケーブル直径:7.5mm

