








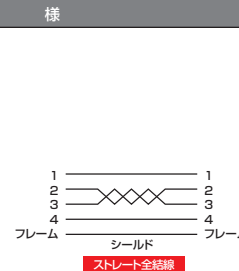







極細USBケーブル 特注ロット300~


対応機種	品番	ケーブル長	価格 (税抜き価格)	特長・仕様	JAN	ケーブルサイズ			
<b>各社</b> パソコン:USBポートを持つ機種 各社DOS/Vパソコン NEC PC-98NXシリーズ・ NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro, MacBook, iMac, Mac miniシリーズなど 周辺機器:USB2.0/1.1規格対応の USBポートを持つ機種 各社USBハブ・プリンタ・スキャナ・ハ ードディスク、DVD・CD・MODライ ブ、モデム、PCカメラ、カードリーダー などの周辺機器 	KU20-SL05BK	0.5m	¥840 (¥900)	 φ2.5mm/UL2725 	4969887 816509 4969887 816516 4969887 816523 4969887 816530 4969887 816547 4969887 816554 4969887 816561 4969887 816578 4969887 816585 4969887 816592	M1			
	KU20-SL10BK	1m	¥945 (¥900)						
	KU20-SL15BK	1.5m	¥1,050 (¥1,000)						
	KU20-SL20BK	2m	¥1,102 (¥1,050)						
	KU20-SL25BK	2.5m	¥1,155 (¥1,100)						
	KU20-SL05W	0.5m	¥840 (¥900)	 φ2.5mm/UL2725 	4969887 650769 4969887 650776 4969887 650783	S			
	KU20-SL10W	1m	¥945 (¥900)						
	KU20-SL15W	1.5m	¥1,050 (¥1,000)						
	KU20-SL20W	2m	¥1,102 (¥1,050)						
	KU20-SL25W	2.5m	¥1,155 (¥1,100)						
	KU-SL1	1m	¥945 (¥900)	 φ3.2mm/UL20276 	4969887 650820 4969887 650837 4969887 650844	S			
	KU-SL15	1.5m	¥1,102 (¥1,050)						
	KU-SL2	2m	¥1,260 (¥1,200)						
	KU-SL1W	1m	¥945 (¥900)						
	KU-SL15W	1.5m	¥1,102 (¥1,050)						
KU-SL2W	2m	¥1,260 (¥1,200)	 φ3.2mm/UL20276 	4969887 650851					
KU-SLEC2	2m	¥1,312 (¥1,250)							



スペースを有効に使えるよう、コネクタの大きさを従来の約2/3サイズにしました。

3D USBケーブル 特注ロット500~ USBポートを持つパソコン・周辺機器を接続します。

対応機種	品番	ケーブル長	価格 (税抜き価格)	特長・仕様	JAN	ケーブルサイズ			
<b>各社</b> パソコン:USBポートを持つ機種 各社DOS/Vパソコン NEC PC-98NXシリーズ・ NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro, MacBook, iMac, Mac miniシリーズなど 周辺機器:USB2.0/1.1規格対応の USBポートを持つ機種 各社USBハブ・プリンタ・スキャナ・ハ ードディスク、DVD・CD・MODライ ブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーな どの周辺機器 	KU20-3D1K	1m	¥1,102 (¥1,050)	 φ4.5mm/UL2725 	4969887 813102 4969887 813126 4969887 813140 4969887 813164	W118 D28 H210			
	KU20-3D15K	1.5m	¥1,207 (¥1,150)						
	KU20-3D2K	2m	¥1,365 (¥1,300)						
	KU20-3D3K	3m	¥1,470 (¥1,400)						
	KU20-3D1KBK	1m	¥1,102 (¥1,050)						
	KU20-3D15KBK	1.5m	¥1,207 (¥1,150)	 φ4.5mm/UL2725 	4969887 813119 4969887 813133 4969887 813157 4969887 813171	W118 D28 H210			
	KU20-3D2KBK	2m	¥1,365 (¥1,300)						
	KU20-3D3KBK	3m	¥1,470 (¥1,400)						

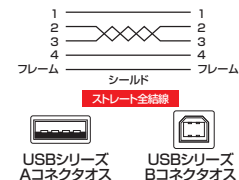


ナイロンメッシュUSBケーブル 特注ロット300~ 断線に強い、ナイロンメッシュケーブル採用。

対応機種	品番	ケーブル長	価格 (税抜き価格)	特長・仕様	JAN	ケーブルサイズ
<b>各社</b> パソコン:USBポートを持つ機種 各社DOS/Vパソコン NEC PC-98NXシリーズ・NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro, MacBook, iMac, Mac miniシリーズなど 周辺機器:USB2.0/1.1規格対応のUSB ポートを持つ機種 	KU20-NM15	1.5m	¥1,207 (¥1,150)	 φ5.8mm/UL20276 ナイロンメッシュコーティング 	4969887 657720 4969887 657737 4969887 657744 4969887 657751	T1
	KU20-NM20	2m	¥1,365 (¥1,300)			
	KU20-NM30	3m	¥1,470 (¥1,400)			
	KU20-NM50	5m	¥1,890 (¥1,800)			



USBケーブル(A-Aコネクタ) 特注ロット300~ USBポートを持つ機器同士の接続に。

対応機種	品番	ケーブル長	価格 (税抜き価格)	特長・仕様	JAN	ケーブルサイズ
<b>各社</b> パソコン:USBポートを持つ機種・ 各社DOS/Vパソコン・ NEC PC-98NXシリーズ、 NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro, MacBook, iMac, Mac miniシリーズなど ※USB2.0規格には、A-Aケーブルの規格 はありません。	KB-USB-A1K	1m	¥1,260 (¥1,200)	 φ5mm/UL20276 	4969887 517109 4969887 517116	T1
	KB-USB-A3K	3m	¥1,890 (¥1,800)			

 

ケーブル共通注意事項 パッケージサイズは、P.483をご覧ください。ケーブルの特注については、P.483とP.620をご覧ください。

- デスクファニチャー
- プリンタスタンド他
- ラック
- サーバーラック
- モニター・机上ラック
- ホームファニチャー
- OAチェア
- キーボードカバー
- システムカバー
- クリーナー
- マウスパッド
- セキュリティシュレッダー
- 耐震グッズ・フィルター他
- バッグインナー
- デジカメ電子辞書用品
- DVD・CDケース
- インクジェット用紙
- 手作り用紙・ラベル
- レーザー用紙・ラベル
- トナーカートリッジ
- つめかえインク
- マウス
- テンキーキーボード
- USBハブ・ポート
- カードリーダー・USBメモリ
- カメラBluetooth
- ヘッドセットイヤホン・マイク
- スピーカー・ノートクーラー
- USBグッズ・ゲームパッド
- 切替器
- LANケーブル
- 光ケーブルLANハブ
- ADSL電話
- USB・IEEE1394ケーブル
- ディスプレイAVケーブル
- RS-232Cケーブル・プリンタケーブル
- SCSIケーブルその他ケーブル
- ケーブルアクセサリ
- DOS/Vパーツ・フラットケーブル
- タップ電源コード
- バッテリー充電・UPS