











DVIアダプタ

ケーブル
特注 P.620
FAX発注シートは
<http://cat.sanwa.jp/811>


※1:1本からの特注は、コネクタの材料は弊社規定のものを使用します。
PC99 モールドまたは PC99 PC99カラーのコネクタのケーブルは、少量での特注生産はできません。ご了承下さい。

DVIアダプタ 特注不可

対応機種	品番	価格 (税抜き価格)	特長・仕様	JAN	パッケージサイズ
DVI29pinオスコネクタをミニD-sub15pinオスに変換。 DOS/V NX Apple ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを持つ機種または、DVI-I(DVI29pin)オスコネクタを持つ機種※1 ディスプレイ:DVI-I(DVI29pin)ケーブル直付けのデジタル液晶ディスプレイ※1、DVI-I(DVI29pin)オスコネクタを持つデジタル液晶ディスプレイ※1または、ミニD-sub(HD)15pinオスコネクタを持つアナログディスプレイ DVIアナログモード用 ※1:DVIアナログモードに対応した機種。	AD-DV01	¥2,310 (¥2,200)	 DVI29pin (DVI-I)メス インチナット (4-40) ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ (4-40)	4 969887 654071	A1
ミニD-sub15pinオスコネクタをDVI29pinオスに変換。 DOS/V NX Apple DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種 ※1または、ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つ機種 ディスプレイ:ミニD-sub(HD)15pinケーブル直付けのアナログディスプレイ、ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つアナログディスプレイまたは、DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ※1 DVIアナログモード用 ※1:DVIアナログモードに対応した機種。	AD-DV02	¥2,310 (¥2,200)	 ミニD-sub(HD)15pinメス インチナット (4-40) DVI29pin (DVI-I)オス インチネジ (4-40)	4 969887 654088	A1
DVI29pin-DVI24pinオスコネクタをセントロニクスハーフ20pinオスに変換。 DOS/V NX セントロニクスハーフ20pin(DFP20pin)メスコネクタを持つ機種または、DVI-I(DVI29pin)メス-DVI-D(DVI24pin)メスコネクタを持つ機種 ディスプレイ:DVI-D(DVI24pin)ケーブル直付けのデジタル液晶ディスプレイ、DVI-I(DVI29pin)メス-DVI-D(DVI24pin)メス※2コネクタを持つデジタル液晶ディスプレイまたは、セントロニクスハーフ20pin(DFP20pin)メスコネクタを持つデジタルディスプレイ DVIデジタル(シングルリンク)モード用 ※2:この場合は両端のコネクタがDVI24pin(DVI-D)オスのケーブルをご使用ください。	AD-DV03	¥2,520 (¥2,400)	 DVI29pin (DVI-I)メス インチナット (4-40) DFP (セントロニクスハーフ)20pinオス	4 969887 654095	A1
DFP20pinオスコネクタをDVI24pinオスに変換。 DOS/V NX DVI-I(DVI29pin)メス-DVI-D(DVI24pin)メスコネクタを持つ機種 ディスプレイ:セントロニクスハーフ20pin(DFP20pin)ケーブル直付けのデジタル液晶ディスプレイ DVIデジタル(シングルリンク)モード用	AD-DV04	¥2,520 (¥2,400)	 DFP (セントロニクスハーフ)20pinメス DVI24pin (DVI-D)オス インチネジ (4-40)	4 969887 654101	A1
DVI29pinオス (DVI-I)コネクタをDVI24pinオス (DVI-D)コネクタに変換。 DOS/V NX DVI-I(DVI24pin)メスコネクタを持つ機種または、DVI-I(DVI29pin)メスコネクタを持つ機種 ディスプレイ:DVI-I(DVI29pin)オスケーブル直付けのDVIデジタル液晶ディスプレイ、または、DVI-I(DVI29pin)コネクタを持つデジタル・アナログ兼用ディスプレイ DVIデジタル(シングルリンク)モード用	AD-DV05	¥2,835 (¥2,700)	 DVI29pin (DVI-I)メス インチナット (4-40) DVI24pin (DVI-D)オス インチネジ (4-40)	4 969887 654200	A1
DVI 29pinオス (DVI-I)コネクタ・DVI 24pinオス (DVI-D)コネクタをDVI 29pinメス (DVI-I)コネクタに変換。 DOS/V NX DVI-I(DVI29pin)メス-DVI-I(DVI24pin)メスコネクタを持つ機種 ※DVI-I/DVI-D、DVI(シングルリンク)デュアルリンクモード対応。 ※DVI-DをDVI-Iに変換したり、DVI(シングルリンク)モードをDVIデュアルリンクモードに変換したりすることはできません。	AD-DV06	¥3,465 (¥3,300)	 DVI29pin (DVI-I)メス インチナット (4-40) DVI29pin (DVI-I)オス インチネジ (4-40)	4 969887 811085	A1
DVI 29pinオスコネクタ・DVI 24pinオスコネクタをDVI 29pinメスコネクタに変換。 DOS/V NX ケーブル・DVIオスコネクタを持つDVIケーブル。 ※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にてくさい。 ※DVI(シングルリンク)モードに対応。(DVIデュアルリンク)モードには非対応。 ※DVIアナログモード対応。	AD-DV07	¥3,990 (¥3,800)	 DVI29pin (DVI-I)メス インチナット (4-40) DVI29pin (DVI-I)メス インチナット (4-40)	4 969887 811092	A1
DVIオスコネクタをHDMIオスコネクタに変換。 各社 HDMIメスコネクタを持つ機種または、DVI-I(DVI29pin)またはDVI-D(DVI24pin)メスコネクタを持つ機種。 ※DVI(シングルリンク)モードに対応。 ※DVIデュアルリンク)モードには非対応。 ※HDMIの音声信号には対応していません。 ※DVIアナログモードには非対応。 ※HDCP対応の機種。	AD-HD01	¥3,360 (¥3,200)	 DVI29pin (DVI-I)メス インチナット (4-40) HDMIオス	4 969887 811047	A1
HDMIオスコネクタをDVI 24pinオス (DVI-D)コネクタに変換。 各社 HDMIメスコネクタを持つ機種または、DVI-I(DVI29pin)またはDVI-D(DVI24pin)メスコネクタを持つ機種。 ※DVI(シングルリンク)モードに対応。 ※DVIデュアルリンク)モードには非対応。 ※HDMIの音声信号には対応していません。 ※DVIアナログモードには非対応。 ※HDCP対応の機種。	AD-HD02	¥3,465 (¥3,300)	 HDMIメス DVI24pin (DVI-D)オス インチネジ (4-40)	4 969887 811054	A1
HDMIオスコネクタをDVI 29pinメス (DVI-I)コネクタに変換。<DVI (DVI29pin/24pin)オスをHDMIメスに変換> HDMIケーブルとDVIケーブルを中継する時に使用。ケーブル・HDMIオスコネクタを持つDVIケーブル。DVIオスコネクタを持つDVIケーブル。 ※2本のケーブルの長さの合計は5m以内にてくさい。 ※DVI(シングルリンク)モードに対応。(DVIデュアルリンク)モードには非対応。 ※HDMIの音声信号には対応していません。 ※DVIアナログモードには非対応。 ※HDCP対応の機種。	AD-HD04	¥4,515 (¥4,300)	 DVI29pin (DVI-I)メス インチナット (4-40) HDMIメス	4 969887 811078	A1

DVIアダプタ接続例

※DVI-DをDVI-Iに変換したり、シングルリンクモードをデュアルリンクモードに変換することはできません。

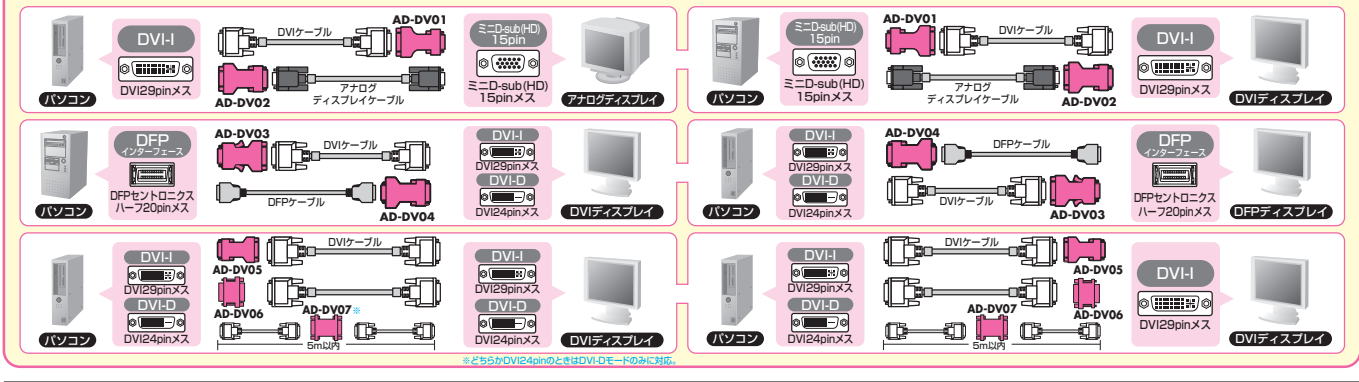

※どちらかDVI24pinのときもDVI-Dモードのみに対応。