

スマートラック

すべての天板・棚板を30mmピッチで動かせるから、設置機器を選ばない。

上下可動する天板・棚板



天板・棚板は、簡単に上下可変(30mmピッチ)できる引っ掛け式です。
設置する機器のサイズを気にすることなく導入でき、また、周辺機器が増えたら追加しやすくなっています。

コード受けを標準装備



可動式のコード受けを1個標準装備しています。
電源タップや余ったケーブルをすっきりと収納・配線できます。

モニターアームに対応した天板・棚板



天板・棚板はモニターアームの取付けに対応しているので、ラック上を広く使うことができます。

固定ベルトに対応した底板



底板に設置した機器を固定ベルト(オプション)でしっかり固定。地震時などの転倒を防止できます。

前部に支柱がなく、底板を広く使える




ラック前部に支柱がないため、足元の空間を広く使うことができます。支柱を気にせず底板に機器が設置できます。

揺れ止めバックパネルを装備



背面に揺れ止めバックパネルを採用しました。ラック全体の安定感をアップさせています。

オプション追加でさらに使いやすくなる

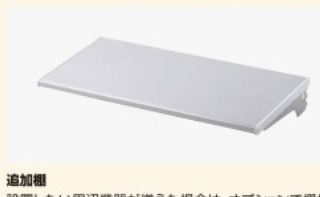

追加棚
設置したい周辺機器が増えた場合は、オプションで棚板を追加することができます。

オプションはP.161



キーボード受け
棚板・追加棚にキーボード受け(RAC-KB50)が追加できます。サーバー用のラックにするなど、省スペースで複数台のパソコンを設置する場合のオプションです。

選べる9タイプ | 幅3サイズ × 高さ3サイズ

特注可能 RoHS 6・10 大物製品 RAC-267 RAC-270 を除く

H700 mm

全体の高さを抑えたタイプ。

共通仕様
■サイズ:
W(右表参照)×D728×H701.5mm
■出荷形態:ロックダウン組立式
■材質:スチール(焼付塗装)
■付属品:ケーブルタイ(2個)

RAC-267
W622×D728×H701.5mm

ラック天板幅	品番 JAN	税抜価格	寸法図
W600	RAC-267 4969887 141915	¥53,000	 ※マウススライダーはRAC-267のみ付属。 ※()内はRAC-270、[]内はRAC-273
W750	RAC-270 4969887 141946	¥55,000	
W900	RAC-273 4969887 141977	¥57,000	

H1000 mm

立ち作業がしやすい。

共通仕様
■サイズ:
W(右表参照)×D728×H1001.5mm
■出荷形態:ロックダウン組立式
■材質:スチール(焼付塗装)
■付属品:ケーブルタイ(2個)

RAC-271
W772×D728×H1001.5mm

W600	RAC-268 4969887 141922	¥67,000	 ※RAC-268のマウススライダーはW200×D175mm。 総耐荷重 100kg ※()内はRAC-271、[]内はRAC-274
W750	RAC-271 4969887 141953	¥68,000	
W900	RAC-274 4969887 141984	¥72,000	

H1540 mm

高さのある機器が設置しやすい。

共通仕様
■サイズ:
W(右表参照)×D728×H1541.5mm
■出荷形態:ロックダウン組立式
■材質:スチール(焼付塗装)
■付属品:ケーブルタイ(2個)

RAC-275
W922×D728×H1541.5mm

W600	RAC-269 4969887 141939	¥69,000	 ※RAC-269のマウススライダーはW200×D175mm。 総耐荷重 100kg ※()内はRAC-272、[]内はRAC-275
W750	RAC-272 4969887 141960	¥71,000	
W900	RAC-275 4969887 141991	¥75,000	