
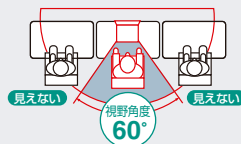


左右からの覗き見を防止する、プライバシーフィルター

【視界制御機能の原理】

ブラインドルーバー構造の機能を応用しています。

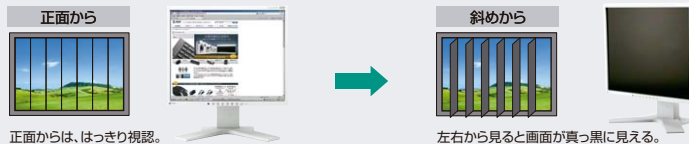

CRT-PF〇〇Tシリーズ 特注ロット10枚
プライバシーセキュリティフィルター

視野角度 60°



ホコリが付着しにくい帯電防止仕様。

- 反射防止 (AG加工) で画面への映り込みを防止します。
- 表面硬度3Hのフィルター表面傷付き防止加工済みです。
- 取り付け方法は、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、液晶画面にしっかりと固定できるテープ式の2種類から選べます。
- 付属品: アタッチメント×6、両面テープ×6、クリーニングクロス×1、取扱説明書×1

紙箱パッケージ 反射防止 使いやすい高透過 紫外線カット アタッチメント式 テープ式

タイプ	品番	対応サイズ(型)	サイズ(W×Hmm)	取扱価格	JAN	透過率	反射率	紫外線カット	キズ防止	映り込み防止	イネーゲン
モニター	CRT-PF121WT	12.1ワイド※2	268×151	¥8,700	4969887 294109	80%	3.3%	99.9%	硬度3H	○	○
	CRT-PF125WT	12.5ワイド	277.5×155.5	¥8,800	4969887 294116						
	CRT-PF133WT2	13.3ワイド※2	294×165.5	¥9,500	4969887 294123						
	CRT-PF156WT	15.6ワイド	344×194	¥14,080	4969887 293751						
	CRT-PF170T	17.0	338×271	¥14,820	4969887 293768						
	CRT-PF190T	19.0	375×302	¥16,940	4969887 293775						
	CRT-PF190WT	19.0ワイド	408×255	¥18,750	4969887 293782						
	CRT-PF215WT	21.5ワイド	475×267	¥21,500	4969887 294130						
	CRT-PF230WT	23.0ワイド	508×285	¥22,460	4969887 293799						
	CRT-PF240WT	24.0ワイド※2	531.9×299.4	¥22,000	4969887 294055						

※1(縦横比16:10) ※2(縦横比16:9)

特注のご案内

W・Hのサイズをmm単位でご指定ください。価格については弊社営業までお問合せください。

サイズ指定の特注は**10枚**から承ります。

サイズ指定範囲
W590 × H340
mmまで

詳しくはWEBサイトへ

弊社WEBサイトの検索窓に「5211」を入力して検索。

オプション

CF-TS50 ● 取扱製品

装着具(タブ&シール)セット

オープン価格

■ 付属品: 取付け用シール2種(1シート6枚×50シート、タブ6個×50シート)

※ P.F〇〇S、H2付商品と同じですが、その他のシリーズにもご使用できます。

スリーエム ジャパン株式会社 ●



4547452 523665

取扱製品 **3M** プライバシーフィルター

 
PF〇〇Sシリーズ ● 取扱製品

プライバシーセキュリティフィルター

視野角度 60°



● 取り付け方法は、2種類から選べます。



タブを画面の周辺に固定し、隙間にフィルターを挟む方法。フィルターの付け外しが可能です。



粘着テープでフィルターを液晶画面にしっかりと固定する方法。

※ NEC Versa Pro/Versa Pro JタイプVB(VK17H/13E、VJ17H/13E)、Panasonic Let's note SX/NXシリーズには対応していません。

スリーエム ジャパン株式会社 ●

片面反射加工で、画面のちらつきを軽減。

- プライバシー機能のみが必要な方におすすめです。
- デスクトップモニターにもご使用頂けます。※ 取外しの際、指で持てるようにフィルター上部を右寄りに深さ約5mm、幅約25mmの凹みがあります。
- 付属品: 取付け用シール2種(1シート6枚、タブ6個)

タイプ	品番	対応サイズ(型)	サイズ(W×Hmm)	取扱価格	JAN	透過率	反射率	紫外線カット	キズ防止	映り込み防止	イネーゲン
デスクトップ	PF10.1WS-SP ●	10.1ワイド	223×126	¥4,500	4548623 706078	65%	3.2%	99.9%	硬度2H	○	○
	PF11.6WS-SP ●	11.6ワイド	256.6×144.5	¥5,500	4548623 574394						
	PF12S ●	12.1	247×186	¥8,000	4548623 290676						
	PF12.1WS ●	12.1ワイド※	261×164	¥8,000	4548623 290706						
	PF12.5WS-SP ●	12.5ワイド	277×156	¥8,000	4548623 690018						
	PF13.3WS ●	13.3ワイド※1	287×179	¥8,500	4548623 290713						
	PF13.3W9S-SP ●	13.3ワイド※2	294×165.5	¥8,500	4548623 465432						
	PF14.0WS-SP ●	14.0ワイド	309.9×174.5	¥8,500	4548623 574417						
	PF14S ●	14.1	286×214	¥8,500	4547452 694013						
	PF14.1WS ●	14.1ワイド	304×190	¥8,500	4548623 290720						
	PF15S ●	15.0	304×228	¥9,000	4547452 694020						
	PF15.4WS ●	15.4ワイド	332×208	¥9,000	4548623 290737						
	PF15.6WS ●	15.6ワイド	345×194	¥9,000	4548623 290744						
	PF17S ●	17.0	338×271	¥10,500	4547452 694037						
	PF17.0WS ●	17.0ワイド	368×230	¥10,500	4548623 290751						
	PF17.3WS-SP ●	17.3ワイド	382.6×215.4	¥10,500	4548623 574400						
	PF18.5WS-SP ●	18.5ワイド	410.3×230.9	¥12,500	4548623 574370						
	PF19S ●	19.0	377×302	¥13,000	4548623 290683						
	PF19.0WS ●	19.0ワイド	408×255	¥13,000	4548623 290768						
	PF20.0WS-SP ●	20.0ワイド	443×250	¥15,000	4548623 682297						
	PF20S ●	20.1	409×307	¥15,000	4548623 290690						
	PF20.1WS ●	20.1ワイド	434×272	¥15,000	4548623 290775						
	PF21.5WS-SP ●	21.5ワイド	476.7×268.3	¥17,000	4548623 574387						
	PF22.0WS ●	22.0ワイド	474×297	¥17,000	4548623 290782						
PF23.0WS-SP ●	23.0ワイド	510×287	¥19,000	4548623 462660							
PF24.0WS-SP ●	24.0ワイド※1	519×325	¥20,500	4548623 304533							
PF24.0W9S-SP ●	24.0ワイド※2	531.9×299.4	¥20,500	4548623 470061							

※1(縦横比16:10) ※2(縦横比16:9)

PF〇〇H2シリーズ ● 取扱製品

プライバシーセキュリティフィルター

視野角度 60°

視野角度 48°



※ PF10H2
PF12H2
PF12.1W H2
PF12.1W H9
のみ48°

※ NEC Versa Pro/Versa Pro JタイプVB(VK17H/13E、VJ17H/13E)、Panasonic Let's note SX/NXシリーズには対応していません。

スリーエム ジャパン株式会社 ●

価格がお手頃。反射防止コートタイプ。

- 疲れ目気になる方に最適な反射防止コートタイプです。 ■ 付属品: 取付け用シール2種(1シート6枚、タブ6個)
- 表面硬度2Hのフィルター表面傷付き防止加工済みです。
- 長時間のパソコン作業にも最適です。

タイプ	品番	対応サイズ(型)	サイズ(W×Hmm)	取扱価格	JAN	透過率	反射率	紫外線カット	キズ防止	映り込み防止	イネーゲン
ハイクレード	PF10H2 ●	10.4	211×159	¥10,000	4549395 771530	80%	0.7%	99.9%	硬度2H	○	○
	PF12H2 ●	12.1	246×185	¥11,000	4549395 771547						
	PF14H2 ●	14.1	285×215	¥13,000	4549395 771554						
	PF15H2 ●	15.0	305×228	¥14,000	4549395 771561						
	PF17H2 ●	17.0	339×271	¥16,000	4549395 771578						
	PF19H2 ●	19.0	377×301	¥22,000	4549395 771585						
	PF12.1W H2 ●	12.1ワイド※1	261.5×163.5	¥11,000	4549395 771592						
	PF12.1W9 H2 ●	12.1ワイド※2	268.5×151.5	¥11,000	4549395 771608						
	PF12.5W H2 ●	12.5ワイド	277.5×155.5	¥11,000	4549395 771615						
	PF13.3W9 H2 ●	13.3ワイド※2	294×165.5	¥13,000	4549395 771622						
PF14.0W H2 ●	14.0ワイド	309.9×174.5	¥13,000	4549395 771639							
PF14.1W H2 ●	14.1ワイド	303×189	¥13,000	4549395 771646							
PF15.4W H2 ●	15.4ワイド	330×207	¥14,000	4549395 771653							
PF15.6W H2 ●	15.6ワイド	344×194	¥14,000	4549395 771660							

※1(縦横比16:10) ※2(縦横比16:9)