


SKB-SL21UHBK USBハブ付キーボード ¥5,800(税抜価格) **USB** Windows **10** 8.1 8 7



USB2.0ハブを2ポート内蔵したスリムタイプ。

- スタンダードな109配列のスリムキーボードです。
- 印字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。
- USBポートの少ないタブレットでの使用に便利です。
- キーボードの配列は使いやすい日本語109A配列、1.9mmキーピッチです。
- キーボードの傾斜角度を変更できるスタンド付きです。

(キーレイアウト)

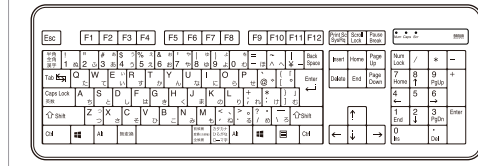

キー数・キーピッチ	109キー・1.9mm
インターフェース(コネクタ)	USB(Aタイプコネクタ)
キーストローク動作力	3.0±0.3mm・50±7g
消費電流	500mA以下
サイズ・重量	約W459×D158×H26mm・約810g
ケーブル長	約1.5m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン
対応OS	Windows 10・8.1・8・7
注意事項	※1・※2・※3・※4

※1・※2・※3・※4は、P.364の共通注意事項参照。



USB2.0ハブを2ポート内蔵し、スマートフォンとのデータ転送やUSBメモリなどの接続に便利です。

うす型
メンブレ
109
mm
日本製
19
mm
キーピッチ

SKB-SL26シリーズ USBスリムキーボード(テンキー付き) 各¥3,600(税抜価格) **USB** Windows **10** 8.1 8 7



SKB-SL26BK



SKB-SL27BK



誤入力を減らすアイソレーションタイプUSBキーボード。

- 隣合うキーを押しにくい「アイソレーション」タイプのキーボードで、誤入力を軽減します。
- キーを押すとフラット形状になるので掃除が楽です。
- 文字が消えにくいレーザー印刷です。
- 邪魔なときは立てて収納できる省スペースタイプです。



隙間

隣キーとの境界がわかりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。

(キーレイアウト)



SKB-SL26シリーズ

(キーレイアウト)



SKB-SL27シリーズ

品番	SKB-SL26シリーズ	SKB-SL27シリーズ
キー数・キーピッチ	108キー・1.9mm	90キー・1.9mm
インターフェース(コネクタ)	USB(Aタイプコネクタ)	USB(Aタイプコネクタ)
キーストローク動作力	3.0±0.3mm・65±15g	3.0±0.3mm・65±15g
消費電流	100mA以下	100mA以下
サイズ・重量	W392×D114×H22mm・約490g	W314×D122×H22mm・約410g
ケーブル長	約1.5m	約1.5m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン	Windows搭載(DOS/V)/パソコン
対応OS	Windows 10・8.1・8・7	Windows 10・8.1・8・7
注意事項	※1・※3・※4	※1・※3・※4


※1・※3・※4は、P.364の共通注意事項参照。



余分なスペースを省いたコンパクトデザインで、デスクでスペースをとれません。



邪魔なときは立てて収納でき、デスクを広く使えます。

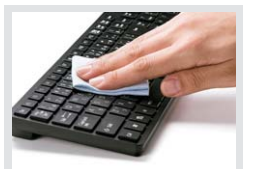

キーを押すとフラット形状になるので掃除が楽です。

うす型
メンブレ
108
mm
日本製
90
mm
日本製
19
mm
キーピッチ

SKB-KG2シリーズ コンパクトキーボード 各¥3,400(税抜価格) **USB** **PS/2** Windows **10** 8.1 8 7 Vista XP 2000



SKB-KG2BK



机の上を有効活用できるコンパクトフルキーボード。

- 幅400mm以下のコンパクトサイズでありながら、テンキー付きのフルキーボードです。
- 使用しない時はキーボードを立てて収納でき、デスクのスペースを有効活用できます。
- キートップはしっかりとした押し心地のメンブレタイプです。
- ラバードームでキートップを支える構造で、ストロークも長いので、深く確実な入力感が得られます。
- よく使う「ENTER」キーを大型化しました。

(キーレイアウト)



キー数・キーピッチ	103キー・1.9mm
インターフェース(コネクタ)	USB(Aコネクタタイプ)/PS/2(ミニDIN6pinオス)
キーストローク動作力	3.8±0.3mm・55±10g
消費電流	100mA以下
サイズ・重量	約W391.1×D129.1×H27.5mm・約460g
ケーブル長	約1.5m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP・2000
注意事項	※1・※3・※4

※1・※3・※4は、P.364の共通注意事項参照。



USB-PS/2変換アダプタ付き。

ケーブルは左・右・中の三方向に固定可能。

RoHS
メンブレ
103
mm
キーピッチ
19
mm
キーピッチ

SKB-KG3シリーズ コンパクトキーボード 各¥3,200(税抜価格) **USB** **PS/2** Windows **10** 8.1 8 7 Vista XP 2000



SKB-KG3BK



文字入力に特化したテンキーなしタイプ。

- テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。
- 使用しない時はキーボードを立てて収納でき、デスクのスペースを有効活用できます。
- キートップはしっかりとした押し心地のメンブレタイプです。
- ラバードームでキートップを支える構造で、ストロークも長いので、深く確実な入力感が得られます。
- よく使う「ENTER」キーを大型化しました。

(キーレイアウト)



キー数・キーピッチ	86キー・1.9mm
インターフェース(コネクタ)	USB(Aコネクタタイプ)/PS/2(ミニDIN6pinオス)
キーストローク動作力	3.8±0.3mm・55±10g
消費電流	100mA以下
サイズ・重量	約W306.4×D129.1×H27.4mm・約370g
ケーブル長	約1.5m
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン
対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP・2000
注意事項	※1・※3・※4

※1・※3・※4は、P.364の共通注意事項参照。



USB-PS/2変換アダプタ付き。

ケーブルは左・右・中の三方向に固定可能。

RoHS
メンブレ
86
mm
日本製
19
mm
キーピッチ

特集
タブレット
スマートフォン
デスク
パーティション
プロジェクター
スクリーン
プリンタスタンド
タブレット保護層
デスク周り用品
データホルダー
キャビネット
サーバーラック
マウントボックス
パソコンラック
防塵ラック
カルテラック
TVスタンド
モニタタブレット
アーム
机上ラック
収納用ファンチャ
チェア
キーボードカバー
ソフトカバー
クリーナー
マウスパッド
リストレスト
シュレッダー
セキュリティ
耐震グッズ
フィルター他
バッグ
インナーケース
タブレットケース
スタンド/ペン
ストラップ
電子辞書・
デジカメ用品
メモリケース
DVD-CDケース
インクジェット用紙
ラベル
セキユリティ用紙
レーザー用紙
手作り用紙
インク
レーザープリンター
マウス
キーボード
テンキー
コンバーター
USBハブ
カードリーダー
USBメモリ
ノートクーラー
WEBカメラ
プロジェクター
Bluetooth関連
ヘッドセット
拡声器/スピーカー
切替器/分配器
エクステンダー
光/LANケーブル
LANハブ他
USBバ
ケーブルアダプタ
IEEE1394ケーブル
ディスプレイ
ケーブルアダプタ
HDMI・AV
ケーブルアダプタ
RS-232C
ケーブルアダプタ
プリンタ/SCSI
ケーブルアダプタ
モジュラーケーブル
ケーブルアクセサリ
DOS/V/バーツ
電源タップ
電源コード
充電機器
車載グッズ
バッテリー関連
特別注文