


特集

- タブレットスマートフォン
- デスクパーテーション
- プロジェクター台スクリーン
- プリンタスタンド
- タブレット保管庫
- デスク周り用品
- データホルダー
- キャビネット
- サーバーラック
- マウントボックス
- パソコンラック
- 防塵ラック
- カルデララック
- TVスタンド
- モニタラック
- アーム
- 机上ラック
- 収納用アビニチャー
- チェア
- キーボードカバー
- ソフトカバー
- クリーナー
- マウスパッド
- リストレスト
- シュレッダー
- セキュリティ
- 耐震グッズ
- フィルター他
- バッグ
- インナーケース
- タブレットケース
- スタンド/ペン
- ストラップ
- 電子辞書
- デジカメ用品
- メモリーケース
- DVD-CDケース
- インクジェット用紙
- ラベル
- セキュリティ用紙
- レーザー用紙
- 手作り用紙
- インク
- レーザープリンター
- マウス
- キーボード
- テンキー
- コンパター
- USBハブ
- カードリーダー
- USBメモリ
- ノートクーラー
- WEBカメラ
- プロジェクター
- Bluetooth関連
- ヘッドセット
- 拡声器/スピーカー
- 切替器・分配器
- エクステンダー
- 光LANケーブル
- LANハブ他
- USBケーブル
- アダプタ
- IEEE1394ケーブル
- ディスプレイケーブル
- アダプタ
- HDMI・AVケーブル
- アダプタ
- RS-232Cケーブル
- アダプタ
- プリンタ/SCSIケーブル
- アダプタ
- モジュラーケーブル
- ケーブルアクセサリ
- DOS/Viーツ
- 電源タップ
- 電源コード
- 充電機器
- 車載グッズ
- バッテリー関連
- 特別注文

SW-KVM2HVCN ¥27,800 (税抜価格) 2:1
 SW-KVM4HVCN ¥38,800 (税抜価格) 4:1
 USB-PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器

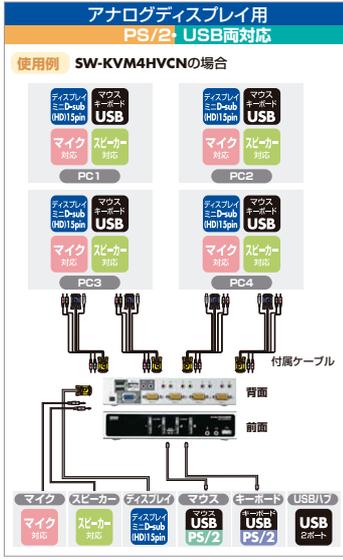


ディスプレイエミュレーション機能を搭載し、USB&PS/2コンソール両対応でUSB2.0ハブも共有できる。

- 1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切替えて使用できます。
- キーボードとマウスは同種のUSB、PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。
- USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンターなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切替えて共有することができ、さらに単独切替も可能な別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
- ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。

品番	SW-KVM2HVCN	SW-KVM4HVCN
対応パソコン	DOS/Vデスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ ※USB Aコネクタ、ミニD-sub(HD) 15pinディスプレイコネクタを持つ機種。	DOS/Vデスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ ※USB Aコネクタ、ミニD-sub(HD) 15pinディスプレイコネクタを持つ機種。
対応キーボード	PS/2キーボード、USBキーボード	PS/2キーボード、USBキーボード
対応マウス	PS/2マウス、USBマウス	PS/2マウス、USBマウス
対応ディスプレイ	ミニD-sub(HD) 15pin x 1	ミニD-sub(HD) 15pin x 1
対応スピーカー/マイク	3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー/マイク	3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー/マイク
対応OS	Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応) Windows Server 2003/2008 R2/2008/2008 R2/2012 R2/2016、 macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.2~10.11、Mac OS 9.0~、Linux(CentOS、Ubuntu、OpenSUSE)	Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応) Windows Server 2003/2008 R2/2008/2008 R2/2012 R2/2016、 macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.2~10.11、Mac OS 9.0~、Linux(CentOS、Ubuntu、OpenSUSE)
対応解像度	2048x1536ドットまで表示可能※DDC2B対応。	2048x1536ドットまで表示可能※DDC2B対応。
インターフェース<パソコン用>	オールインワンコネクタ:SPHD 15ピン(メス)x2 ※VGA/USB信号ラインを一体化。 スピーカー:3.5mmステレオミニジャックx2 マイク:3.5mmステレオミニジャックx2	オールインワンコネクタ:SPHD 15ピン(メス)x4 ※VGA/USB信号ラインを一体化。 スピーカー:3.5mmステレオミニジャックx4 マイク:3.5mmステレオミニジャックx4
インターフェース<コンソール用>	ディスプレイ:ミニD-sub(HD) 15pin x 1、キーボード:USB Aコネクタx1、マウス:USB Aコネクタx1、 スピーカー:3.5mmステレオミニジャックx2、マイク:3.5mmステレオミニジャックx2	ディスプレイ:ミニD-sub(HD) 15pin x 1、キーボード:USB Aコネクタx1、マウス:USB Aコネクタx1、 スピーカー:3.5mmステレオミニジャックx2、マイク:3.5mmステレオミニジャックx2
電源	ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)	ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)
消費電流	1.5A(最大)	1.72A(最大)
切替方式(切替)	本体ボタン切替、ホットキー切替、OSD切替、オートスキャン切替	本体ボタン切替、ホットキー切替、OSD切替、オートスキャン切替
サイズ・重量	W130xD42xH70mm(本体) x 19g	W200xD42xH70mm(本体) x 618g
付属品	パソコン接続用ケーブル(1.2m)x2、 ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)x1、 USB-PS/2変換ケーブルx1、取扱説明書、保証書	パソコン接続用ケーブル(1.2m)x2、 ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)x1、 USB-PS/2変換ケーブルx1、取扱説明書、保証書

SW-KVM2HDCN ¥39,800 (税抜価格) 2:1
 SW-KVM4HDCN ¥54,800 (税抜価格) 4:1
 デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器

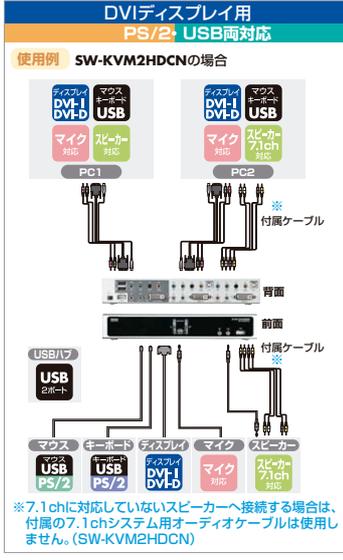

デュアルリンクDVIに対応し、USB&PS/2コンソール両対応。

- 1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切替えて使用できます。
- デュアルリンクDVI対応で超最高解像度2,560x1,600(60Hz)に対応しています。
- HDCP対応でフルHD解像度(1920x1080)、WUXGA(1920x1200)のワイドディスプレイにも対応しています。
- ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。

品番	SW-KVM2HDCN	SW-KVM4HDCN
対応パソコン	DOS/Vデスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ、USB Aコネクタ、DVI(24/29pin)ディスプレイコネクタを持つ機種。	DOS/Vデスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ、USB Aコネクタ、DVI(24/29pin)ディスプレイコネクタを持つ機種。
対応キーボード	PS/2キーボード、USBキーボード	PS/2キーボード、USBキーボード
対応マウス	PS/2マウス、USBマウス	PS/2マウス、USBマウス
対応ディスプレイ	DVI(24pin/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ、※本製品はデジタル信号、アナログ信号の両方に対応しています。 ※デュアルリンクデュアルリンク両対応※最大解像度2560x1600ドット(60Hz)(WQXGA)まで。	DVI(24pin/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ、※本製品はデジタル信号、アナログ信号の両方に対応しています。 ※デュアルリンクデュアルリンク両対応※最大解像度2560x1600ドット(60Hz)(WQXGA)まで。
対応スピーカー/マイク	3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー/マイク	3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー/マイク
対応OS	Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応) Windows Server 2003/2008 R2/2008/2008 R2/2012 R2/2016、 macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.2~10.11、Mac OS 9.0~、Linux(CentOS、Ubuntu、OpenSUSE)	Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応) Windows Server 2003/2008 R2/2008/2008 R2/2012 R2/2016、 macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.2~10.11、Mac OS 9.0~、Linux(CentOS、Ubuntu、OpenSUSE)
インターフェース<パソコン用>	ディスプレイ:DVI(29pin)メスx2 ※デュアルリンク対応。 キーボード:マウス:USB Bコネクタx2 フロントスピーカー:3.5mmステレオミニジャックx2 サイドスピーカー:3.5mmステレオミニジャックx2 リアスピーカー:3.5mmステレオミニジャックx2 センター/サブウーハー:3.5mmステレオミニジャックx2 マイク:3.5mmステレオミニジャックx2 ライン:3.5mmステレオミニジャックx2	ディスプレイ:DVI(29pin)メスx4 ※デュアルリンク対応。 キーボード:マウス:USB Bコネクタx2 フロントスピーカー:3.5mmステレオミニジャックx2 サイドスピーカー:3.5mmステレオミニジャックx2 リアスピーカー:3.5mmステレオミニジャックx2 センター/サブウーハー:3.5mmステレオミニジャックx2 マイク:3.5mmステレオミニジャックx2 ライン:3.5mmステレオミニジャックx2
インターフェース<コンソール用>	ディスプレイ:DVI(29pin)メスx1 ※デュアルリンク対応。 キーボード:マウス:USB Aコネクタx1 フロントスピーカー:3.5mmステレオミニジャックx2 サイドスピーカー:3.5mmステレオミニジャックx1 リアスピーカー:3.5mmステレオミニジャックx1 センター/サブウーハー:3.5mmステレオミニジャックx1 マイク:3.5mmステレオミニジャックx2、ライン:3.5mmステレオミニジャックx1 USB2.0ハブ:USB Aコネクタx2	ディスプレイ:DVI(29pin)メスx1 ※デュアルリンク対応。 キーボード:マウス:USB Aコネクタx1 フロントスピーカー:3.5mmステレオミニジャックx2 サイドスピーカー:3.5mmステレオミニジャックx2 マイク:3.5mmステレオミニジャックx2 USB2.0ハブ:USB Aコネクタx2
電源	ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)	ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)
消費電流	1.57A(最大)	1.92A(最大)
切替方式	本体ボタン切替、ホットキー切替、オートスキャン切替	本体ボタン切替、ホットキー切替、オートスキャン切替
サイズ・重量	W260xD70xH42mm(本体) x 742g	W260xD70xH42mm(本体) x 754g
付属品	パソコン接続用ケーブル(1.8m)x2、7.1chシステム用オーディオケーブル(1.8m)x2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)x1、 USB-PS/2変換ケーブルx1、取扱説明書、保証書	パソコン接続用ケーブル(1.8m)x4、 ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)x1、 USB-PS/2変換ケーブルx1、取扱説明書、保証書

パソコン自動切替器用ケーブル

弊社製パソコン自動切替器とパソコンを接続する専用ケーブル。

対応機種	品番	ケーブル長	税抜価格	特長・仕様	JAN
弊社製 SW-KVM8UP、SW-KVM2LPN/4LPN	SW-KLP120	1.2m	¥2,300	ディスプレイ PS/2キーボード PS/2マウス	4 969887 591925
	SW-KLP180	1.8m	¥2,600		4 969887 591871
	SW-KLP300	3m	¥2,900		4 969887 591888
	SW-KLP600	6m	¥4,900		4 969887 591895
弊社製 SW-KVM8UP、SW-KVM2LUN/4LUN	SW-KLU180	1.8m	¥2,600	ディスプレイ USBキーボード/マウス	4 969887 591901
	SW-KLU300	3m	¥2,900		4 969887 591918