

LANケーブルの選び方

ポイントをおさえてしっかり選ぶ

 
WEBサイトへ **6601** 検索

ケーブル特注は P.618

WEBサイトへ **5701** 検索

カテゴリ6e・PoEカテゴリ6 LANケーブル

カテゴリ6e (CAT6e) UTPタイプ



カテゴリ5eの5.0倍の伝送帯域500MHzを実現し、10ギガビットイーサネットにも完全対応。

KB-T6EPKシリーズ

 
KB-T6E-CBシリーズ

エンハンスドカテゴリ6 LANケーブル

カテゴリ5eの5.0倍の伝送帯域500MHzを実現。


- カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
- 十字介在が電気特性の大幅安定を実現しています。
- 次世代の10ギガビットイーサネット環境に対応しているため、買い換える心配が長く使用できます。
- ケーブルの難燃性を表すUL CMRをパス、火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。
- ケーブル構造:準線、ストレート全結線
- ケーブル径:6.4mm
- 対応伝送帯域:カテゴリ6e(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器):FTTHモデム、ADSLモデム、CATVモデム、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
- ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

- KB-T6EPKシリーズ**
- コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ付き(超高性能フラットタイプ)
- KB-T6E-CBシリーズ**
- カテゴリ6e LANケーブルを自作するケーブルです。(コネクタは付属していません)
 - 適合コネクタ:ADT-6ERJシリーズ



ケーブル長	税抜価格	ブラック		ホワイト		ライトブルー	
		品番	JAN	品番	JAN	品番	JAN
0.5m	¥800	KB-T6EPK-005BK	4969887 658055	KB-T6EPK-005	4969887 657911	KB-T6EPK-005LB	4969887 657980
1m	¥950	KB-T6EPK-01BK	4969887 658062	KB-T6EPK-01	4969887 657928	KB-T6EPK-01LB	4969887 657997
2m	¥1,100	KB-T6EPK-02BK	4969887 658079	KB-T6EPK-02	4969887 657935	KB-T6EPK-02LB	4969887 658000
3m	¥1,450	KB-T6EPK-03BK	4969887 658086	KB-T6EPK-03	4969887 657942	KB-T6EPK-03LB	4969887 658017
5m	¥2,000	KB-T6EPK-05BK	4969887 658093	KB-T6EPK-05	4969887 657959	KB-T6EPK-05LB	4969887 658024
7m	¥2,500	KB-T6EPK-07BK	4969887 658109	KB-T6EPK-07	4969887 657966	KB-T6EPK-07LB	4969887 658031
10m	¥3,100	KB-T6EPK-10BK	4969887 658116	KB-T6EPK-10	4969887 657973	KB-T6EPK-10LB	4969887 658048
15m	¥4,500	KB-T6EPK-15BK	4969887 658505	KB-T6EPK-15	4969887 658420	KB-T6EPK-15LB	4969887 658468
20m	¥5,600	KB-T6EPK-20BK	4969887 658512	KB-T6EPK-20	4969887 658437	KB-T6EPK-20LB	4969887 658475
25m	¥6,800	KB-T6EPK-25BK	4969887 658529	KB-T6EPK-25	4969887 658444	KB-T6EPK-25LB	4969887 658482
30m	¥8,000	KB-T6EPK-30BK	4969887 658536	KB-T6EPK-30	4969887 658451	KB-T6EPK-30LB	4969887 658499
100m 箱パッケージ	¥21,800			KB-T6E-CB100N	4969887 750858		
300m 箱パッケージ	¥59,800			KB-T6E-CB300N	4969887 750865		

 カテゴリ6e (CAT6e) フラットタイプ




カテゴリ5eの5.0倍の伝送帯域500MHzを実現し、10ギガビットイーサネットにも完全対応のフラットケーブル。

KB-FL6Eシリーズ

エンハンスドカテゴリ6フラットケーブル

フラットタイプで伝送帯域500MHzを実現! 10ギガビットイーサネットにも完全対応。

 - カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。
- 次世代の10ギガビットイーサネット環境に対応しているため、買い換える心配がなく、長く使用できます。
- ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
- コネクタ形状:RJ-45スリムコネクタ付き
- ケーブル構造:より線、ストレート全結線
- ケーブル径:1.4x8mm
- 対応伝送帯域:カテゴリ6e(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器):ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
- ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。



特性はフラット&タフ。設置場所を選ばない薄さと、踏んでも丈夫なタフケーブル。1.4mmの厚さ。よみがえりにくい。

ケーブル長	税抜価格	ブラック		ホワイト		ライトブルー	
		品番	JAN	品番	JAN	品番	JAN
0.5m	¥950	KB-FL6E-005BKN	4969887 567586	KB-FL6E-005N	4969887 567579	KB-FL6E-005LBN	4969887 567593
1m	¥1,100	KB-FL6E-01BKN	4969887 567616	KB-FL6E-01N	4969887 567609	KB-FL6E-01LBN	4969887 567623
2m	¥1,250	KB-FL6E-02BKN	4969887 567647	KB-FL6E-02N	4969887 567630	KB-FL6E-02LBN	4969887 567654
3m	¥1,650	KB-FL6E-03BKN	4969887 567678	KB-FL6E-03N	4969887 567661	KB-FL6E-03LBN	4969887 567685
5m	¥2,050	KB-FL6E-05BKN	4969887 567708	KB-FL6E-05N	4969887 567692	KB-FL6E-05LBN	4969887 567715
7m	¥2,600	KB-FL6E-07BKN	4969887 567739	KB-FL6E-07N	4969887 567722	KB-FL6E-07LBN	4969887 567746
10m	¥3,500	KB-FL6E-10BKN	4969887 567760	KB-FL6E-10N	4969887 567753	KB-FL6E-10LBN	4969887 567777

カテゴリ6 (CAT6) PoE対応



LANケーブル1本でLAN機器への信号通信と電力供給が可能なPoE(パワーオーバーイーサネット)完全対応。

 
KB-T6POE-〇〇シリーズ

KB-T6POE-CB200

PoE CAT6 LANケーブル


LANケーブル1本で機器への通信と電力供給が可能なPoE完全対応。

- LANケーブル1本でLAN機器への信号通信と電力供給が可能なPoE(パワーオーバーイーサネット)完全対応のカテゴリ6 LANケーブルです。
- AWG22超線仕様で、48V電力供給にも完全対応。PoEをはじめ、PoE+、UPOEにも対応しています。
- 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
- カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
- ※ケーブルの線材が太く、コネクタ補強のため、コネクタにSTPコネクタを使用していますが、ケーブルはUTPケーブル仕様です。
- ケーブル構造:より線仕様、ストレート全結線
- ケーブル径:6.4mm
- 対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合



PoEとは?

PoEとは、LANの配線に用いるイーサネットケーブル(UTPケーブル)を介して電力を供給する技術のことです。PoEの機能を備えたLANスイッチと、PoE対応の機器を組み合わせて利用すれば、データを送受信するためのイーサネットケーブルを通じて、LANスイッチからPoE対応機器へ電力を供給することが出来ます。電源の確保が難しい場所に、ネットワーク接続する機器を設置する場合に適しています。具体的にはIP電話や無線LANのアクセスポイント、Webカメラなどで利用されています。

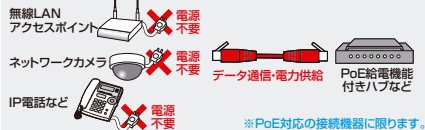

ケーブル長	税抜価格	KB-T6POE-〇BKシリーズ		KB-T6POE-CB200	
		品番	JAN	品番	JAN
3m	¥1,750	KB-T6POE-03BK	4969887 819234	KB-T6POE-03	4969887 565254
5m	¥2,500	KB-T6POE-05BK	4969887 819241	KB-T6POE-05	4969887 565261
7m	¥3,250	KB-T6POE-07BK	4969887 819258	KB-T6POE-07	4969887 565278
10m	¥4,400	KB-T6POE-10BK	4969887 819265	KB-T6POE-10	4969887 565285
15m	¥6,250	KB-T6POE-15BK	4969887 819272	KB-T6POE-15	4969887 565292
20m	¥8,100	KB-T6POE-20BK	4969887 819289	KB-T6POE-20	4969887 565308
30m	¥11,850	KB-T6POE-30BK	4969887 819296	KB-T6POE-30	4969887 565315
200m 箱パッケージ	¥54,800			KB-T6POE-CB200	4969887 565322

ケーブル長	税抜価格	ブラック		ライトグレー	
		品番	JAN	品番	JAN
3m	¥1,750	KB-T6POE-03BK	4969887 819234	KB-T6POE-03	4969887 565254
5m	¥2,500	KB-T6POE-05BK	4969887 819241	KB-T6POE-05	4969887 565261
7m	¥3,250	KB-T6POE-07BK	4969887 819258	KB-T6POE-07	4969887 565278
10m	¥4,400	KB-T6POE-10BK	4969887 819265	KB-T6POE-10	4969887 565285
15m	¥6,250	KB-T6POE-15BK	4969887 819272	KB-T6POE-15	4969887 565292
20m	¥8,100	KB-T6POE-20BK	4969887 819289	KB-T6POE-20	4969887 565308
30m	¥11,850	KB-T6POE-30BK	4969887 819296	KB-T6POE-30	4969887 565315
200m 箱パッケージ	¥54,800			KB-T6POE-CB200	4969887 565322

特 集

- タブレット スマートフォン
- デスク パーティション
- プロジェクター 台 スクリーン
- プリンタ スタンド タブレット 保管庫
- デスク周り用品 データホール キャビネット
- サーバーラック マウントボックス
- パソコンラック 防塵ラック カルテラック
- TVスタンド モニタ タブレット PC
- 机上ラック 収納用 アクセサリー
- チェア
- キーボードカバー ソフトカバー
- フリーナー マウスパッド リストレスト
- シュレッダー セキュリティ
- 耐震グッズ フィルター他
- パルタウ インナーケース
- タブレットケース スタンドペン
- ストラップ 電子辞書 デジカメ用品
- メモリケース DVD-CDケース
- インクジェット用紙 ラベル セキュリティ用紙
- レーザー用紙 手作り用紙
- インク
- レーザーポインター マウス
- キーボード テンキー
- コンバータ USB ハブ
- カードリーダー USBメモリ
- ノートケーラー WEBカメラ
- プロジェクター Bluetooth 関連
- ヘッドセット 拡声器 スピーカー
- 切替器 分配器 エクステンダー
- 光LANケーブル LAN ハブ他
- USB A/B ケーブル アダプター IEEE1394 ケーブル
- ディスプレイ ケーブル アダプター
- HDMI / AV ケーブル アダプター
- RS-232C ケーブル アダプター
- プリンタ SCSI ケーブル アダプター モジュラーケーブル
- ケーブル アクセサリー DOS/V パーツ
- 電源タップ 充電コード
- 充電池 車載グッズ バッテリー 関連

特別注 文