

TK-SE6
静電気防止リストバンド
¥2,100 (税抜価格)



静電気放電から電子機器を守る。

- 人体摩擦によって生じる静電気をアース線から放電するので、静電気が起こりやすい機器(ボード・メモリなど)を扱う際の故障を防止します。
 - アースケーブルはカルコードで、約2.5mまで伸縮可能です。
 - 布製の青色リストバンドは調節自在です。
- ※ボード・メモリなどを取扱う際には、製品の取扱説明書をよくお読みになった上で作業を行ってください。



TK-SE11
静電気防止リストバンド(コードレスタイプ)
¥2,100 (税抜価格)




導電繊維入りゴムバンド式のコードレス静電気対策バンド。

- 煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量化リストストラップです。
- バンドは12μmの導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。
- 予備のバンド1個付きです。
- サイズ:W20×H200mm
- 重量:7.8g



TK-AS1N ゴム足 ¥320 (税抜価格)
TK-AS2N 滑り止め ¥320 (税抜価格)
TK-AS3N ゴム足(ドーム型) ¥460 (税抜価格)

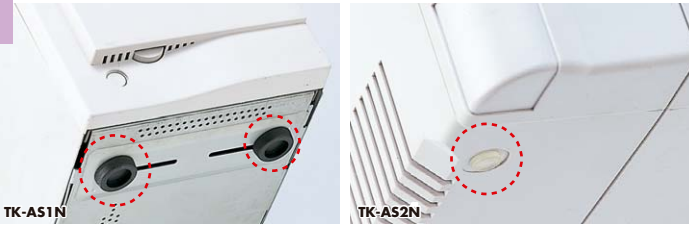

周辺機器や小物の裏に貼るゴム足・滑り止め。

- PCケースや周辺機器などの裏側に貼ることで振動吸収・滑り止めの効果があります。
- 粘着式で取付け簡単です。



品番	TK-AS1N	TK-AS2N	TK-AS3N
サイズ	W32×D32×H8mm	W8×D8×H2mm	W12×D12×H5mm
入数	4個	16個	15個
JAN	4 969887 894484	4 969887 894491	4 969887 894507

外付けハードディスクケース

内蔵用HDDを会社でも自宅でも使えます。パソコンに5インチベイの空きがないけどHDDを使いたい...というときなど、ハードディスクケースがあれば内蔵用HDDが使えます。また、HDDケースに内蔵用HDDを入れて持ち運べば、自宅でも会社でもデータを利用できます。

USB3.0対応 HDDケース

内蔵用 SATA HDD用 TK-RF253SAUL

USB2.0対応 2.5インチ HDDケース

内蔵用 IDE HDD用 TK-RF25UBKLN

SATA 対応

TK-RF253SAUL
USB3.0対応2.5インチハードディスクケース(SATA用)
¥2,980 (税抜価格)



薄型タイプ、USB3.0対応の外付け2.5インチハードディスクケース。

●軽量のアルミ使用で、放熱性に優れています。
●電源供給に便利なY字ケーブル付属です。*下記欄外注意事項参照。

インターフェース USB仕様Ver. 3.0準拠(USB Ver. 2.0上位互換)、HDD側:SATA
対応機種 Windows搭載(DOS/V)/パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
*USB3.0/2.0対応のUSBポート(Aコネクタ)を装備し、2つ以上の空きがあること。
*USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0の転送速度にのみ対応します。

対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista-XP・2000
対応ドライブ 2.5インチハードディスク・フラッシュドライブ(SATA・厚さ9.5mm以下)
対応タイプ 500GB
サイズ・重量 W75×D127×H12mm・約55g(本体のみ)
付属品 USB3.0ケーブル×1、ケース取付け用ネジ×2、ミニ工具×1、
キャリングケース×1、取扱説明書(保証書付き)×1

※USB2.0規格の環境でも使用可能です。<この場合は「Super Speed」モード(転送速度5Gbps/理論値)では動作しません>

TK-RF25SAUL 廃止方向
SATA対応2.5インチハードディスクケース
¥3,200 (税抜価格)



USB2.0対応の外付け2.5インチハードディスクケース。

●放熱性の高いアルミケースを採用しています。
*下記欄外注意事項参照。

インターフェース USB仕様Ver. 2.0準拠(USB Ver. 1.1上位互換)
対応機種 Windows搭載(DOS/V)/パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
*USBポート(Aコネクタ)を装備し、2つ以上の空きがあること。
*USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度にのみ対応します。

対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista-XP・2000・Me
対応ドライブ 2.5インチハードディスク(SATA・厚み9.5mm以下)
サイズ・重量 W82×D131×H16mm・約88g(本体のみ)
付属品 電源供給機能付きUSBケーブル×1

IDE 対応

TK-RF25U ○○LNシリーズ
2.5インチハードディスクケース
各¥1,980 (税抜価格)



USB2.0対応の外付け2.5インチIDEハードディスク用。

●放熱性の高いアルミケースを採用しています。
*下記欄外注意事項参照。

インターフェース USB仕様Ver. 2.0準拠(USB Ver. 1.1上位互換)
USB側:USB仕様Ver. 2.0準拠(USB Ver. 1.1上位互換)
HDD側:44pinコネクタ
対応機種 Windows搭載(DOS/V)/パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
*USBポート(Aコネクタ)を装備し、2つ以上の空きがあること。
*USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度にのみ対応します。

対応OS Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista-XP・2000・Me
対応ドライブ 2.5インチハードディスク(IDE)(厚さ9.5mm以下)
サイズ・重量 W74.8×D121×H13mm・約60g(本体のみ)
付属品 ケース取付け用ネジ×2、ミニ工具×1、キャリングケース×1、
電源供給機能付きUSBケーブル×1、取扱説明書×1

USB2.0対応ハードディスクケース共通注意事項 ※USB2.0機器として使用するには、USB2.0対応ホストアダプタかUSB2.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 ※本製品にはハードディスクは付属していません。 ※本製品に取付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はできません。

特集
タブレットスマートフォン
デスクパーテーション
プロジェクター
スクリーン
プリンタスタンド
タブレット保管庫
デスク周用品
データホルダー
キャビネット
サーバーラック
マウントボックス
パソコンラック
防塵ラック
カルテラック
TVスタンド
モニタタブレット
アーム
机上ラック
収納用ファン
チェア
キーボードカバー
ソフトカバー
クリーナー
マウスパッド
リストレスト
シュレッダー
セキュリティ
耐震グッズ
フィルター他
バッグ
インナーケース
タブレットケース
スタンドベン
ストラップ
電子辞書
デジカメ用品
メモリーケース
DVD-CDケース
インクジェット用紙
ラベル
セロファン用紙
レーザー用紙
手作り用紙
インク
レーザーポインター
マウス
キーボード
テンキー
コンバーター
USBハブ
カードリーダー
USBメモリ
ノートクーラー
WEBカメラ
プロジェクター
Bluetooth関連
ヘッドセット
拡声器スピーカー
切替器・分配器
エクステンダー
光・LANケーブル
LANハブ他
USBケーブル
アダプタ
IEEE1394ケーブル
ディスプレイ
ケーブルアダプタ
HDMI・AV
ケーブルアダプタ
RS-232C
ケーブルアダプタ
プリンタSCSI
ケーブルアダプタ
モジュラーケーブル
ケーブルアケサリ
DOS/V/パーツ
電源タップ
充電コード
充電機器
車載グッズ
バッテリー関連
特別注文