

F-7155




■仕様

定格	250V-5A
絶縁抵抗	DC500V, 100MΩ以上 / 耐電圧 AC2000V(1分間)
主絶縁材	本体:フェノール(UL94V-0)、ツマミ:P.B.T.(UL94V-0)
端子金具	ハンダ付け用端子
本体色	黒
取付板厚	3.5mm(MAX)
ナット締付けトルク	0.7N・m以下
ナット二面幅	16mm
使用上の注意	①底部端子は可動方式なので、端子の動きを妨げないようにご配慮下さい。また、配線後に端子に張力が加わらないように配慮願います。

発注型番 ▶ F-7155

ご注文例 ▶ F-7155

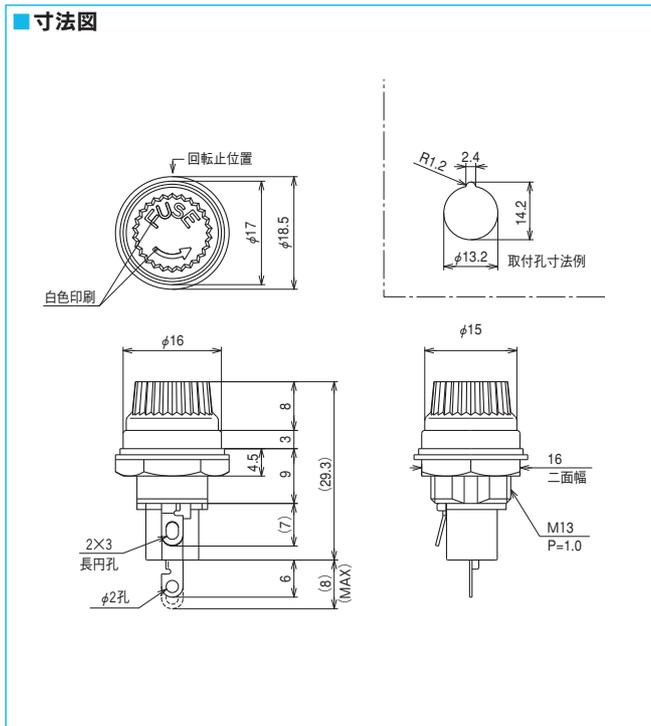

10.09.30

F-7152




■仕様

定格	250V-5A
絶縁抵抗	DC500V, 100MΩ以上 / 耐電圧 AC1500V(1分間)
主絶縁材	本体:フェノール(UL94V-0)、ツマミ:P.B.T.(UL94V-0)
端子金具	ハンダ付け用端子
本体色	黒
取付板厚	3.5mm(MAX)
ナット締付けトルク	1.5N・m以下
ナット二面幅	19mm
使用上の注意	①底部端子は可動方式なので、端子の動きを妨げないようにご配慮下さい。また、配線後に端子に張力が加わらないように配慮願います。

発注型番 ▶ F-7152

ご注文例 ▶ F-7152

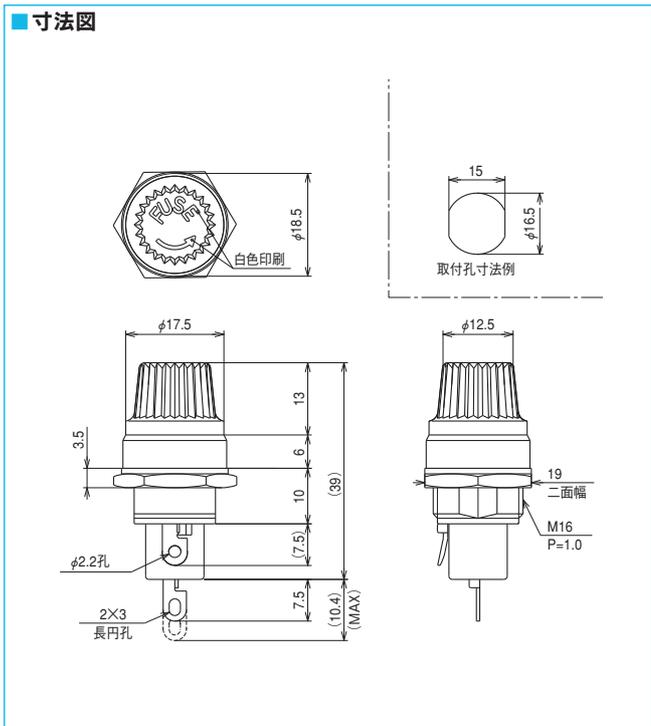

※商品をご選定の際は、必要とされる規格、定格をご注意のうえ、ヒューズホルダーの取扱い注意事項(290P、291P)、ヒューズ管の取扱い注意事項(334P)をご参照ください。

筒型ネジ式
ヒューズホルダー

端子台
スクリューレス

端子台

ヒューズホルダー

表示灯

ツマミ

コンセント
コネクタ

スイッチ

ターミナル
チップジャック

その他

中止品