

セキスイ  
SEKISUI

TR type Container

“TR型コンテナ”

RoHS

特長 ●スタッキング可能で、小物部品管理に便利です。  
材質 ●ポリプロピレン (PP) 製造国 ●日本TR-1:TMB  
(透明ブルー)TR-22:B  
(ブルー)TR-27:B  
(ブルー)TR-37:B  
(ブルー)


発注単位1個

積水テクノ成型株 [536101]

| 発注コード    | 品番    | OP  | 税抜価格<br>(1個) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1個) | 容量<br>(L) | 色     | 外形寸法 (mm)<br>間口×奥行×高さ | 有効寸法 (mm)<br>間口×奥行×高さ | 適合フタ<br>(別売) | 適用カード差し<br>(別売) | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------|-----|--------------|------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| 501-3518 | TR-1  | B   | ¥2,009       | ¥2,340                 | 9         | ブルー   | 460×281×100           | 366×245×80            | -            | A85             | 5          | 0.64       | 544(103)     |
| 512-0861 | TR-1  | TMB | ¥2,009       | ¥2,340                 | 9         | 透明ブルー | 460×281×100           | 366×245×80            | -            | A85             | 5          | 0.64       | 44(75)       |
| 836-2555 | TR-2  | B   | ¥1,970       | ¥2,300                 | 6         | ブルー   | 460×280×74            | 369×248×62            | -            | -               | 10         | 0.67       | 183(83)      |
| 836-2556 | TR-17 | B   | ¥3,903       | ¥4,550                 | 17        | ブルー   | 592×384×100           | 538×338×86            | TR-F         | -               | 5          | 1.36       | 256(139)     |
| 291-8161 | TR-22 | B   | ¥3,903       | ¥4,550                 | 22        | ブルー   | 592×384×127           | 531×331×110           | TR-F         | A85             | 5          | 1.50       | 527(71)      |
| 501-3526 | TR-27 | B   | ¥4,790       | ¥5,590                 | 27        | ブルー   | 592×384×157           | 535×335×140           | TR-F         | カードラックTR-70     | 5          | 1.86       | 380(66)      |
| 836-2557 | TR-30 | B   | ¥5,120       | ¥5,970                 | 30        | ブルー   | 667×389×157           | 596×336×140           | FTR-02       | -               | 5          | 2.00       | 79(45)       |
| 501-3534 | TR-37 | B   | ¥5,346       | ¥6,240                 | 37        | ブルー   | 592×384×208           | 535×335×190           | TR-F         | カードラックTR-70     | 5          | 2.13       | 327(99)      |
| 836-2558 | TR-40 | B   | ¥6,241       | ¥7,280                 | 40        | ブルー   | 667×389×207           | 596×336×190           | FTR-02       | -               | 5          | 2.36       | 51(102)      |
| 501-3569 | TR-47 | B   | ¥6,516       | ¥7,600                 | 47        | ブルー   | 592×384×260           | 535×335×242           | TR-F         | カードラックTR-70     | 5          | 2.50       | 755(206)     |
| 114-3437 | TR-50 | B   | ¥7,344       | ¥8,570                 | 50        | ブルー   | 667×389×243           | 600×340×226           | FTR-02       | B#35            | 3          | 2.88       | 21(57)       |
| 836-2559 | TR-60 | B   | ¥7,836       | ¥9,140                 | 62        | ブルー   | 667×389×307           | 600×340×290           | FTR-02       | -               | 3          | 3.00       | 106(112)     |

【フタ】

発注単位1枚

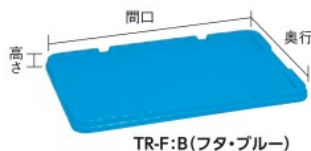


TR-F:B (フタ・ブルー)

| 発注コード    | 品番      | OP | 税抜価格<br>(1枚) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1枚) | 色   | 外形寸法 (mm)<br>間口×奥行×高さ | 適合コンテナ              | 梱包数<br>(枚) | 質量<br>(g) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|---------|----|--------------|------------------------|-----|-----------------------|---------------------|------------|-----------|--------------|
| 114-7805 | TCTRF0B |    | ¥1,321       | ¥1,700                 | ブルー | 396×276×19.9          | TR-1・2, STC-2, TC-1 | 20         | 280       | 177(108)     |
| 114-7806 | TCTRF0C |    | ¥1,321       | ¥1,700                 | 透明  | 396×276×19.9          | TR-1・2, STC-2, TC-1 | 20         | 280       | 518(455)     |
| 501-3542 | TR-F    | B  | ¥2,347       | ¥2,740                 | ブルー | 604×394×33            | TR-22・27・37・47      | 10         | 650       | 595(115)     |
| 836-2560 | FTR-02  |    | ¥2,734       | ¥3,190                 | ブルー | 677×401×32            | TR-30・40・60         | 10         | 870       | 81(127)      |

|                                     |                 |                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TR-22, 27, 37, 47の仕切りパターン例<br>3分割:① | 4分割:①、④         | 6分割:①、③、⑤       | 8分割:①、②、④、⑥     |
|                                     |                 |                 |                 |
| 1マス有効寸内:172×330                     | 1マス有効寸内:262×162 | 1マス有効寸内:172×162 | 1マス有効寸内:127×162 |
| TR-30, 40, 50, 60の仕切りパターン例<br>3分割:① | 4分割:①、④         | 6分割:①、③、⑤       | 8分割:①、②、④、⑥     |
|                                     |                 |                 |                 |
| 1マス有効寸内:194×334                     | 1マス有効寸内:292×164 | 1マス有効寸内:192×164 | 1マス有効寸内:142×164 |

【中仕切板】 材質 ●中発泡PP

発注単位1枚

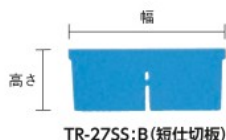

TR-27SS:B (短仕切板)



TR-27SL:B (長仕切板)

| 発注コード    | 品番      | OP | 税抜価格<br>(1枚) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1枚) | 色   | 幅×高さ×厚さ<br>(mm) | タイプ  | 適合コンテナ | 梱包数<br>(枚) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|---------|----|--------------|------------------------|-----|-----------------|------|--------|------------|------------|--------------|
| 102-8623 | CTRS22B |    | ¥540         | ¥630                   | ブルー | 358×110×5       | 短仕切板 | TR-22  | 100        | 0.09       | 600(74)      |
| 102-8624 | CTRL22B |    | ¥806         | ¥940                   | ブルー | 558×110×5       | 長仕切板 | TR-22  | 100        | 0.13       | 204(56)      |
| 102-8625 | CTRS30B |    | ¥729         | ¥850                   | ブルー | 359×140×5       | 短仕切板 | TR-30  | 100        | 0.12       | 69(102)      |
| 102-8626 | CTRL30B |    | ¥899         | ¥1,100                 | ブルー | 630×140×5       | 長仕切板 | TR-30  | 100        | 0.16       | 29(139)      |
| 508-0525 | TR-27SS | B  | ¥726         | ¥850                   | ブルー | 356×140×5       | 短仕切板 | TR-27  | 100        | 0.12       | 247(49)      |
| 508-0533 | TR-27SL | B  | ¥943         | ¥1,100                 | ブルー | 558×140×5       | 長仕切板 | TR-27  | 100        | 0.16       | 106(40)      |
| 508-0541 | TR-37SS | B  | ¥867         | ¥1,010                 | ブルー | 358×190×5       | 短仕切板 | TR-37  | 100        | 0.14       | 179(101)     |
| 508-0550 | TR-37SL | B  | ¥1,141       | ¥1,330                 | ブルー | 558×190×5       | 長仕切板 | TR-37  | 100        | 0.19       | 86(119)      |
| 508-0568 | TR-47SS | B  | ¥1,037       | ¥1,210                 | ブルー | 358×240×5       | 短仕切板 | TR-47  | 100        | 0.17       | 82(92)       |
| 509-3431 | TR-47SL | B  | ¥1,480       | ¥1,730                 | ブルー | 558×240×5       | 長仕切板 | TR-47  | 100        | 0.24       | 27(56)       |


☎商品のお問い合わせ:03-6626-2749 http://sekisui-techno-molding.jp/

セキスイ  
SEKISUI

L type Container (Shallow type)

“L型コンテナ”(浅型)

RoHS

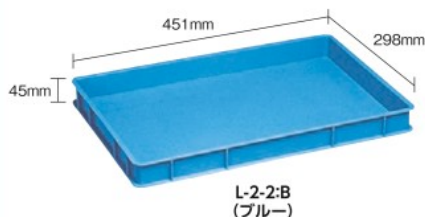特長 ●小型部品の管理・保管に最適です。  
材質 ●ポリプロピレン (PP)  
製造国 ●日本L-2-2:B  
(ブルー)L-2-2:Y  
(イエロー)

発注単位1個

積水テクノ成型株 [536101]

| 発注コード    | 品番    | OP | 税抜価格<br>(1個) | メーカー希望<br>小売価格<br>(1個) | 容量<br>(L) | 色    | 外形寸法 (mm)<br>間口×奥行×高さ | 有効寸法 (mm)<br>間口×奥行×高さ | 適合フタ<br>(別売) | 梱包数<br>(個) | 質量<br>(kg) | 実績<br>(前年比%) |
|----------|-------|----|--------------|------------------------|-----------|------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 501-2368 | L-2-2 | B  | ¥1,480       | ¥1,730                 | 5         | ブルー  | 451×298×45            | 434×281×33            | -            | 20         | 0.49       | 6575(128)    |
| 501-2376 | L-2-2 | Y  | ¥1,480       | ¥1,730                 | 5         | イエロー | 451×298×45            | 434×281×33            | -            | 20         | 0.49       | 1490(87)     |

☎商品のお問い合わせ:03-6626-2749 http://sekisui-techno-molding.jp/