


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

リス Tray Container
メッシュコンテナ“トレーコンテナ”

同商品群 在庫数 56 アイテム

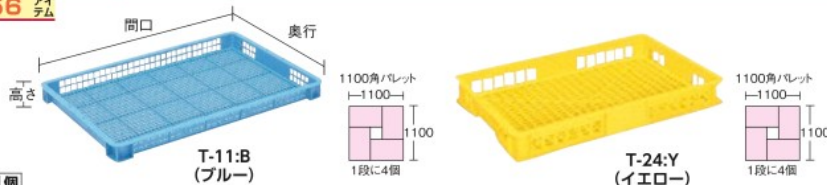

特長 ●通気性が良く野菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
材質 ●ポリプロピレン (PP)
製造国 ●日本


発注単位1個 岐阜プラスチック工業㈱[345103]

発注コード	品番	OP (色記)	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	適用カード差し (別売)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
376-2319	T-11	B	¥2,186	¥2,540	11	ブルー	705×462× 57	652×412× 40	-	10	0.9	128(149)
376-2327	T-12	Y	¥2,271	¥2,660	12	イエロー	630×440× 64	582×392× 52	-	10	0.9	325(258)
376-2343	T-22	Y	¥3,014	¥3,510	18	イエロー	703×462× 86	658×418× 59	-	10	1.5	23(115)
376-2335	T-20	B	¥3,014	¥3,510	18	ブルー	703×464× 79	656×419× 64	-	10	1.4	2(1)
376-2351	T-24	Y	¥3,086	¥3,600	20	イエロー	703×464× 88	656×419× 73	-	10	1.4	39(156)
376-2378	T-30	Y	¥3,714	¥4,330	26	イエロー	703×464×110	656×419× 94	プレート120×50	5	1.6	4(7)
376-2360	T-30	B	¥3,714	¥4,330	26	ブルー	703×464×110	656×419× 94	プレート120×50	5	1.6	91(109)
376-2386	T-33	B	¥3,714	¥4,330	32	ブルー	702×462×137	657×417×115	プレート120×50	5	1.8	30(66)

☎商品のお問い合わせ:058-265-2233 http://www.risu.co.jp/

セキスイ L type Container
水産コンテナ“L型”

同商品群 在庫数 24 アイテム

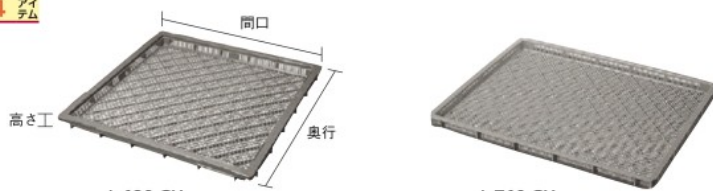

特長 ●スタッキングタイプです。
●底面穴あき仕様です。
材質 ●ポリプロピレン (PP)
製造国 ●日本

発注単位1個 積水テクノ成型㈱[536101]

発注コード	品番	OP (色記)	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	適合カード差し (別売)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
836-2570	L-630	GY	¥2,630	¥3,070	-	グレー	635×635×53	569×569×32	-	10	1.20	299(53)
836-2571	L-660	GY	¥2,771	¥3,230	-	グレー	662×520×47	604×465×27	-	10	1.20	76(68)
836-2572	L-670	GY	¥3,337	¥3,890	-	グレー	667×667×47	610×610×24	-	10	1.60	88(284)
836-2573	L-750	GY	¥3,611	¥4,210	-	グレー	755×545×51	703×491×28	-	10	1.60	11(367)
836-2574	L-760	GY	¥3,611	¥4,210	-	グレー	753×605×49	704×556×25	-	5	1.65	120(223)
836-2575	L-820-1	GY	¥3,847	¥4,490	-	グレー	820×605×48	755×540×26	-	10	1.72	85(43)
836-2576	L-820-2	GY	¥3,847	¥4,490	-	グレー	820×605×63	755×540×26	-	5	1.79	88(67)

☎商品のお問い合わせ:03-6626-2749 http://sekisui-techno-molding.jp/

RUP Really Useful Open Fronted Crate
メッシュコンテナ オープンタイプ

同商品群 在庫数 5 アイテム



特長 ●非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のメッシュコンテナです。
●物を出し入れしやすく多目的に使用できます。
●スタッキング(積み上げ)が可能です。
仕様 ●色:ブラック
材質 ●ポリプロピレン (PP)
製造国 ●イギリス

発注単位1個 RUP社[969840]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	容量 (L)	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
195-6694	90F	¥1,347	オープン	9	370×245×160	340×210×150	1	0.9	0(-)
195-6696	180F	¥2,319	オープン	18	430×377×190	385×318×185	1	1.5	0(-)
856-2754	35OF	¥2,714	オープン	35	430×375×290	316×371×282	1	2.1	96(95)
856-2755	64OF	¥3,619	オープン	64	710×440×310	609×369×282	1	3.1	178(80)

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	容量 (L)	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
195-6695	90S	¥1,347	オープン	9	245×370×160	210×340×150	1	0.9	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 https://www.orange-book.com/

三菱ケミカル Mesh Container SB type
メッシュコンテナ“SB型”

同商品群 在庫数 7 アイテム

特長 ●標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能なコンテナです。 ●メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。 製造国 ●日本



品番	材質
SB-9:B	ポリプロピレン (PP)
SB-9:Y	ポリプロピレン (PP)
SB-12:B	ポリプロピレン (PP)
SB-12:Y	ポリプロピレン (PP)
SB-23:B	ポリエチレン (PE)
SB-23:Y	ポリエチレン (PE)
SB-45:Y	ポリエチレン (PE)

発注単位1個 (価格改定日 20.01) 三菱ケミカルインフラテック株式会社[909212]

発注コード	品番	OP (色記)	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	適用カード差し (別売)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
437-2310	SB-9	B	¥1,780	¥2,068	8.2	ブルー	370×282×125	310×235×109	P(2)・R	5	0.560	157(95)
437-2328	SB-9	Y	¥1,780	¥2,068	8.2	イエロー	370×282×125	310×235×109	P(2)・R	5	0.560	134(52)
511-6503	SB-12	B	¥2,076	¥2,420	10.8	ブルー	365×270×168	307×232×147	M(2)	5	0.750	440(64)
511-6511	SB-12	Y	¥2,076	¥2,420	10.8	イエロー	365×270×168	307×232×147	M(2)	5	0.750	537(132)
437-2280	SB-23	B	¥3,561	¥4,136	22.1	ブルー	516×359×161	480×320×141	-	4	1.415	43(27)
437-2298	SB-23	Y	¥3,561	¥4,136	22.1	イエロー	516×359×161	480×320×141	長手面ピス止	4	1.415	31(76)
437-2301	SB-45	Y	¥4,727	¥5,434	45.1	イエロー	524×365×309	477×317×290	-	3	2.050	272(40)

☎商品のお問い合わせ:03-3279-3057 http://www.hishicon.com/