

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Tray for School Lunch

給食バット



厨房用品



特長 ●食品工場などの大量調理、運搬に最適です。
材質 ●ステンレス (SUS304)
製造国 ●日本

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	サイズ (呼称)	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
500-6392	KB-901	¥14,100	¥14,500	手付	610×385×130	565×343×128	5	2.88	30(42)
500-6406	KB-001	¥13,325	¥13,700	手穴明	610×385×130	565×343×128	5	2.75	24(400)
500-6414	KB-101	¥14,975	¥15,400	運搬型	603×382×135	543×327×130	5	3.02	132(179)

スギコ産業㈱ [511639]

フタ

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	サイズ (呼称)	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	適合本体	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
500-6627	KB-201	¥4,769	¥5,450	KB型用	625×400×15	KB-901、KB-001、KB-101	10	1.5	38(112)

☎商品のお問い合わせ: 0256-86-3711 <http://www.sugico.co.jp/sugico/>



Perforated Pan with Handle(Stacking type)

ハンドル付穴明ホテルパン



特長 ●取り付けあるハンドルは、持ち運び、積み重ねに役立ちます。
●6mmの穴が空いていますので水切りに最適です。
●スタッキングタイプです。

材質 ●ステンレス (SUS304)
製造国 ●日本



SH-1904GPH



発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	サイズ (呼称)	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
500-8140	SH-1904GPH	¥12,600	¥14,400	1/1	530×325×100	442×246×97	5	1.4	21(17)
500-8158	SH-1906GPH	¥18,113	¥20,700	1/1	530×325×150	452×250×147	4	1.9	50(103)
500-8166	SH-1504GPH	¥8,881	¥10,150	1/2	325×265×100	249×191×97	10	1.0	5(24)
500-8174	SH-1506GPH	¥12,950	¥14,800	1/2	325×265×150	249×194×147	10	1.3	6(20)

スギコ産業㈱ [511639]

☎商品のお問い合わせ: 0256-86-3711 <http://www.sugico.co.jp/sugico/>





Stainless Steel Pan

18-8 給食バット運搬型



特長 ●フランジ部の形状が半円形状で持ちやすく、衛生的です。
●フランジ部の改良により洗浄、乾燥効率が格段に向上しました。

仕様 ●穴なしタイプ
材質 ●ステンレス (SUS304)
製造国 ●日本

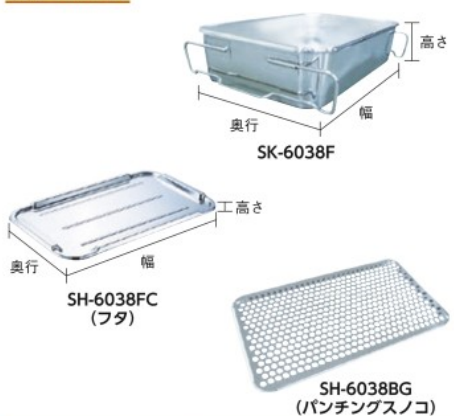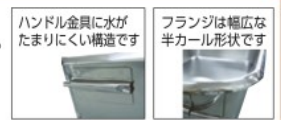

SK-6038F

SH-6038FC
(フタ)

SH-6038BG
(パンチングスノコ)

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	容量 (L)	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
753-0889	SK-6038F	¥12,426	¥13,900	28	619×400×140	542×325×138	5	2.6	8(58)
753-0854	SH-6038-7F	¥21,450	¥24,000	36	619×400×185	543×322×182	5	3.7	0(-)
753-0862	SH-6038-8F	¥23,059	¥25,800	40	619×400×200	542×325×198	5	3.8	13(93)

スギコ産業㈱ [511639]

フタ・パンチングスノコ

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	タイプ	適合本体	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
753-0897	SH-6038FC	¥5,118	¥5,800	フタ	SH6038型	632×411×20	10	1.6	11(44)
753-0871	SH-6038BG	¥7,914	¥8,500	パンチングスノコ	SH6038型	545×320×10	10	1.0	25(157)

☎商品のお問い合わせ: 0256-86-3711 <http://www.sugico.co.jp/sugico/>



Stainless Steel Pan

18-8 角バットフラットエッジタイプ



特長 ●従来のバットのようにフランジ部分のカーブをなくしてフラットにしました。
●フランジ部に汚れの付着がなくなり衛生能力が倍増しました。
●スタッキング時に指が入る空間を取る構造によりはまり込みを防止します。

材質 ●ステンレス (SUS304)
製造国 ●日本



FHS-10

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	サイズ (呼称)	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
753-0706	FHS-21	¥1,583	¥1,700	21枚取	255×205×38	210×161×37	30	0.300	87(96)
753-0692	FHS-18	¥1,908	¥2,050	18枚取	273×213×40	226×169×39	30	0.390	22(67)
753-0684	FHS-15	¥2,188	¥2,350	15枚取	301×235×45	247×184×44	30	0.465	37(143)
753-0676	FHS-12	¥2,468	¥2,650	12枚取	326×256×50	271×199×49	30	0.560	37(59)
753-0668	FHS-10	¥2,933	¥3,150	10枚取	359×274×60	297×213×60	20	0.655	41(108)
753-0714	FHS-8	¥3,584	¥3,850	8枚取	412×298×65	347×235×64	20	0.985	35(84)

スギコ産業㈱ [511639]

☎商品のお問い合わせ: 0256-86-3711 <http://www.sugico.co.jp/sugico/>