

LAMP トルクヒンジ HG-TC45H型 PAT



A
蝶番・
ヒンジ

フリーストップ
弊社5万回開閉試験クリア



- 配線穴付きで、耐久性も高いです。
- 両羽根ともL字のブラケットです。

仕様

- 使用温度：0℃～40℃

用途

- 液晶モニターや監視カメラなど

注意

- 取扱い上のご注意 を必ずご確認ください。
- 同じトルク値の左右セットでお使いください。

選び方
ガイド

トルク
ヒンジ
(フリーストップ)

パワー
アシスト
ヒンジ

ダンパー
ヒンジ

クリック
ヒンジ

隠し蝶番

スライド
ヒンジ

スプリング
蝶番

平蝶番
長蝶番

抜き差し
蝶番

クリーン
ヒンジ

ピボット
ヒンジ

ガラス
蝶番

その他
蝶番

平蝶番型
旗蝶番型

ブラケット型

隠し蝶番型
裏蝶番型

インサート型





スイベル型
モニター用

使用例



配線穴付きです。

使用例

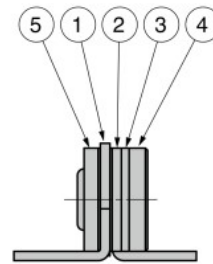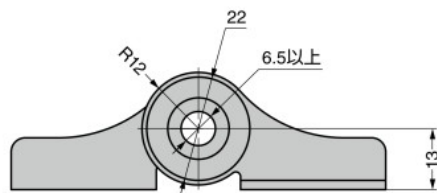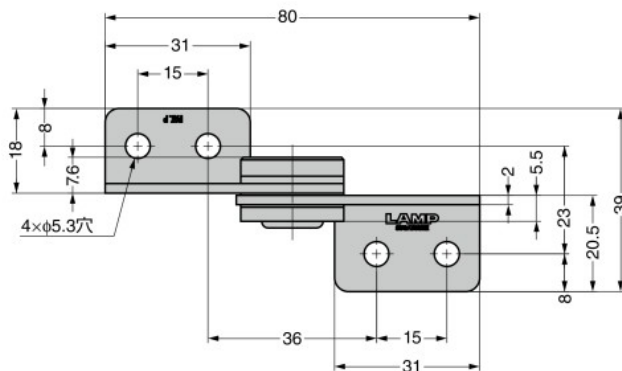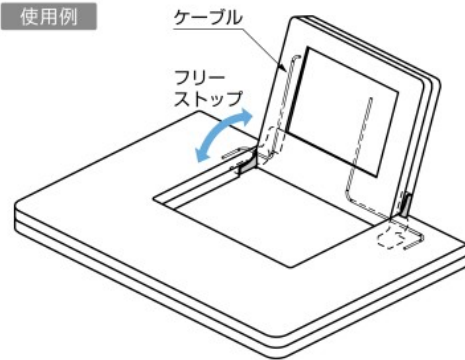

本図は左用を示します。右用は左右対称となります。

No.	部品名	材料	仕上/色
①	ブラケット	ステンレス鋼 (SUS430)	光沢バレル研磨
②	ベース		
③	ばね座金	鋼	-
④	シャフト	ステンレス鋼 (SUS303)	-
⑤	押え座金	ステンレス鋼 (SUS430)	光沢バレル研磨

選定ツール



RoHS	注文コード	品番	仕様	左右勝手	トルクN・m	トルクkgf・cm	開き角度	質量g	¥価格
●	170-034-217	HG-TC45HR	配線穴付き	右用	4.5±20%	45.9±20%	360°	60	2,450
●	170-034-218	HG-TC45HL		左用					2,450

参照ページ P.5

掲載内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の性能・安全を保证するものではありません。
輸入品は寸法・色調・作動感のばらつきや、予告なしの仕様変更等があります(巻頭P.34もご覧ください)。

2024-07-08 時点の情報です