

LAMP トルクヒンジ HG-TB型 PAT


最新
情報

フリーストップ

弊社2万回開閉試験クリア



使用例

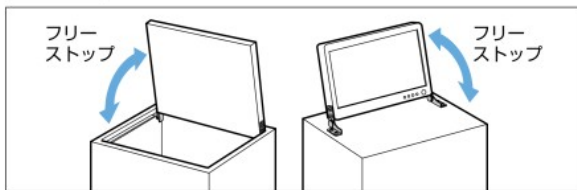

●片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。

仕様

●使用温度：0℃～40℃

用途



●液晶モニターや監視カメラなど

注意



●取扱い上のご注意 1 を必ずご確認ください。

●同じトルク値の左右セットでお使いください。

動画・特長

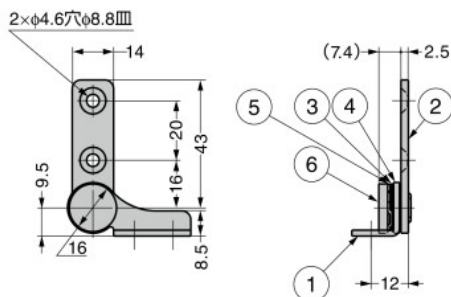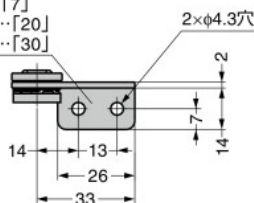品番数字刻印、
HG-TB7…「7」
HG-TB20…「20」
HG-TB30…「30」

HG-TB7L、HG-TB20L、HG-TB30L

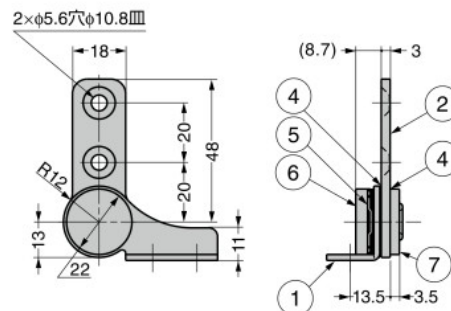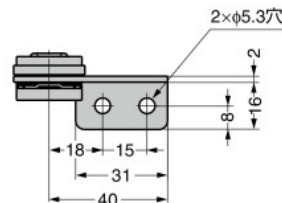

HG-TB45L

本図は左用を示します。右用は左右対称となります。

No.	部品名	材料	仕上
①	ブラケット	ステンレス鋼 (SUS430)	光沢バレル研磨
②	ベース		
③	FプレートA	りん青銅	—
④	FプレートB		
⑤	ばね座金	銅	—
⑥	シャフト	ステンレス鋼 (SUS303)	
⑦	押え座金	ステンレス鋼 (SUS430)	

選定ツール



RoHS	注文コード	品番	左右勝手	トルクN・m	トルクkgf・cm	開き角度	質量g	¥価格	
●	170-022-142	HG-TB7R	右用	0.7±20%	7.1±20%	360°	31	1,620	ケ
●	170-022-143	HG-TB7L	左用					1,620	ケ
●	170-012-413	HG-TB20R	右用	2.0±20%	20.4±20%		32	1,350	ケ
●	170-012-414	HG-TB20L	左用					1,350	ケ
●	170-012-415	HG-TB30R	右用	3.0±20%	30.6±20%			1,400	ケ
●	170-012-416	HG-TB30L	左用					1,400	ケ
●	170-012-417	HG-TB45R	右用	4.5±20%	45.9±20%		67	2,150	ケ
●	170-012-418	HG-TB45L	左用					2,150	ケ

参照ページ 1: P.5