

LAMP グラビティーソフトクローズヒンジ HG-JG150型 PAT NEW

最新
情報A
ヒンジ
蝶番・

弊社5万回開閉試験クリア

ソフトクローズ



下取付 (クローズヒンジ) 上取付 (ダンパーヒンジ)

写真は左吊元を示します。



上下1ヶずつ1セット

動画・特長



- 扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。
- 抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。
- 扉の閉じ速度を調整できます。
- 閉時(0°)では抜き差しできない構造です。
- 扉の位置調整(前後、左右±3mm)が可能です。

取説

仕様

- 使用温度: 0℃～40℃
- 1セットあたり上下1ヶずつです。

注意

- 可動範囲以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。


付属品

- カバー
- 調整プレート


推奨ねじ

- M6 バインド小ねじ、なべ小ねじ
- M6 六角穴付ボルト、ボタンボルト

可動範囲

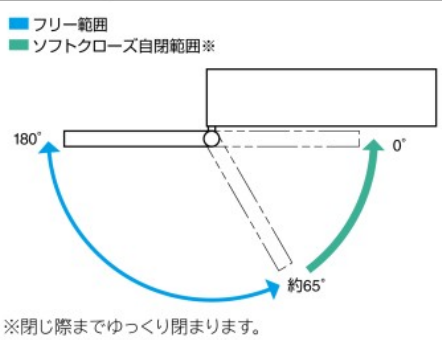


扉の閉じ速度の調整

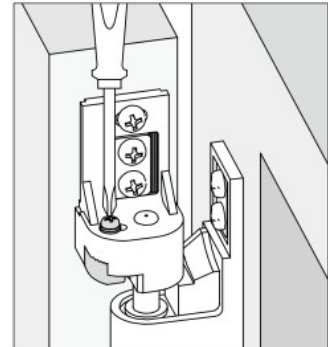


扉上部に取り付けるダンパーヒンジで扉の閉じ速度を調整できます。




筐体側

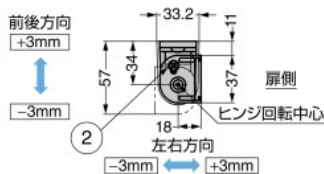


筐体側

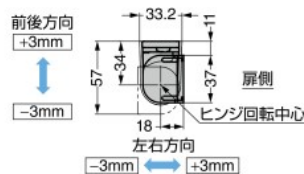


取付例

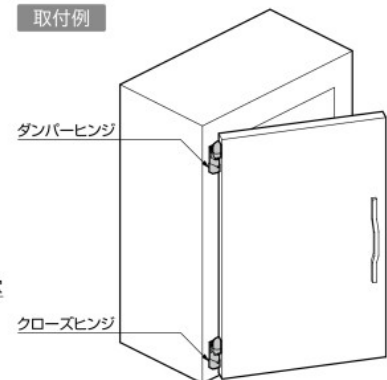

※ヒンジ取付ピッチ1200mm以上

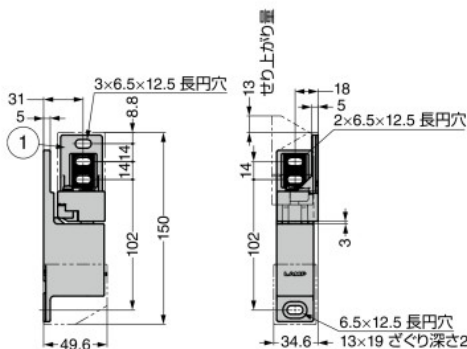


ダンパーヒンジ (上取付)

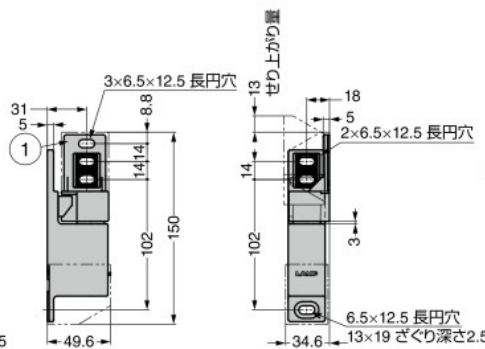

クローズヒンジ (下取付)

※図は左吊元を示します。

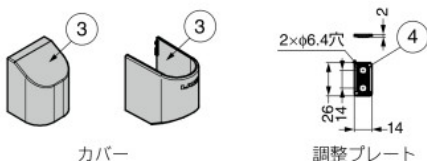

カバー

調整プレート

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	亜鉛合金 (ZDC)	クロムめっき
②	速度調整ねじ	鋼	ニッケルめっき
③	カバー	ABS樹脂	
④	調整プレート	亜鉛合金 (ZDC)	クロムめっき

※本品は1セットでの販売です。ご注文数1につき上下各1ヶです。

RoHS	注文コード	品番	吊元	仕上	扉幅	扉高さ	耐荷重kgf/1セット	質量g	¥価格	
●	170-048-340	HG-JG150R-CR	右吊元用	クロムめっき	900以下	2400以下	10～20	995	14,500	セット
●	170-048-341	HG-JG150L-CR	左吊元用	クロムめっき	900以下	2400以下	10～20	995	14,500	セット

掲載内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の性能・安全を保証するものではありません。

輸入品は寸法・色調・作動感のばらつきや、予告なしの仕様変更等があります(巻頭P.34もご覧ください)。

2024-07-08 時点の情報です