

LAMP ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

最新
情報

ソフトクローズ



左用



右用

動画・特長



- コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。
- スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。
- 本体の識別色からトルク値の区別ができます。

仕様

- 使用温度：0℃～40℃

用途

- トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど

注意


- 取付側が板金などの板状の場合、ヒンジは板の断面で受けないでください。
- 軸に過大な負荷が掛かるのを避けるため、軸で直接扉の荷重を受けないようにしてください。

選び方
ガイドトルク
ヒンジ
(フリーストップ)パワー
アシスト
ヒンジダンパー
ヒンジクリック
ヒンジ

隠し蝶番


スライド
ヒンジスプリング
蝶番平蝶番
長蝶番抜き差し
蝶番クリーン
ヒンジピボット
ヒンジガラス
蝶番その他
蝶番

ダンパー可動角

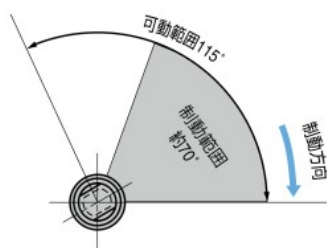


右用：軸を時計方向に回すとダンパーが効くタイプ(本図)
左用：軸を反時計方向に回すとダンパーが効くタイプ(本図と左右対称)
※制動範囲内で動きの異なる「スロー回転タイプ」と「後半スロー回転タイプ」があります。

スロー回転タイプと後半スロー回転の違い

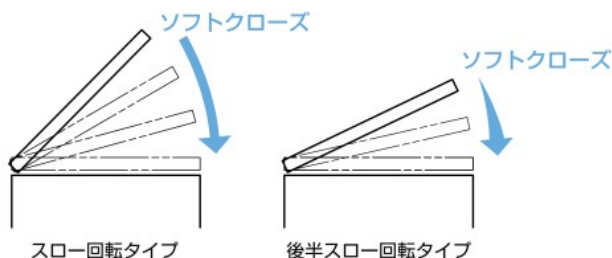


使用例

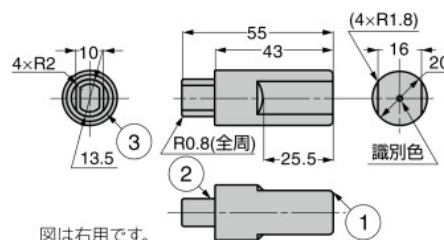


No.	部品名	材料	色
①	本体	ステンレス鋼	—
②	軸	PBT樹脂	左用：ナチュラル、右用：グレー
③	軸受	ステンレス鋼	—

取付加工図

軸側穴寸法

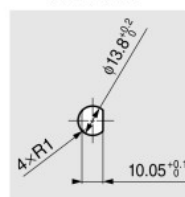

本体側穴寸法

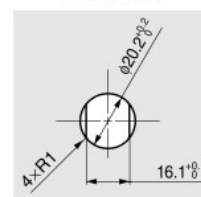

選定ツール



スロー回転タイプ

RoHS	注文コード	品番	左右勝手	制動方向	識別色	トルクN・m	トルクkgf・cm	質量g	¥価格	
●	170-090-820	UDH-AMS-G	左用	左回転	青	1.5～2.5	15.3～25.5	38	1,900	ヶ
●	170-090-822	UDH-BMS-G	右用	右回転					1,900	ヶ
●	170-090-821	UDH-AHS-G	左用	左回転	赤	2.5～3.5	25.5～35.7		1,900	ヶ
●	170-090-823	UDH-BHS-G	右用	右回転					1,900	ヶ
●	170-090-824	UDH-AGS-G	左用	左回転	黄	3.0～4.0	30.6～40.8		1,900	ヶ
●	170-097-955	UDH-BGS-G	右用	右回転					1,900	ヶ

後半スロー回転タイプ

RoHS	注文コード	品番	左右勝手	制動方向	識別色	トルクN・m	トルクkgf・cm	質量g	¥価格		
●	170-090-825	UDH-AMP-G	左用	左回転	緑	1.5～1.8	15.3～18.4	38	1,900	ヶ	
●	170-090-827	UDH-BMP-G	右用	右回転					1,760	ヶ	
●	170-090-826	UDH-AHP-G	左用	左回転	黒	1.8～3.5	18.4～35.7		1,760	ヶ	
●	170-090-828	UDH-BHP-G	右用	右回転					1,900	ヶ	