

選び方
ガイドトルク
ヒンジ
(フリーストップ)パワー
アシスト
ヒンジダンパー
ヒンジクリック
ヒンジ

隠し蝶番

スライド
ヒンジスプリング
蝶番平蝶番
長蝶番抜き差し
蝶番クリーン
ヒンジピボット
ヒンジガラス
蝶番その他
蝶番

180°開きクリックヒンジ 218-9213 インセット扉用

最新
情報

クリック角度



扉全閉時(-5°)





85°開時



175°開時

- 扉全閉時(-5°)、85°開時、175°開時の3ヶ所で扉を保持します。
- 全閉時は-5°開まで押さえ付けますので、ゴムパッキンのへタリによる隙間の発生などを防ぎます。

輸入

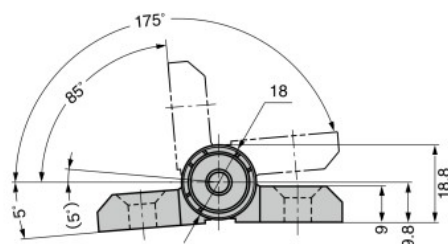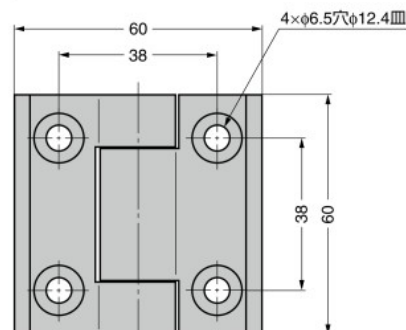

RoHS	注文コード	品番	材料	仕上/色	開き角度	質量g	¥価格	ヶ
-	170-098-872	218-9213	亜鉛合金	焼付塗装/ブラック	180°	147	5,180	ヶ

アルミクリックヒンジ 72-1-CM型

最新
情報

- 30°ごとに仮保持できます。
- 軸の向きを水平・垂直にして使用できます。


輸入

用途

- 医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉

注意

- クリックトルクはばらつきがあります。保証値ではありません。
- ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。

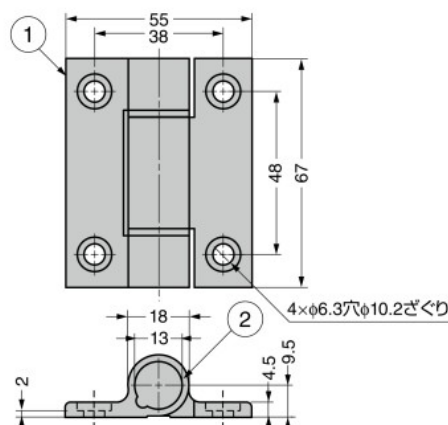

No.	部品名	主材料	仕上
①	本体	アルミニウム合金	アルマイト処理
②	軸	ポリアセタール(POM)	-

RoHS	注文コード	品番	色	クリック脱出トルクN・m	クリック脱出トルクkgf・cm	開き角度	質量g	¥価格	ヶ
●	170-034-483	72-1-CM-4197	ブラック	1.5	15.3	220°	117	9,100	ヶ
●	170-034-484	72-1-CM-4198		2	20.4			10,100	ヶ
●	170-034-485	72-1-CM-4225		2.6	26.5			11,100	ヶ
●	170-034-486	72-1-CM-4233		4	40.8			11,700	ヶ