

LAMP 角度切替機能付クリックヒンジ HG-CHJ70型 PAT

最新
情報A
ヒンジ・
蝶番・

HG-CHJ70WT



HG-CHJ70BL

動画・特長



- -3° 、 $\pm 90^{\circ}$ 、 177° の4箇所で仮保持します。(出荷時)
- 90° の仮保持角度は、 45° 、 135° へ切り替えできます。
- 軸の向きを水平・垂直にして使用できます。

取説

用途

- 環境試験機器、理化学機器等

注意

- 仮保持する開き角度の切り替えは、ヒンジが全開の状態で行ってください。
- クリック脱出トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。


推奨ねじ

- 六角穴付ボルト M5



カバー取り外し時



使用例 45°設定時

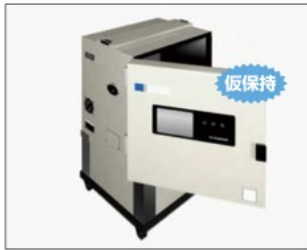


切替位置ごとの仮保持する角度

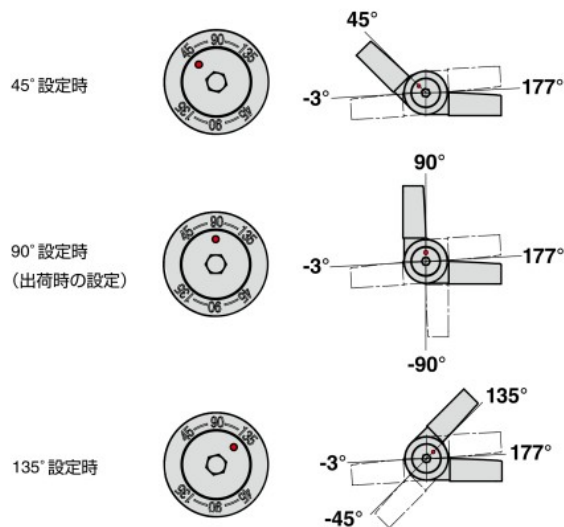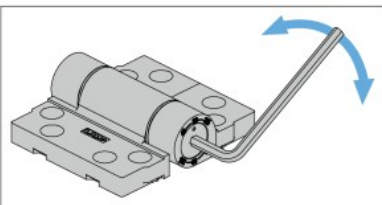切替方法 $45^{\circ} \leftrightarrow 90^{\circ} \leftrightarrow 135^{\circ}$ 

六角棒スパナで切り替えできます。


使用扉サイズの範囲 2ヶ使用時

横開き

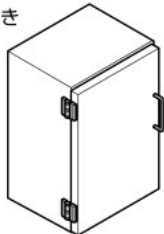


扉質量
8 kg以下
扉幅
500 mm以下
扉高さ
1000 mm以下

 上開き





最大扉モーメント
1.7 N・m以下
扉高さ
250 mm以下

 上蓋



最大扉モーメント
2.4 N・m以下
扉高さ
300 mm以下

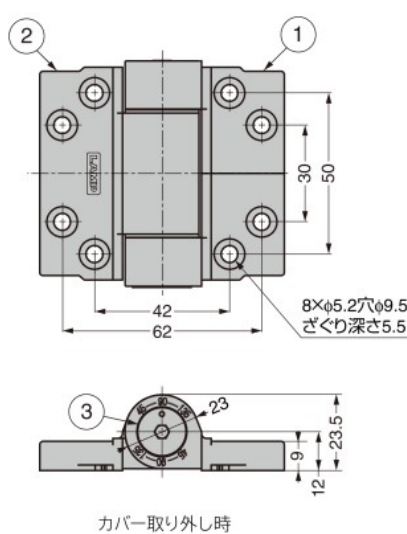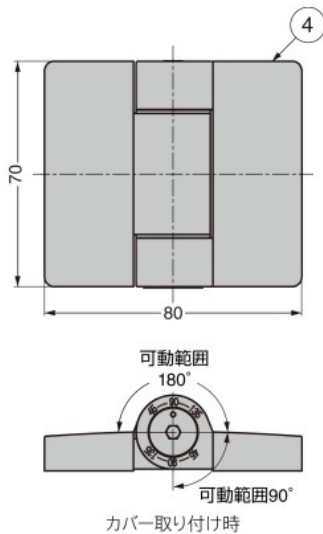

No.	部品名	材料
①	固定ブラケット	ポリアセタール (POM)
②	可動ブラケット	ステンレス鋼
③	軸	ステンレス鋼
④	カバー	ABS樹脂

RoHS	注文コード	品番	色	クリック脱出トルクN・m	クリック脱出トルクkgf・cm	質量g	¥価格	
●	170-043-659	HG-CHJ70BL	ブラック	2	20.4	115	3,830	ヶ
●	170-043-660	HG-CHJ70WT	ホワイト				3,830	ヶ

掲載内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の性能・安全を保証するものではありません。

輸入品は寸法・色調・作動感のばらつきや、予告なしの仕様変更等があります(巻頭P.34もご覧ください)。

2024-07-08 時点の情報です

選び方
ガイドトルク
ヒンジ
(フリーストップ)パワー
アシスト
ヒンジダンパー
ヒンジクリック
ヒンジ

隠し蝶番

スライド
ヒンジスプリング
蝶番平蝶番
長蝶番抜き差し
蝶番クリーン
ヒンジピボット
ヒンジガラス
蝶番その他
蝶番