

LAMP オリンピア 85° 開き止めパーツ 360-85 PAT

最新
情報

動画 - 取付



- オリンピアシリーズ スライドヒンジ 360(105°開き)の開き角度を85°前後に規制します。

注意

- インセット仕様には使用できません。

選び方
ガイドトルク
ヒンジ
(フリーストップ)パワー
アシスト
ヒンジダンパー
ヒンジクリック
ヒンジ



隠し蝶番

スライド
ヒンジスプリング
蝶番平蝶番
長蝶番抜き差し
蝶番クリーン
ヒンジピボット
ヒンジガラス
蝶番その他
蝶番ソフトクローズ
内蔵
オリンピア(360)

板金扉用

重量用
(J95、J160)100
シリーズ
(SUS)100
シリーズ

取付方法

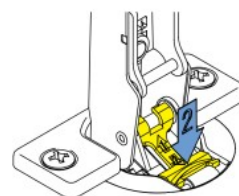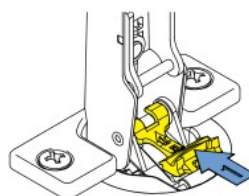

RoHS	注文コード	品番	材料	色	¥価格	ケ
●	160-042-335	360-85	PBT樹脂	ライトグレー	70	ケ

LAMP オリンピア 85° 開き止めパーツ H360-85 厚扉用 PAT NEW

最新
情報

H360-85




H360-85-0

動画 - 取付





- オリンピアシリーズ スライドヒンジ 厚扉用 H360の開き角度を85°前後に規制します。

取付方法 H360-85

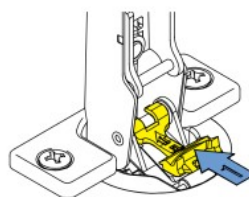

H360-85-0

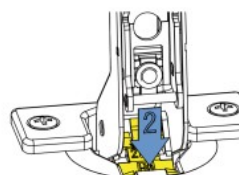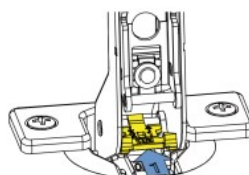

RoHS	注文コード	品番	仕様	材料	色	¥価格	ケ
●	160-044-151	H360-85	26mmかぶせ、16mmかぶせ	PBT樹脂	グレー	75	ケ
●	160-053-494	H360-85-0	インセット			85	ケ