

LAMP ステンレス スプリング蝶番 HG-SHL-RS型 高耐久仕様/逆ばね仕様 NEW



高耐久仕様

弊社100万回開閉試験クリア

- HG-SHL型と反対方向にばね反力が働きます。
- オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
- 軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
- 回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。

ステンレス

注意

- 下表のトルク値は、90°折り曲げた状態での値です。
- 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方②をご覧ください。
- 開閉試験回数は、上蓋仕様での場合です。

選び方

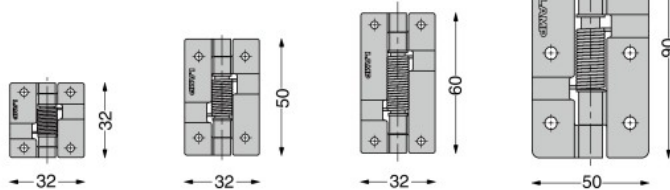
ガイド

トルク
ヒンジ
(フリーストップ)パワー
アシスト
ヒンジダンパー
ヒンジクリック
ヒンジ

隠し蝶番

スライド
ヒンジスプリング
蝶番平蝶番
長蝶番抜き差し
蝶番クリーン
ヒンジピボット
ヒンジガラス
蝶番その他
蝶番

ラインアップ一覧



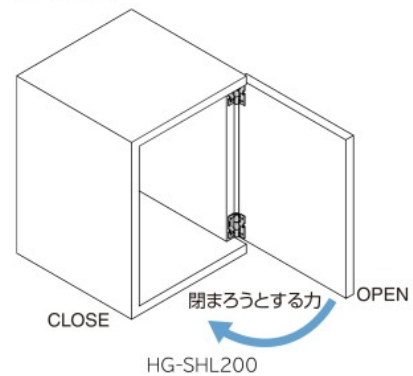
HG-SHL-RS32

HG-SHL-RS50

HG-SHL-RS60

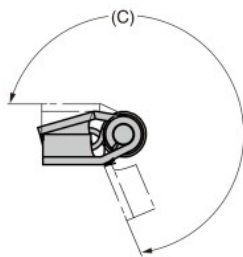
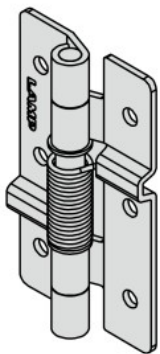
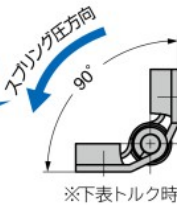
HG-SHL-RS90

使用例

 
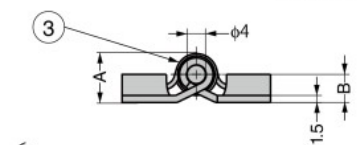
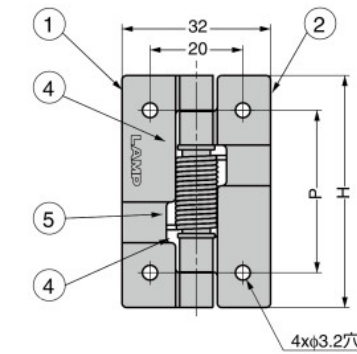
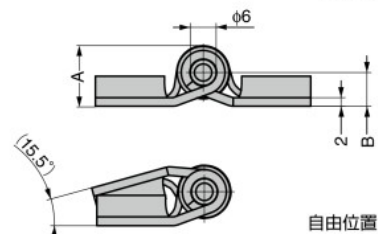
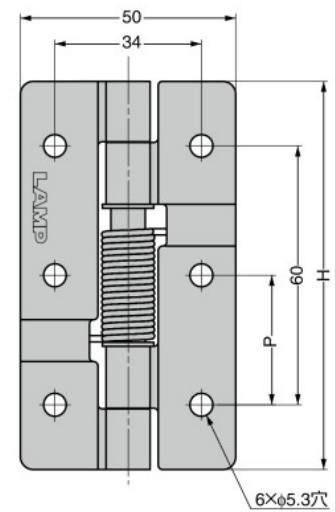


HG-SHL200

開いた状態

100万回
開閉しても
大丈夫!

※下表トルク時

HG-SHL-RS32
HG-SHL-RS50
HG-SHL-RS60

HG-SHL-RS90

No.	部品名	材料	仕上
①	本体1	ステンレス鋼 (SUS304)	光沢バレル研磨
②	本体2	ステンレス鋼 (SUS304)	光沢バレル研磨
③	カラー	ステンレス鋼 (SUS303)	素地
④	軸	ステンレス鋼 (SUS303)	素地
⑤	振りばね	ステンレス鋼 (SUS304)	-

RoHS	注文コード	品番	H	P	A	B	C	トルクN・m	トルクkgf・cm	耐荷重N/2ヶ	耐荷重kgf/2ヶ	質量g	¥価格
●	170-054-527	HG-SHL-RS32	32	24	9.3	5	257°	0.047	0.48	39	4	17.8	1,200ヶ
●	170-054-528	HG-SHL-RS50	50	35	10.5	6	247°	0.089	0.91	59	6	28.8	1,300ヶ
●	170-054-529	HG-SHL-RS60	60	50	10.7	6	247°	0.14	1.43	78	8	34.9	1,400ヶ
●	170-054-530	HG-SHL-RS90	90	30	14	7.85	259°	0.3	3.06	78	8	106.3	2,600ヶ

参照ページ ①: P.270、②: P.5

掲載内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の性能・安全を保証するものではありません。輸入品は寸法・色調・作動感のばらつきや、予告なしの仕様変更等があります(巻頭P.34もご覧ください)。