

270°開きステンレス 面付蝶番 218-93型 インセット扉用




●ステンレス鋼製のインセット扉用の面付蝶番です。

ステンレス 輸入

注意
●耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方 1 をご覧ください。

別売品
●ナットプレート 2

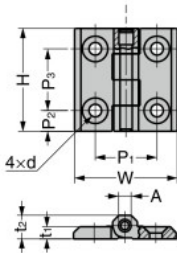

RoHS	注文コード	品番	主材料	仕上	W	H	A	P ₁	P ₂	P ₃	t ₁	t ₂	d	耐荷重N/2ヶ	耐荷重kgf/2ヶ	開き角度	質量g	¥価格	
●	170-099-615	218-9301	ステンレス鋼 (SCS14)	サテン 仕上	40	40	4	25	7.5	25	5	9	φ5.2穴φ10.2皿	153	16	270°	55	4,880	ヶ
●	170-099-622	218-9302			50	50	6	30	10	30	6	11.5	φ6.2穴φ12.4皿	209	21		115	5,180	ヶ
●	170-099-623	218-9303			60	60	8	36	12	36	8	15	φ8.3穴φ16.5皿	301	31		205	5,990	ヶ

参照ページ 1: P.5、2: P.303 ※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。


ステンレス 蝶番 SR型



●ねじの取付位置をずらしてあり、ねじ同士の干渉を防ぎます。

ステンレス

注意
●耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方 1 をご覧ください。

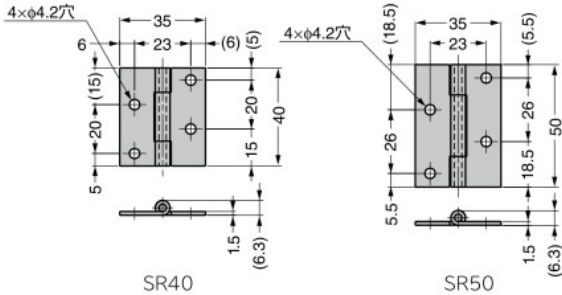

RoHS	注文コード	品番	材料	仕上	耐荷重N/2ヶ	耐荷重kgf/2ヶ	開き角度	¥価格	
●	170-099-044	SR40	ステンレス鋼(SUS304)	素地	69	7	270°	520	ヶ
●	170-099-042	SR50			88	9		560	ヶ

参照ページ 1: P.5