

# ナットプレート





- 218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。
- 取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。
- 四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。

## 輸入


### 対応製品

- 180°開き面付小型蝶番 418-9305型 **1**
- 270°開きステンレス 面付蝶番 218-93型 **2**
- 270°開き面付蝶番 218型 **3**、218-92型 **4**、218-9108 **5**
- 270°開き蝶番 218-9110 **6**

## 取付加工図

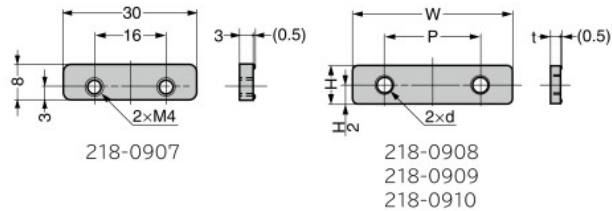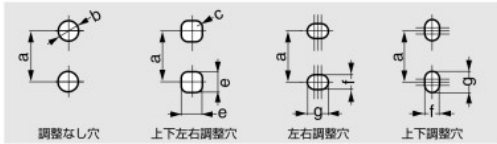

## 取付例

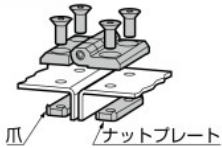

品番	a	b	c	e	f	g
218-0907-15-00000	16	6.5	R2	6.5	4.5	6.5
218-0908-15-00000	25	7.5	R2.5	7.5	5.5	7.5
218-0909-15-00000	30	8.5	R3	8.5	6.5	8.5
218-0910-15-00000	36	10.5	R4	10.5	8.5	10.5

RoHS	注文コード	品番	材料	仕上	W	P	H	t	d	¥価格	
●	170-013-077	218-0907-15-00000	鋼	光沢クロメート処理	上記掲載	上記掲載	上記掲載	上記掲載	上記掲載	260	ヶ
●	170-013-078	218-0908-15-00000			40	25	10	3	M5	270	ヶ
●	170-013-079	218-0909-15-00000			50	30	12		M6	280	ヶ
●	170-013-080	218-0910-15-00000			60	36	14		M8	290	ヶ

参照ページ **1**: P.306、**2**: P.300、**3**: P.295、**4**: P.296、**5**: P.298、**6**: P.298

A  
蝶番・  
ヒンジ

選び方  
ガイド

トルク  
ヒンジ  
(フリーストップ)

パワー  
アシスト  
ヒンジ

ダンパー  
ヒンジ

クリック  
ヒンジ

隠し蝶番

スライド  
ヒンジ

スプリング  
蝶番

平蝶番  
長蝶番

抜き差し  
蝶番

クリーン  
ヒンジ

ピボット  
ヒンジ

ガラス  
蝶番

その他  
蝶番

平蝶番

横型蝶番

段付蝶番

長蝶番