


LAMP 両折蝶番 ROH-80



●両側の羽根が曲げてあり、軸が持ち上がっている蝶番です。

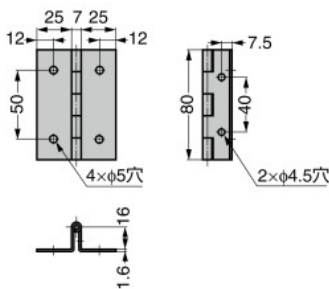

No.	部品名	材料	仕上
①	本体A	鋼 (SPCC)	ニッケルめっき
②	本体B		
③	軸	ステンレス鋼 (SUS304)	素地

RoHS	注文コード	品番	耐荷重N/2ヶ	耐荷重kgf/2ヶ	仕上	開き角度	質量g	¥価格	ヶ
●	170-092-109	ROH-80	127	13	ニッケルめっき	300°	85	1,070	ヶ


LAMP 片折蝶番 KOH-80



●片側の羽根が曲げてある蝶番です。

注意

●耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方▶をご覧ください。

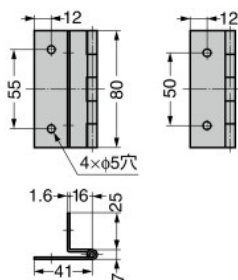

No.	部品名	材料	仕上
①	本体A	鋼 (SPCC)	ニッケルめっき
②	本体B		
③	軸	ステンレス鋼 (SUS304)	素地



RoHS	注文コード	品番	耐荷重N/2ヶ	耐荷重kgf/2ヶ	開き角度	質量g	¥価格	ヶ
●	170-149-316	KOH-80	127	13	300°	94	940	ヶ

参照ページ▶▶: P.5

ステンレス 段付蝶番 DH60N




●両側の羽根が曲げてある蝶番です。

ステンレス

注意

●耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方▶をご覧ください。

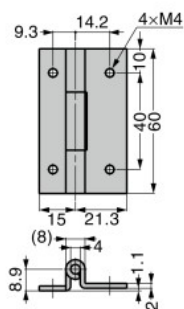

RoHS	注文コード	品番	材料	仕上	耐荷重N/2ヶ	耐荷重kgf/2ヶ	開き角度	質量g	¥価格	ヶ
●	170-099-128	DH60N	ステンレス鋼(SUS304)	素地	147	15	280°	51.2	2,200	ヶ

参照ページ▶▶: P.5