

縦型抜き差し蝶番 SKH型



SKH-60S


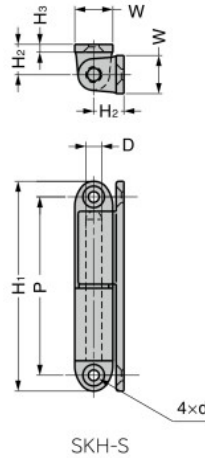
● 幅の狭い、抜き差し蝶番です。

ステンレス

用途

● 制御盤、各種筐体

注意


● 耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方  をご覧ください。

SKH-S

選定ツール



RoHS	注文コード	品番	主材料	仕上	H ₁	H ₂	H ₃	W	P	D	d	耐荷重N/2ヶ	耐荷重kgf/2ヶ	開き角度	質量g	¥価格
●	170-099-129	SKH-51S	ステンレス鋼 (SUS304)	光沢バレル 研磨	51	8	2.5	11	40	4	M3用皿穴	78	8	180°	30	3,600
●	170-090-818	SKH-60S			60	9.5	3	13	48	5	M4用皿穴	118	12		50	3,950
●	170-099-328	SKH-80S			80	11.5	4.5	14.5	68	6		284	29		95	4,700

参照ページ  : P.5

本品は在庫限りで販売を終了いたします。



蝶番選定ツール

蝶番の選定&耐荷重計算ツール。

扉の寸法・質量を入力すれば、製品が選定されます。

耐荷重が当てはまる蝶番を
なんとなく選定…



扉サイズや取り付け位置などから
適切な蝶番をすぐに選定！



蝶番選定ツールなら…

蝶番選定 スガツネ

検索

A
ヒンジ・
蝶番・選び方
ガイドトルク
ヒンジ
(フリーストップ)パワー
アシスト
ヒンジダンパー
ヒンジクリック
ヒンジ

隠し蝶番

スライド
ヒンジスプリング
蝶番平蝶番
長蝶番抜き差し
蝶番クリーン
ヒンジピボット
ヒンジガラス
蝶番その他
蝶番平蝶番型
旗蝶番型

特殊形状