



ERIKAL アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型



選び方
ガイド

トルク
ヒンジ
(フリーストップ)

パワー
アシスト
ヒンジ

ダンパー
ヒンジ

クリック
ヒンジ

隠し蝶番

スライド
ヒンジ

スプリング
蝶番

平蝶番
長蝶番

抜き差し
蝶番

クリーン
ヒンジ

ピボット
ヒンジ


ガラス
蝶番

その他
蝶番

平蝶番型
旗蝶番型

特殊形状

写真は右用を示します。

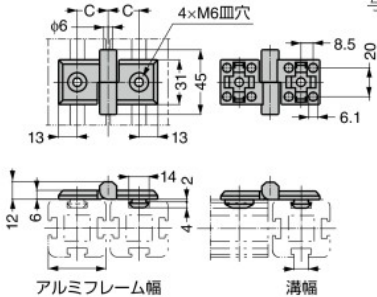

RoHS	注文コード	品番	左右勝手	アルミフレーム	材料	色	C	耐荷重N/2ヶ	耐荷重kgf/2ヶ	開き角度	¥価格	
●	170-090-879	265-9002	右用	30×30	亜鉛合金	ブラック	16.5	132	13	180°	2,290	ヶ
●	170-090-878	265-9004	左用	30×30			19.0				2,290	ヶ
●	170-090-885	265-9102	右用	35×35			21.5				2,600	ヶ
●	170-090-886	265-9104	左用	35×35			24.0				2,600	ヶ
●	170-090-880	265-9202	右用	40×40			26.5				2,780	ヶ
●	170-090-881	265-9204	左用	40×40							2,780	ヶ
●	170-090-887	265-9302	右用	45×45							3,200	ヶ
●	170-090-888	265-9304	左用	45×45							3,200	ヶ
●	170-090-889	265-9402	右用	50×50							3,200	ヶ
●	170-090-890	265-9404	左用	50×50							3,200	ヶ

参照ページ 1: P.329、2: P.329、3: P.1143

●シンプルなアルミフレーム用蝶番です。

適合アルミフレーム

扉	枠	溝幅
30×30mm 35×35mm 40×40mm 45×45mm 50×50mm	30×30mm 35×35mm 40×40mm 45×45mm 50×50mm	8mm、10mm

輸入

注意

●本製品は左右勝手が「No.370A P.2選び方ガイド」と逆になります。左右勝手ご確認の上、選定してください。

別売品

- ナット付ブロック 1
- 平面用位置決めブロック 2
- ラッチ錠 265-96型 3

便利なアルミフレーム取付用セット

ASセット

ASシリーズの詳細 1



ASセット 取付ねじ、ナット付ブロック 2、ASナットのセット品です。

RoHS	注文コード	品番	適合アルミフレーム	構成部品(蝶番)	構成部品(その他)	¥価格	
●	170-041-546	AS-265-9002R-30-8	溝幅8	265-9002(右用) : 1ヶ	ナット付ブロック 265-1001 : 2ヶ 六角穴付皿ボルト M6×12 : 2ヶ	3,210	セット
●	170-041-547	AS-265-9004L-30-8		265-9004(左用) : 1ヶ		3,210	セット
●	170-041-548	AS-265-9202R-40-10	溝幅10	265-9202(右用) : 1ヶ	ナット付ブロック 265-1002 : 2ヶ 六角穴付皿ボルト M6×12 : 2ヶ	3,800	セット
●	170-041-549	AS-265-9204L-40-10		265-9204(左用) : 1ヶ		3,800	セット

参照ページ 1: 巻頭P.26、2: P.329