

スライドレール 8908 重量用 ロックイン・ロックアウト機構付

最新情報



選び方ガイド

ローラータイプ

滑りタイプ

ボールリテーナータイプ

フリーストップタイプ

セルフソートクロージング

プッシュオープン

小・中型(鋼・アルミ)

小・中型(ステンレス)

小・中型(その他)

重量用

鋼

アルミ

ステンレス

両トラベル



動画・特長



耐荷重 1334~1764N/ペア

閉ロック 開ロック 閉保持 開保持



- レール全閉・全開時にロックします。(ロックイン・ロックアウト機構)
- ロックの解除は、開時はレバーを引き、閉時はレバーを押すだけのワンアクションです。引き出し開閉と同じ動作でロック解除でき、操作が簡単です。
- 別注で掲載品以外のレール長さ、ロックイン、ロックアウト機構なしの8900もご用意できます。

輸入

注意

- 取扱上のご注意を必ずご確認ください。


推奨ねじ

- アウターメンバーφ6.6穴 十字穴付皿小ねじM6(板金用)
- アウターメンバーφ5.1穴 十字穴付なべ小ねじM5(板金用)
- インナーメンバーφ6.6穴 十字穴付なべ小ねじM6(板金用)
- インナーメンバーφ5.1穴 十字穴付なべ小ねじM5(板金用)

動画・特長




ロック解除 開時

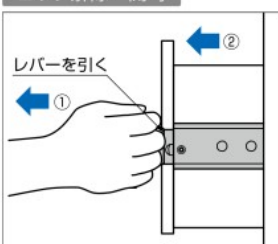


レバーを引くと、ロックが解除されます。

ロック解除 閉時

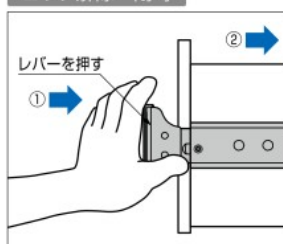


レバーを押すと、ロックが解除されます。

つかみやすいロック解除用レバー

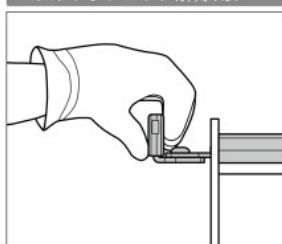



手袋をはめていてもレバーがつかみやすい構造です。

レバーは取り外し可能

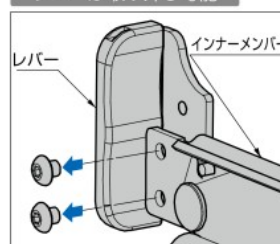

下図、取付例②の場合、はじめに2ヶ所のねじを外し、前板を取り付け後、ねじを締めレバーを固定します。

取付例

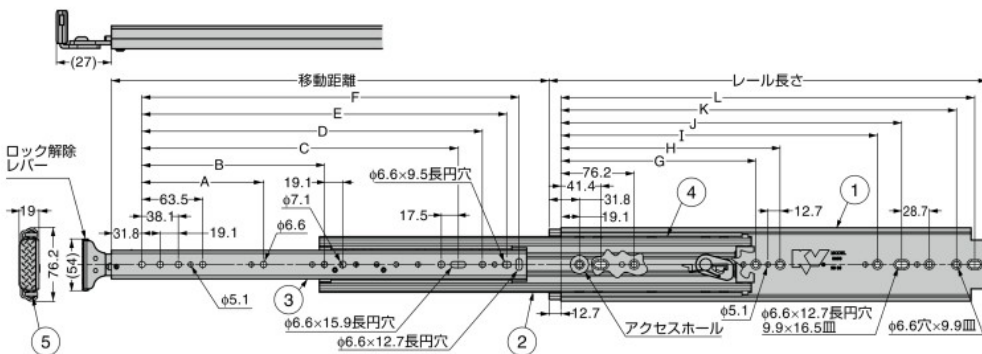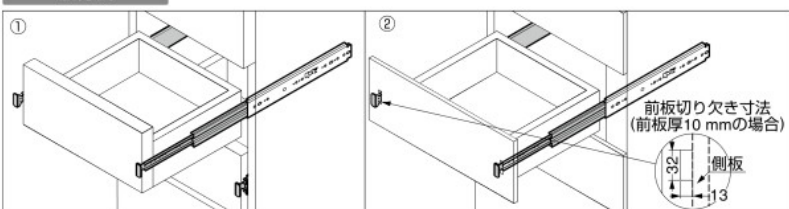

No.	部品名	材料	仕上/色
①	アウターメンバー	鋼	光沢クロメート処理
②	中間メンバー	鋼	光沢クロメート処理
③	インナーメンバー	樹脂	ブラック
④	リテーナー	樹脂	ブラック
⑤	スチールボール	鋼	-

本品は1本単位での販売です。ご注文数「1」で1本です。

RoHS	注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	耐荷重 N/ペア	耐荷重 kgf/ペア	質量 g/本	¥価格
-	190-022-527	8908-24	610	610	127	190.5	398.5	458.7	484.1	503.2	-	-	-	508	565.2	584.2	1764	180	3080	27,700
-	190-022-528	8908-32	813	813	-	-	601.7	661.1	687.3	706.4	235	393.7	552.5	711.2	768.4	787.4	1334	136	4100	34,300

参照ページ P.629~