

ROLLON 重量用スライドレール SG-DSS型 NEW

最新
情報

- レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。

輸入

仕様

- 使用温度：-20℃～110℃
●特注にて閉時ロック付きも可能です。

注意

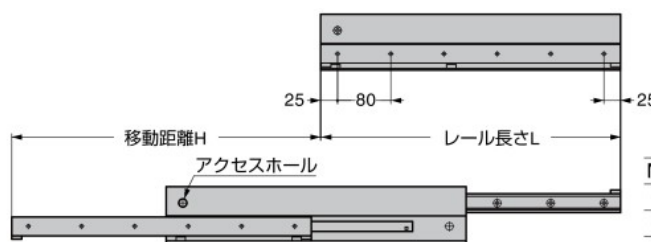
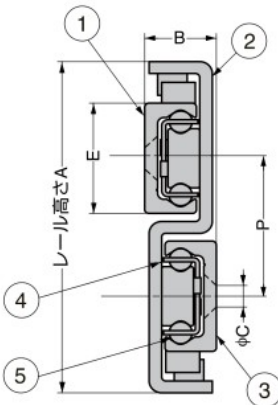
- 重量用スライドレール技術情報 11 を必ずご覧ください。
●レールの脱着はできません。

動画・イメージ



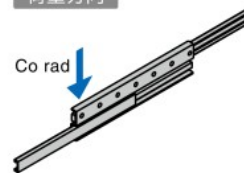
品番について

SG-DSS28-0290

レール長さ (mm)
サイズ

本図はSG-DSS28-450を示す

荷重方向



No.	部品名	材料	仕上
①	アウターメンバー	鋼	クロメート処理
②	リテーナー		
③	インナーメンバー		
④	ボール		

この製品は1本単位での販売です。

RoHS	注文コード	品番	A	B	C	E	P	レール 長さ L	移動距離 H	アクセス ホール数	荷重 係数 Nδ	許容ラジアル荷重 N Co rad/ペア	許容モーメント N・m Mx My Mz	質量 g/本	¥ 価格	
●	190-047-475	SG-DSS28-0290	84	17	5.5	28	35	290	296	1	863	1140	- - -	1856	122,000	本
●	190-047-476	SG-DSS28-0370						370	380		1164	1538	- - -	2368	132,000	本
●	190-047-477	SG-DSS28-0450						450	464		1466	1938	- - -	2880	143,000	本
●	190-047-478	SG-DSS28-0530						530	548		1768	2340	- - -	3392	156,000	本
●	190-047-479	SG-DSS28-0610						610	630		2078	2752	- - -	3904	166,000	本
●	190-047-480	SG-DSS28-0690						690	714		2381	3154	- - -	4416	176,000	本
●	190-047-481	SG-DSS28-0770						770	798	2	2684	3556	- - -	4928	187,000	本
●	190-047-482	SG-DSS28-0850						850	864		3180	4222	- - -	5440	200,000	本
●	190-047-483	SG-DSS28-0930						930	950		3474	4480	- - -	5952	214,000	本
●	190-047-484	SG-DSS28-1010						1010	1034		3778	4108	- - -	6464	227,000	本
●	190-047-485	SG-DSS28-1090						1090	1118		4081	3792	- - -	6976	238,000	本
●	190-047-486	SG-DSS28-1170						1170	1202		4384	3522	- - -	7488	252,000	本
●	190-047-487	SG-DSS28-1250	120	28	8.5	43	52	1250	1266	4	4896	3390	- - -	8000	265,000	本
●	190-047-488	SG-DSS28-1330						1330	1350		5193	3172	- - -	8512	279,000	本
●	190-047-489	SG-DSS28-1410						1410	1434		5496	2980	- - -	9024	292,000	本
●	190-047-490	SG-DSS28-1490						1490	1518		5806	2810	- - -	9536	306,000	本
●	190-047-491	SG-DSS43-0530						530	556	2	3120	4122	- - -	7738	195,000	本
●	190-047-492	SG-DSS43-0610						610	626		3929	5206	- - -	8906	213,000	本
●	190-047-493	SG-DSS43-0690						690	726		4197	5550	- - -	10074	231,000	本
●	190-047-494	SG-DSS43-0770						770	796		5010	6638	- - -	11242	250,000	本
●	190-047-495	SG-DSS43-0850						850	866		5836	7746	- - -	12410	260,000	本
●	190-047-496	SG-DSS43-0930						930	966		6090	8072	- - -	13578	280,000	本
●	190-047-497	SG-DSS43-1010						1010	1036	3	6916	9180	- - -	14746	299,000	本
●	190-047-498	SG-DSS43-1090						1090	1106		7750	10208	- - -	15914	321,000	本
●	190-047-499	SG-DSS43-1170						1170	1206		7646	9220	- - -	17082	339,000	本
●	190-047-500	SG-DSS43-1250						1250	1276		8829	8796	- - -	18250	360,000	本
●	190-047-501	SG-DSS43-1330						1330	1376	4	9077	8054	- - -	19418	379,000	本
●	190-047-502	SG-DSS43-1410						1410	1446		9909	7728	- - -	20586	403,000	本
●	190-047-503	SG-DSS43-1490						1490	1516		10746	7426	- - -	21754	418,000	本
●	190-047-504	SG-DSS43-1570						1570	1616		10988	6890	- - -	22922	437,000	本
●	190-047-505	SG-DSS43-1650						1650	1686	5	11825	6650	- - -	24090	457,000	本
●	190-047-506	SG-DSS43-1730						1730	1756		12665	6426	- - -	25258	476,000	本
●	190-047-507	SG-DSS43-1810						1810	1856		12904	6022	- - -	26426	495,000	本
●	190-047-508	SG-DSS43-1890						1890	1926		13743	5838	- - -	27594	515,000	本
●	190-047-509	SG-DSS43-1970						1970	2026		13983	5500	- - -	28762	535,000	本

参照ページ 11: P.830 ~ P.831