

最新
情報D
ガイドレール・
スライドレール・選び方
ガイド

ローラー
タイプ

ガイド
レール
滑り
タイプ

ボール
リテーナ
タイプ

フリー
ストップ
タイプ

セルフ&ソフト
クロージング


プッシュ
オープン

スラ
イド
レール
小・中型
(鋼・アルミ)

小・中型
(ステンレス)


小・中型
(その他)

重量用

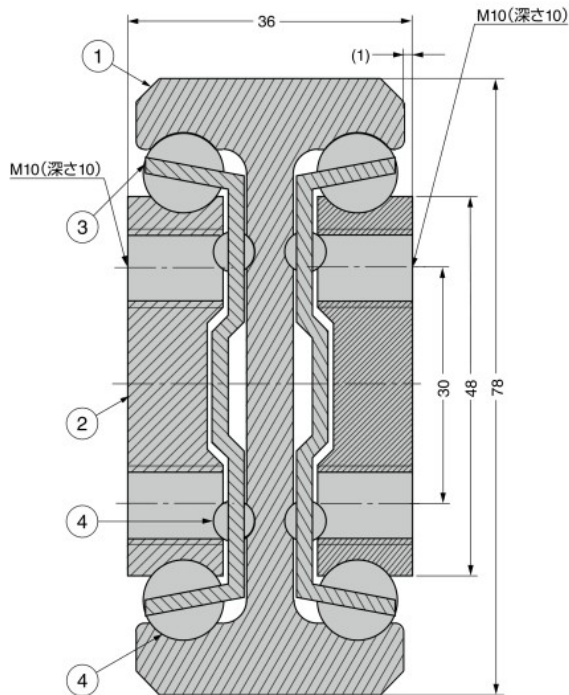

No.	部品名	材料	仕上
①	中間メンバー	鋼	ホワイトクロメート処理 (三価)
②	インナーメンバー		
③	リテーナー		
④	ボール	鋼/ポリウレタン (PUR)	ホワイトクロメート処理 (三価)
⑤	エンドストッパー A		
⑥	エンドストッパー B		

※開く際に磁石により、インナーメンバーと中間メンバーが同時に動きます。
磁石がついている面を移動側に取り付けてください。

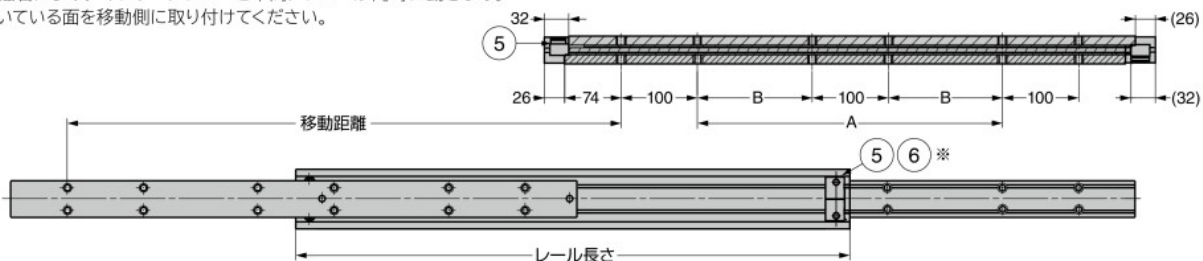

耐荷重 2452~7600N/ペア

- 鋼製の超重量用スライドレールです。
- 基材はI型の中間メンバーを使っているため、堅牢な構造です。
- ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です(レール長さ700mm以上)。

輸入


その他

- 同一の断面形状のステンレス鋼製スライドレールCBL-E1908 **1** もあります。

注意

- 取扱い上のご注意 **2** を必ずご確認ください。
- レールの脱着はできません。
- グリスの色違いによる性能上の影響はありません。

レール長さと確保するすき間との関係

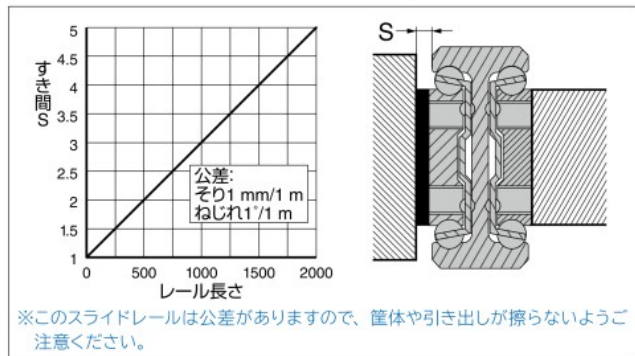

※このスライドレールは公差がありますので、筐体や引き出しが擦らないようご注意ください。

このスライドレールは1本単位での販売です。

RoHS	注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量g/m	¥価格	
●	190-114-188	CBL-E1902-500	500	500	100	-	5590	570	16000	154,000	本
●	190-114-189	CBL-E1902-550	550	550	150		5933	605		166,000	本
●	190-114-190	CBL-E1902-600	600	600	200		6276	640		182,000	本
●	190-114-191	CBL-E1902-650	650	650	250		6570	670		200,000	本
●	190-114-192	CBL-E1902-700	700	700	300		6816	695		202,000	本
●	190-114-193	CBL-E1902-750	750	750	350	7061	720	218,000		本	
●	190-114-194	CBL-E1902-800	800	800	-	150	7257	740		229,000	本
●	190-114-195	CBL-E1902-850	850	850		175	7404	755		239,000	本
●	190-114-196	CBL-E1902-900	900	900		200	7551	770		247,000	本
●	190-114-197	CBL-E1902-950	950	950		225	7600	775		258,000	本
●	190-114-198	CBL-E1902-1000	1000	1000		250	7355	750		270,000	本
●	190-114-199	CBL-E1902-1100	1100	1100		300	6865	700		296,000	本
●	190-114-200	CBL-E1902-1200	1200	1200		350	6374	650		308,000	本
●	190-114-201	CBL-E1902-1300	1300	1300		400	5884	600		329,000	本
●	190-114-202	CBL-E1902-1400	1400	1400		450	5394	550		349,000	本
●	190-114-203	CBL-E1902-1500	1500	1500		500	4903	500		372,000	本
●	190-114-204	CBL-E1902-1600	1600	1600		550	4413	450		390,000	本
●	190-114-205	CBL-E1902-1700	1700	1700		600	3923	400		410,000	本
●	190-114-206	CBL-E1902-1800	1800	1800		650	3432	350		422,000	本
●	190-114-207	CBL-E1902-1900	1900	1900		700	2942	300		451,000	本
●	190-114-208	CBL-E1902-2000	2000	2000		750	2452	250		473,000	本

参照ページ **1**: P.835、**2**: P.629~

掲載内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の性能・安全を保証するものではありません。

輸入品は寸法・色調・作動感のばらつきや、予告なしの仕様変更等があります(巻頭P.34もご覧ください)。

2024-07-08 時点の情報です