

CHAMBRELAN スライドレール CBL-R20



D  
ガイドレール・  
スライドレール・

選び方  
ガイド

ローラー  
タイプ

滑り  
タイプ

ボール  
リテーナー  
タイプ

フリー  
ストップ  
タイプ

セルフ8/ソフト  
クロージング

プッシュ  
オープン

小・中型  
(鋼・アルミ)

小・中型  
(ステンレス)

小・中型  
(その他)

重量用

鋼

アルミ

ステンレス

両トラベル



耐荷重 98~383N/ペア

● 鋼製のスライドレールです。


輸入

注意

- 取扱い上のご注意  を必ずご確認ください。
- レールの脱着はできません。
- グリスの色違いによる性能上の影響はありません。

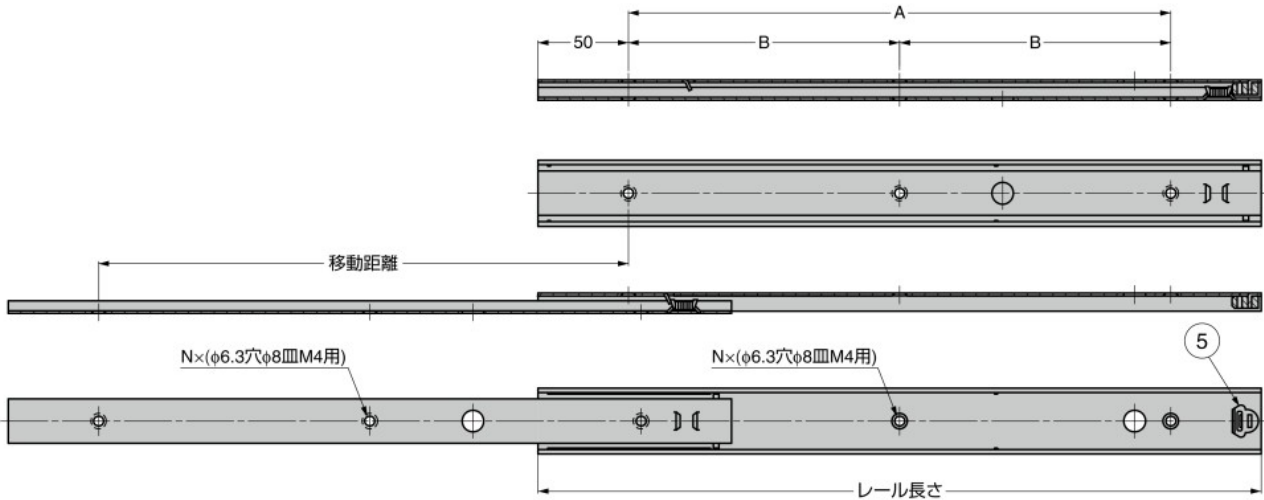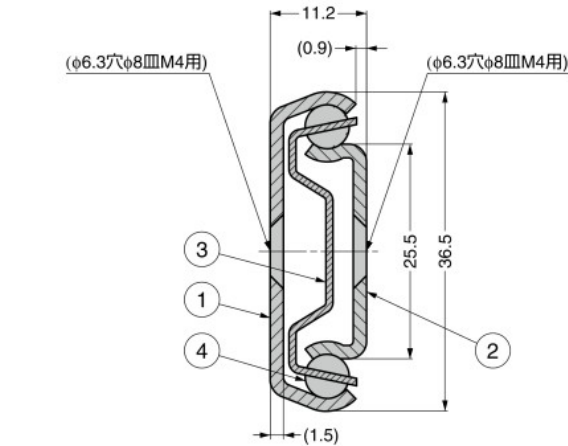

取付加工図

 

アウターメンバー及びインナーメンバーの取付には、皿穴加工が必要です。

| No. | 部品名      | 材料           | 仕上                  |
|-----|----------|--------------|---------------------|
| ①   | アウターメンバー | 鋼            | ホワイトクロメート処理<br>(三価) |
| ②   | インナーメンバー |              |                     |
| ③   | リテーナー    |              |                     |
| ④   | ボール      | ポリウレタン (PUR) | -                   |
| ⑤   | エンドストッパー |              |                     |

このスライドレールは1本単位での販売です。

| RoHS | 注文コード       | 品番          | レール長さ | 移動距離 | A   | B   | N | 耐荷重N/ペア | 耐荷重kgf/ペア | 質量g/m | ¥価格    |   |
|------|-------------|-------------|-------|------|-----|-----|---|---------|-----------|-------|--------|---|
| ●    | 190-114-030 | CBL-R20-200 | 200   | 125  | 100 | -   | 2 | 383     | 39        | 960   | 4,700  | 本 |
| ●    | 190-114-031 | CBL-R20-250 | 250   | 175  | 150 |     |   | 363     | 37        |       | 5,000  | 本 |
| ●    | 190-114-032 | CBL-R20-300 | 300   | 225  | 200 |     |   | 343     | 35        |       | 5,500  | 本 |
| ●    | 190-114-033 | CBL-R20-350 | 350   | 260  | -   | 125 | 3 | 324     | 33        |       | 5,800  | 本 |
| ●    | 190-114-034 | CBL-R20-400 | 400   | 295  |     | 150 |   | 294     | 30        |       | 6,000  | 本 |
| ●    | 190-114-035 | CBL-R20-450 | 450   | 330  |     | 175 |   | 275     | 28        |       | 6,800  | 本 |
| ●    | 190-114-036 | CBL-R20-500 | 500   | 380  |     | 200 |   | 245     | 25        |       | 7,500  | 本 |
| ●    | 190-114-037 | CBL-R20-550 | 550   | 415  |     | 225 |   | 226     | 23        |       | 8,200  | 本 |
| ●    | 190-114-038 | CBL-R20-600 | 600   | 450  |     | 250 |   | 196     | 20        |       | 8,700  | 本 |
| ●    | 190-114-039 | CBL-R20-650 | 650   | 485  |     | 275 |   | 167     | 17        |       | 8,900  | 本 |
| ●    | 190-114-040 | CBL-R20-700 | 700   | 520  |     | 300 |   | 147     | 15        |       | 9,300  | 本 |
| ●    | 190-114-041 | CBL-R20-750 | 750   | 540  |     | 325 |   | 128     | 13        |       | 9,900  | 本 |
| ●    | 190-114-042 | CBL-R20-800 | 800   | 560  |     | 350 |   | 98      | 10        |       | 10,100 | 本 |

参照ページ  : P.629~

掲載内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の性能・安全を保证するものではありません。  
輸入品は寸法・色調・作動感のばらつきや、予告なしの仕様変更等があります(巻頭P.34もご覧ください)。