

E
ハンドル・
取手・つまみ

選び方
ガイド

大型
ハンドル

面付
ハンドル

裏止め
ハンドル

埋込
ハンドル

トランク・
収納
ハンドル

つまみ

ラッチ
ハンドル

スイング
ハンドル

フットハンドル


アウトサイド
ガasket仕様

インサイド
ガasket仕様


スイングハンドル 407-93型 ワンタッチ取付 3点カム用 PAT.P



- 十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 1 をご覧ください。
- 別売のラウンドロッドやカムなどと併用し、1～3点ロックとして使用します。
- 別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
- 密閉システムの組立例図面は、 2 をご覧ください。

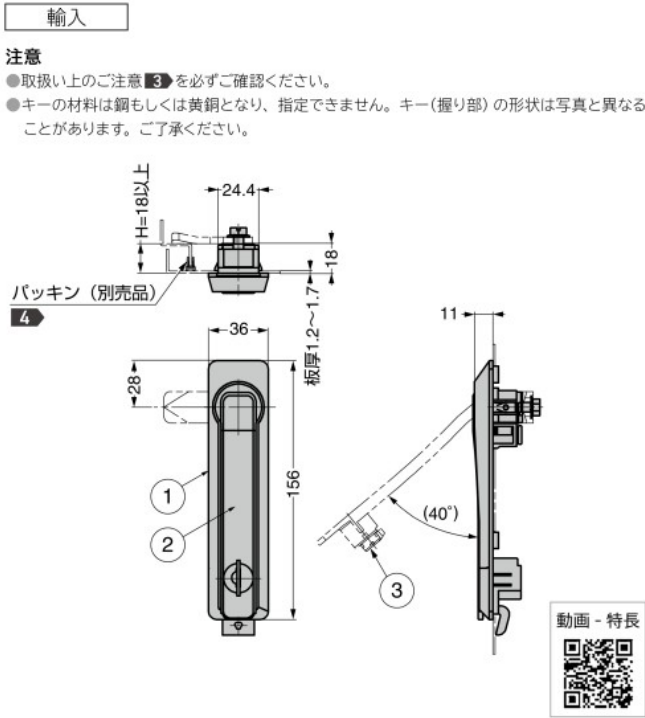

取付加工図

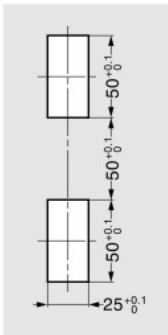

No.	部品名	材料	仕上/色
①	プレート部	ポリアミド (PA)	ブラック
②	ハンドルおよび回転板部	亜鉛合金	
③	シリンダーカム	ポリアミド (PA)	
—	キー	鋼もしくは黄銅	ニッケルめっき

本体

RoHS	注文コード	品番	別番/同番	キー番号	適応板厚	¥価格	
●	140-010-041	407-9301-00-00015-B	別番	—	1.2～1.7	10,500	ヶ
—	140-010-042	407-9302-00-00015-D	同番	No.1333		10,400	ヶ


取り外し工具 別売品

RoHS	注文コード	品番	材料	仕上	¥価格	
●	140-040-527	292-0306-80-02530	ステンレス鋼	素地	2,410	ヶ



取り外し工具(別売品)

多点密閉システム インサイドガasket仕様 組み合わせ一例

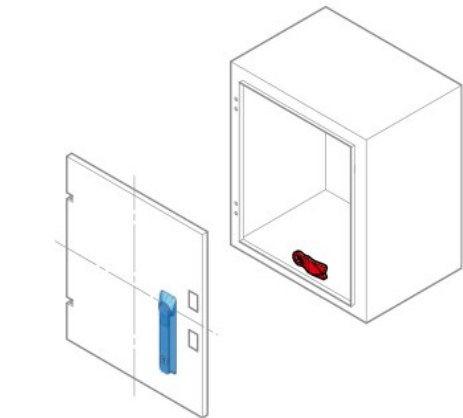

カテゴリ	品名	ページ
スイングハンドル	本品	—
カム	回転カム 200-05型、200-04型、200-06型	P.1228

その他の
組み合わせはP.1000

参照ページ 1: 巻頭P.22、 2: P.1053、 3: P.1181、 4: P.1709