

PROTEX ステンレス 超強力ファスナー 61-1750SS、60-1750SS 掛代調節機能付




許容荷重 1470N

- 掛代の調節が簡単にできます。
- セーフティーロック付もあります。
- シーリングピンに適合しています。詳細は **1** をご覧ください。

ステンレス 輸入

適応品

- 受座フック 01-655SS、02-655SS、03-655SS **2**
- 受座フック 05-655SS、06-655SS、007-655SS **3**

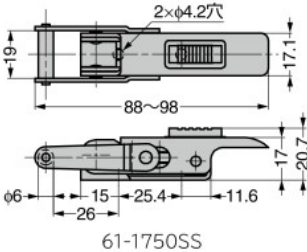

掛代の調節方法



セーフティーロック



RoHS	注文コード	品番	仕様	材料	仕上	許容荷重N	許容荷重kgf	質量g	¥価格	
●	120-040-392	61-1750SS	セーフティーロック付	ステンレス鋼 (SUS304)	バレル研磨	1470	150	76	15,100	ヶ
●	120-040-394	60-1750SS	セーフティーロックなし						13,900	ヶ

参照ページ **1**: P.1290、**2**: P.1286、**3**: P.1287

PROTEX ステンレス 超強力ファスナー 61-1610SS、60-1610SS 掛代調節機能付




許容荷重 1470N

- 掛代の調節が簡単にできます。
- セーフティーロック付もあります。
- シーリングピンに適合しています。詳細は **1** をご覧ください。

ステンレス 輸入

適応品

- 受座フック 01-655SS、02-655SS、03-655SS **2**
- 受座フック 05-655SS、06-655SS、007-655SS **3**

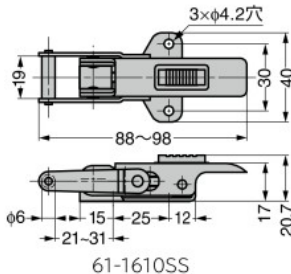

掛代の調節方法



セーフティーロック



RoHS	注文コード	品番	仕様	材料	仕上	許容荷重N	許容荷重kgf	質量g	¥価格	
●	120-040-393	61-1610SS	セーフティーロック付	ステンレス鋼 (SUS304)	バレル研磨	1470	150	80	15,800	ヶ
●	120-040-391	60-1610SS	セーフティーロックなし						13,200	ヶ

参照ページ **1**: P.1290、**2**: P.1286、**3**: P.1287