



PROTEX ステンレス 超強力ファスナー 38-1260SS、39-1260SS 標準型
最新
情報
H
ファスナー・
締結部品


38-1260SS

39-1260SS

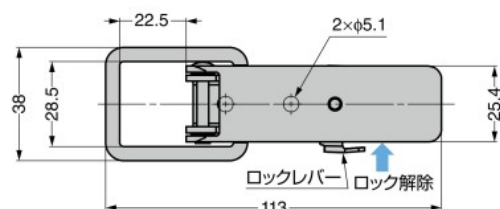

38-1260SS(ロックレバー仕様)

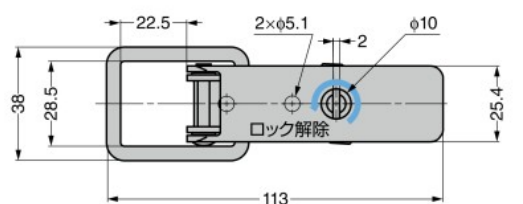

39-1260SS(すりわり仕様)

許容荷重 1764N

- ロック機構付です。マイナスドライバーや硬貨で解除可能なすりわり仕様とロックレバー仕様があります。
- シーリングピンに適合しています。詳細は **1** をご覧ください。

輸入
適応品

受座フック


● 01-502SS、02-1260SS **2**● 03-1260SS **3**選び方
ガイドレバー付
ファスナーパネル用
締結部品アルミ
フレーム用
締結部品パイプ
クランプ

RoHS	注文コード	品番	仕様	材料	仕上	許容荷重N	許容荷重kgf	質量g	¥価格	
●	120-033-578	38-1260SS	ロックレバー	ステンレス鋼(SUS304)	バレル研磨	1764	180	130	6,100	ヶ
●	120-033-579	39-1260SS	すりわり						6,750	ヶ

参照ページ **1**: P.1290、**2**: P.1288、**3**: P.1289
PROTEX ステンレス 超強力ファスナー 373-1260SLSS、33-1260SS316 標準型
最新
情報

33-1260SS316

373-1260SLSS

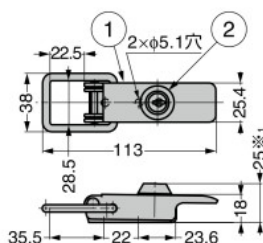

373-1260SLSS

37-1260SLSSは※1印の寸法が23となります。

許容荷重 1764N

- いたずら防止のシリンダー錠付とシリンダー錠なしの仕様があります。
- ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。

ステンレス
輸入
注意

● 37-1260SLSSに鍵違いはありません。

● シリンダー錠は鋼製です。

● 37-1260SLSSは錠前の寿命を長く保つために、随時、潤滑スプレー テフロドライ TFD **1**、または錠穴専用潤滑剤を錠穴に注入してください。(油系の潤滑剤は使用しないでください)
適応品

受座フック

● 01-502SS、02-1260SS **2**● 03-1260SS **3**● 05-1058-316SS **4** (33-1260SS316用)

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	下表参照	バレル研磨
②	シリンダー錠	鋼	クロムめっき
-	キー		ニッケルめっき

RoHS	注文コード	品番	仕様	材料	許容荷重N	許容荷重kgf	質量g	¥価格	
●	120-025-219	※ 37-1260SLSS	シリンダー錠付	ステンレス鋼(SUS304)	1764	180	130	7,820	ヶ
●	120-025-220	33-1260SS316	シリンダー錠なし	ステンレス鋼(SUS316)			115	4,390	ヶ

参照ページ **1**: P.1855、**2**: P.1288、**3**: P.1289、**4**: P.1289

※印は在庫がなくなり次第、新品番373-1260SLSSになります。

掲載内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の性能・安全を保証するものではありません。

輸入品は寸法・色調・作動感のばらつきや、予告なしの仕様変更等があります(巻頭P.34もご覧ください)。

2024-07-08 時点の情報です