

ステンレス ファスナー 9341型 掛代調節機能付

最新
情報H
ファスナー・
締結部品選び方
ガイドレバー付
ファスナーパネル用
締結部品アルミ
フレーム用
締結部品パイプ
クランプ

許容荷重 1000、1500N

- SUS316製のファスナーです。
- 取付ねじを隠しているため、いたづらを防止できます。
- 南京錠 **1** や封印具 **2** とあわせて使用できます。
- 掛代の調節が簡単にできます。
- 受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。

試験7

ステンレス

輸入


推奨ねじ

- 934151、934152：M4皿小ねじ(本体)、M4トラス小ねじ(受座)
- 934161、934162：M5皿小ねじ



934151 仕様変更後

掛代の調節方法

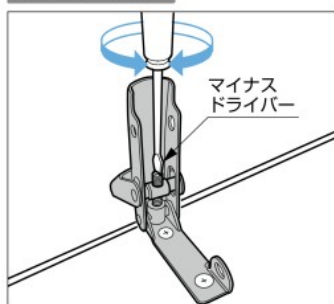

使用例

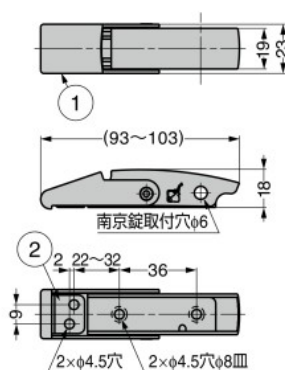
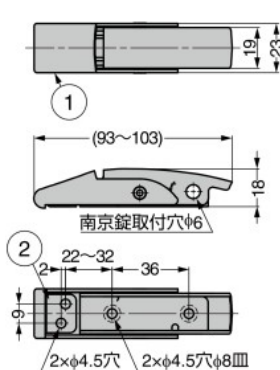
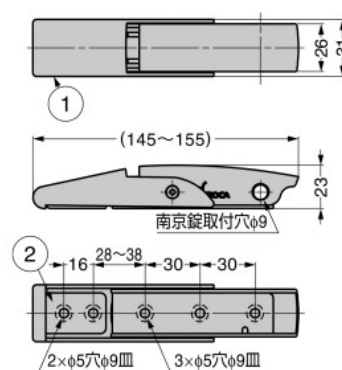


図1 934151

図2 934152
在庫がなくなり次第、934151も
本図の形状に変更になります。

934161、934162

No.	部品名	材料	仕上
①	本体	ステンレス鋼	電解研磨、サテン仕上
②	受座	(SUS316)	パレル研磨

RoHS	注文コード	品番	仕上	許容荷重N	許容荷重kgf	質量g	¥価格	
●	120-025-088	934151	電解研磨	1000	102	83	9,000	ケ
●	120-025-089	934152	サテン仕上				9,000	ケ
●	120-025-090	934161	電解研磨	1500	153	208	11,200	ケ
●	120-025-091	934162	サテン仕上				11,200	ケ

参照ページ **1**: P.1241、**2**: P.1242

※934151は在庫がなくなり次第、形状が図1から図2に変更になります。

掲載内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の性能・安全を保証するものではありません。

輸入品は寸法・色調・作動感のばらつきや、予告なしの仕様変更等があります(巻頭P.34もご覧ください)。

2024-11-11 時点の情報です