

LAMP アジャスター ADRS型、ADR型

最新
情報

ADRS型

ADR型

耐荷重 196~1470N

- 耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。
- 受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。

ステンレス

その他



- 特殊サイズについては、お問い合わせください。

注意

- 荷重がかかった状態で横方向に移動しないください。カバー部の外れや切れが発生します。

別売品

- アジャスター押え金具 ADZS型(ステンレス鋼製) 1
- アジャスター押え金具 ADZ型(鋼製) 2

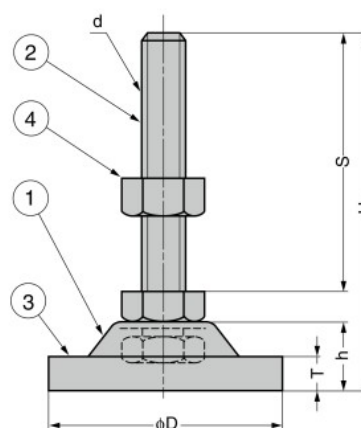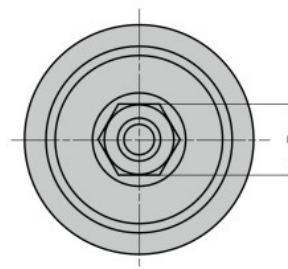

ADRS型 ステンレス

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	ステンレス鋼 (SUS304)	電解研磨
②	ねじ部		
③	カバー	エラストマー (TPE)	ブラック
④	ナット	ステンレス鋼 (SUS304)	素地

RoHS	注文コード	品番	D	d	H	h	T	S	B	耐荷重N	耐荷重kgf	質量g	¥価格	
●	200-147-034	ADRS37-8-60	41	M8	78	12.5	6	60	13	196	20	58	850	ケ
●	200-147-035	ADRS37-10-50		M10	69.5			50	17			83	1,000	ケ
●	200-147-036	ADRS55-12-100	62	M12	126.5	18.5	9	100	19	784	80	190	1,800	ケ
●	200-147-037	ADRS55-12-120			146.5			120				200	1,900	ケ
●	200-147-041	ADRS75-16-150	80	M16	182.5	22.5	9	150	24	1470	150	400	3,400	ケ
●	200-147-045	ADRS75-20-150		M20	185.5			30	30			616	5,200	ケ

ADR型 鋼

No.	部品名	材料	仕上/色
①	本体	鋼 (SPCC)	光沢クロメート処理 (三価)
②	ねじ部	鋼 (SWRCH)	
③	カバー	エラストマー (TPE)	ブラック
④	ナット	鋼 (SWRCH)	光沢クロメート処理 (三価)

RoHS	注文コード	品番	D	d	H	h	T	S	B	耐荷重N	耐荷重kgf	質量g	¥価格	
●	200-140-003	ADR37-8-50	41	M8	68	12.5	6	50	13	196	20	55	410	ケ
●	200-140-593	ADR37-10-50		M10	69.5				17			81	450	ケ
●	200-140-506	ADR55-12-50	62	M12	76.5	18.5	9	100	19	784	80	145	580	ケ
●	200-141-544	ADR55-12-100			126.5							181	690	ケ
●	200-141-545	ADR55-12-120			146.5							196	710	ケ
●	200-141-546	ADR55-12-150			176.5							220	790	ケ
●	200-141-547	ADR75-16-100	80	M16	132.5	22.5	9	100	24	1470	150	329	1,120	ケ
●	200-141-548	ADR75-16-130			162.5							369	1,220	ケ
●	200-141-550	ADR75-16-180			212.5							436	1,550	ケ
●	200-141-551	ADR75-16-200			232.5							463	1,600	ケ

参照ページ 1: P.1502、2: P.1502

掲載内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の性能・安全を保証するものではありません。

輸入品は寸法・色調・作動感のばらつきや、予告なしの仕様変更等があります(巻頭P.34もご覧ください)。

2024-07-08 時点の情報です