

TST

防水・防塵グロメット T-14758型 ホールドタイプ



- 防水
- 防塵



- 穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。
- 機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。
- 特注で色変更も可能です。

- 輸入
- 難燃

仕様

- 使用温度：-20℃～125℃
- ストレインリリーフ機能 (EN50262：1998適合)
- 防水・防塵 (IP65適合)
- 難燃性：UL94HB相当の材料を使用
- ハロゲンフリー材料使用



注意

- 取扱い上のご注意 を必ずご確認ください。

ストレインリリーフ機能



機器の外側からケーブルが引っ張られても、内蔵のツメがくわえこむため、配線接続部に負担がかかりにくい構造です。また、ツメを柔らかいエラストマーで包んでいるため、ケーブルを傷つけにくい構造です。

ケーブルが動きにくい

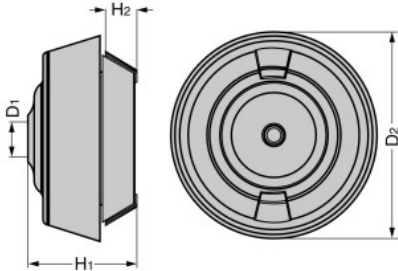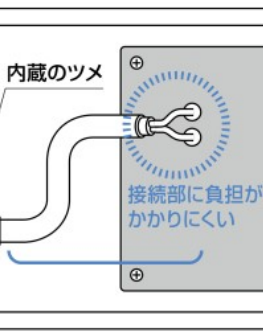


取り付けやすく外れにくい構造

穴に軽く押し込むだけで取り付けできます。表面の2本のツメ(ポリアミド製)が取付面をしっかり押さえるため、外れにくい構造です。

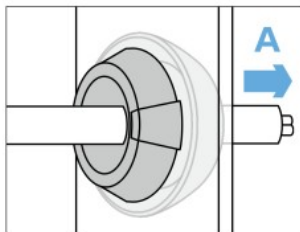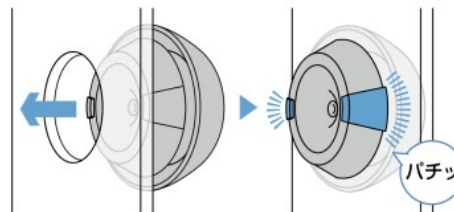

ケーブルは必ず図のAの方向に引いてください。反対方向に引くとケーブルや本製品を傷める可能性があります。

取付加工図

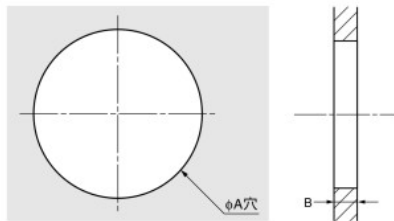

適応板厚:2～5mm用 バック売り

本品は1パック単位での販売です。ご注文数「1」で1パックです。

RoHS	注文コード	品番	対応ケーブル径※1	H1	H2	D1	D2※2	A	適応板厚B	材料	色	バック	¥価格
●	210-039-615	T-1475803-P50	7～11	17～20	5.5	4	29.3～34.5	20.5	2～5	エラストマー (TPE) / ポリアミド (PA)	ライト	50ヶ	6,600
●	210-039-616	T-1475804-P50	7～13			5	34.3～40.0	25.5			グレー	50ヶ	8,200
●	210-039-620	T-1475813-P50	7～11			4	29.3～34.5	20.5			ブラック	50ヶ	6,600
●	210-039-629	T-1475814-P50	7～13			5	34.3～40.0	25.5			50ヶ	8,200	
●	210-039-644	T-1475823-P50	7～11			4	29.3～34.5	20.5			50ヶ	6,600	
●	210-039-648	T-1475824-P50	7～13			5	34.3～40.0	25.5			50ヶ	8,200	

適応板厚:0.5～3mm用 バック売り

本品は1パック単位での販売です。ご注文数「1」で1パックです。

RoHS	注文コード	品番	対応ケーブル径※1	H1	H2	D1	D2※2	A	適応板厚B	材料	色	バック	¥価格
●	210-039-617	T-1475807-P50	7～11	17～20	5.5	4	34.2～37.2	20.5	0.5～3	エラストマー (TPE) / ポリアミド (PA)	ライト	50ヶ	6,600
●	210-039-619	T-1475808-P50	7～13			5	39.2～42.2	25.5	0.9～3		グレー	50ヶ	8,200
●	210-039-634	T-1475817-P50	7～11			4	34.2～37.2	20.5	0.5～3		ブラック	50ヶ	6,600
●	210-039-637	T-1475818-P50	7～13			5	39.2～42.2	25.5	0.9～3			50ヶ	8,200
●	210-039-649	T-1475827-P50	7～11			4	34.2～37.2	20.5	0.5～3			50ヶ	6,600
●	210-039-650	T-1475828-P50	7～13			5	39.2～42.2	25.5	0.9～3			50ヶ	8,200

参照ページ : P.1677

※1 ストレインリリーフ機能の保持力はケーブル径によって異なります。

※2 取り付けける板厚によって異なります。