


中荷重 防錆型樹脂ベアリング CD型 共通情報

- 内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。
- 非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。
- 特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。

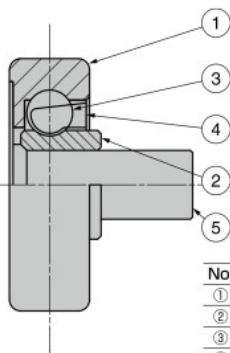

No.	部品名	材料	仕上/色
①	外輪	ポリアセタール (POM)	ナチュラル
②	内輪	ステンレス鋼 (SUS303)	素地
③	ボール	ステンレス鋼 (SUS304)	
④	リテーナー	ポリアセタール (POM)	レッド
⑤	軸	※2	素地

※2 軸かしめ仕様: ステンレス鋼(SUS303)
ねじ軸仕様: ステンレス鋼

用途

- 業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。

使用条件

- 使用温度範囲: 0℃~40℃
- 許容荷重: 196N(20kgf) ×300r.p.m
- 荷重と回転数の限界
荷重: 392N(40kgf)
回転数: 1000r.p.m ※瞬間的に耐えられる限界数値です。
- 摩擦係数: 0.005
- クリアランス: ラジアルクリアランス0.1~0.3mm

注意

- 人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。

選び方
ガイド

コーナー
キャップ

ベアリング

ターン
テーブル

シリコン製
ジャバラ

飲み残り・
くず入れ
投入口

空気孔

穴埋め
キャップ

棚受・
棚柱

ベルトリール
パーティション

バンパー


ガラス用
部品

ワイヤレス充電
バッテリー関連

その他

防錆型 樹脂ベアリング CD型 外周フラット 内軸穴


最新
情報

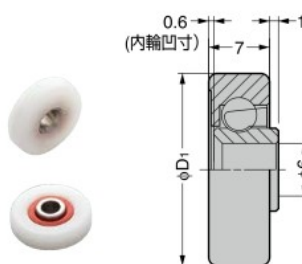

RoHS	注文コード	品番	D ₁	許容荷重N/ 300r.p.m	許容荷重kgf/ 300r.p.m	質量g	¥価格	
●	210-140-801	CD-227/68SUS	22	196	20	5.75	540	ケ
●	210-140-802	CD-247/68SUS	24			6.40	570	ケ
●	210-140-803	CD-267/68SUS	26			7.15	570	ケ
●	210-140-804	CD-287/68SUS	28			7.80	670	ケ
●	210-140-805	CD-307/68SUS	30			8.60	670	ケ
●	210-140-806	CD-357/68SUS	35			11.05	890	ケ

防錆型 樹脂ベアリング CD型 外周フラット 軸かしめ


最新
情報

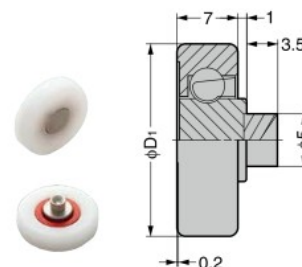

RoHS	注文コード	品番	D ₁	許容荷重N/ 300r.p.m	許容荷重kgf/ 300r.p.m	質量g	¥価格	
●	210-140-807	CD-227/P5SUS	22	196	20	8.20	540	ケ
●	210-140-808	CD-247/P5SUS	24			8.85	570	ケ
●	210-140-809	CD-267/P5SUS	26			9.60	570	ケ
●	210-140-810	CD-287/P5SUS	28			10.30	670	ケ
●	210-140-811	CD-307/P5SUS	30			11.05	670	ケ
●	210-140-812	CD-357/P5SUS	35			13.50	890	ケ

防錆型 樹脂ベアリング CD型 外周フラット ねじ軸

最新
情報

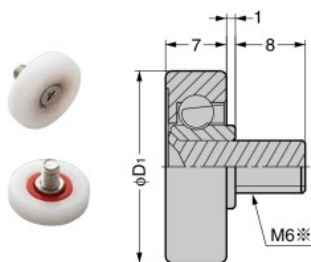

※本体とねじは外れます。

RoHS	注文コード	品番	D ₁	許容荷重N/ 300r.p.m	許容荷重kgf/ 300r.p.m	質量g	¥価格	
●	210-140-813	CD-227/S-1SUS	22	196	20	8.55	570	ケ
●	210-140-814	CD-247/S-1SUS	24			9.20	580	ケ
●	210-140-815	CD-267/S-1SUS	26			9.95	580	ケ
●	210-140-816	CD-287/S-1SUS	28			10.65	680	ケ
●	210-140-817	CD-307/S-1SUS	30			11.45	680	ケ
●	210-140-818	CD-357/S-1SUS	35			13.85	900	ケ