

スライドレール 4608 PAT

輸入

12
スライドレール

選び方
ガイド

ソフト
クローズ

プッシュ
オープン

3 段引
(Accuride)

3 段引
(鋼)

3 段引
(ステンレス)

3 段引
(アルミ)

2 段引
(Accuride)

2 段引
(鋼)

2 段引
(ステンレス)

2 段引
(アルミ)

底引き
タイプ

リニア型
(付ドール)

その他
レール

関連部品

ステンレス

アルミ

鋼



- インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
- レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
- レール全閉時に簡易的に保持します。
- アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

【推奨ねじ】


- 板金用取付ねじ：M4小ねじ（皿頭以外）
- 木板用取付ねじ：呼び4タッピンねじ（皿頭以外）

【注意】

- 取扱い上のご注意 を必ずご確認ください。

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターメンバー	鋼	光沢クロメート処理 (三価) (亜鉛めっき鋼板)
②	中間メンバー		
③	インナーメンバー		
④	リテーナー		
⑤	スチールボール		

本品は1セット(2本)単位での販売です。ご注文数「1」で1セットです。

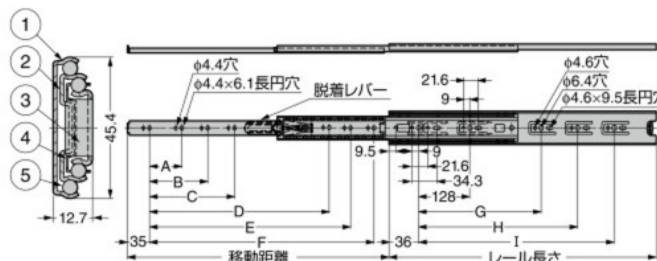

RoHS	CAD	注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	I	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量g/ペア	1箱	
●	2030	190-112-351	4608-10	250	254	128	-	-	-	-	192	-	-	-	519	53	730	20セット	
●	2030	190-112-352	4608-12	300	305						242	-			510	52	880	20セット	
●	2030	190-112-353	4608-14	350	356						292	-			480	49	1020	20セット	
●	2030	190-112-354	4608-16	400	406						342	320			461	47	1170	20セット	
●	2030	190-112-355	4608-18	450	457						392	352			441	45	1310	10セット	
●	2030	190-112-356	4608-20	500	508						442	224			412	42	1460	10セット	
●	2030	190-112-357	4608-22	550	559						492	416			448	392	40	1610	10セット
●	2030	190-112-358	4608-24	600	610						542	352			480	372	38	1750	10セット
●	2030	190-112-359	4608-26	650	660						592	544			544	343	35	1900	10セット
●	2030	190-112-360	4608-28	700	711						642	544			544	323	33	2060	10セット

参照ページ : P.522