 



【マルチローラーリニアガイド レール MLG20型 ミニタイプ】




- 【推奨ねじ】
●六角穴付ボタンボルトM4 (頭部径:φ7.6 mm以下、頭部高さ:2.2 mm以下)
- 【注意】
●レールの取付穴と両端は素地です。

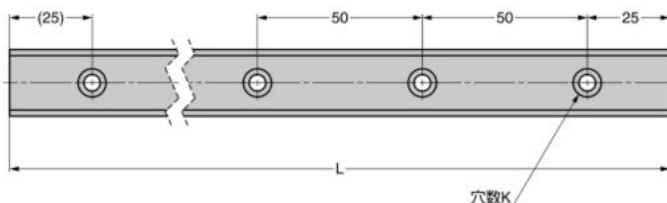

RdHS	CAD	注文コード	品番	レール長さL	穴数K	材料	仕上	質量g/本	1箱
●	2030	190-045-763	MLG20-200	200	4	アルミニウム合金	シルバーアルマイト処理	36	200本
●	2030	190-045-764	MLG20-300	300	6			54	100本
●	2030	190-045-765	MLG20-400	400	8			72	100本
●	2030	190-050-438	MLG20-600	600	12			108	20本
●	2030	190-050-439	MLG20-800	800	16			144	20本
●	2030	190-050-440	MLG20-2000	2000	40			359	20本

【マルチローラーリニアガイド キャリッジ MLG-20C ミニタイプ】

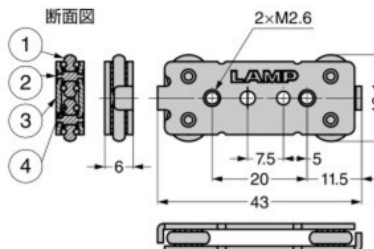

No.	品名	材料
①	ローラー	ポリアセタール(POM)
②	ピン	ステンレス鋼(SUS303)
③	プレート	ステンレス鋼(SUS304)
④	ボール	鋼(SUJ)

【推奨ねじ】

- M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4 まで

RdHS	CAD	注文コード	品番	レール長さL	質量g	1箱
●	2030	190-045-762	MLG-20C	200~400	13	200ヶ

【マルチローラーリニアガイド 取付プレート MLG20-P55-40 ミニタイプ】




- φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいた取付プレートです。
●キャリッジの取付ねじ(M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4 まで)が付属しています。

【付属品】

- O番1種なべ小ねじ M2.6×4 ゆるみ止め付

【推奨ねじ】

- M4小ねじ

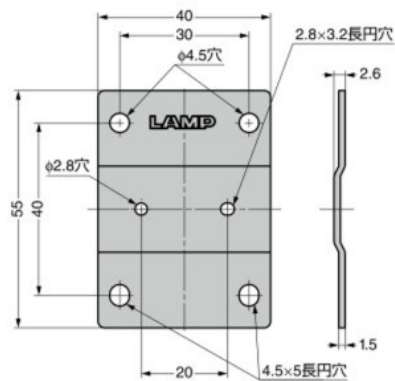

RdHS	CAD	注文コード	品番	レール長さL	質量g	1箱
●	2030	190-045-766	MLG20-P55-40	200~400	26	200ヶ

選び方
ガイド

ソフト
クローズ

プッシュ
オープン

3 段引
(Accuride)

3 段引
(鋼)

3 段引
(ステン)

3 段引
(アルミ)

2 段引
(Accuride)

2 段引
(鋼)

2 段引
(ステン)

2 段引
(アルミ)

底引き
タイプ

リニア型
(代用品)

その他
レール

関連部品

ステン

アルミ

鋼