

LAMP ベルトリールパーティション® AP-BR281MC型 スタッキング・ヘッド回転タイプ

取説 SUS BIM

36

その他
ベルトパーティション選び方
ガイドベルト
パーティショントイレブース
金物

傘立て

サイン
スタンド

化粧パネル

ハイエンド

スタンダード

壁面取付

屋外用

店舗用




【本体】

RdHS	CAD	注文コード	品番	ベルトカラー	ベルト長さ	質量g
-	2030	290-800-656	AP-BR281MC (MR) RD	レッド	2000	4100
-	2030	290-800-657	AP-BR281MC (MR) BU	ブルー		
-	2030	290-800-658	AP-BR281MC (MR) YE	イエロー		
-	2030	290-800-662	AP-BR281MC (MR) GN	グリーン		
-	2030	290-800-659	AP-BR281MC (MR) BR	ブラウン		
-	2030	290-800-660	AP-BR281MC (MR) GR	グレー		
-	2030	290-800-661	AP-BR281MC (MR) BL	ブラック		

- 使わない時は重ねられます。省スペースで収納に便利です。
- ステンレス鋼製です。

【注 意】

- 使用する床面の材質によっては、スタッキング用ビラマットの色が移ることがあります。

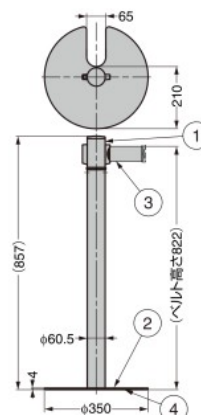

No.	部品名	材料	仕上/色
①	ヘッド・支柱	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨
②	スタッキング用ベース		ヘアライン仕上
③	ベルト	ポリエステル繊維	下表参照
④	スタッキング用ビラマット	塩化ビニル樹脂 (PVC)	グレー

【交換用ヘッド】別売品

RdHS	CAD	注文コード	品番	ベルトカラー
-	-	290-801-341	AP-BRH01 (MR) RD	レッド
-	-	290-801-342	AP-BRH01 (MR) BU	ブルー
-	-	290-801-343	AP-BRH01 (MR) YE	イエロー
-	-	290-801-347	AP-BRH01 (MR) GN	グリーン
-	-	290-801-344	AP-BRH01 (MR) BR	ブラウン
-	-	290-801-345	AP-BRH01 (MR) GR	グレー
-	-	290-801-346	AP-BRH01 (MR) BL	ブラック

LAMP ベルトリールパーティション® AP-BR381MC型 スタッキング・表示窓付ヘッド回転タイプ

取説 SUS




【表示窓表示例】



- 見やすいヘッド部に表示窓を付けた販促効果の高いベルトリールパーティションです。
- 表示窓は取外しが可能で社名、ロゴマークなど内容を取り替えます。
- 使わない時は重ねられます。省スペースで、収納に便利です。
- ステンレス鋼製です。
- 組立済みです。

【注 意】

- 使用する床面の材質によっては、スタッキング用ビラマットの色が移ることがあります。

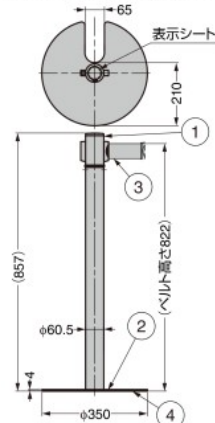

No.	部品名	材料	仕上/色
①	ヘッド・支柱	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨
②	スタッキング用ベース		ヘアライン仕上
③	ベルト	ポリエステル繊維	レッド、ブルー
④	スタッキング用ビラマット	塩化ビニル樹脂 (PVC)	グレー
-	表示シート	アート紙	白無地
-	カバーキャップ	アクリル	透明

RdHS	CAD	注文コード	品番	ベルトカラー	ベルト長さ	質量g
-	2030	290-893-015	AP-BR381MC(MR)RD	レッド	2000	4100
-	2030	290-893-014	AP-BR381MC(MR)BU	ブルー		