


LAMP ベルトリールパーティション® AP-BR391MC型 表示窓付ヘッド回転タイプ



- 見やすいヘッド部に表示窓を付けた販促効果の高いベルトリールパーティションです。
- 表示窓は取外しが可能で社名、ロゴマーク、各種インフォメーションなど表示内容を自由に置き換えます。
- ステンレス鋼製です。
- 組立済みです。

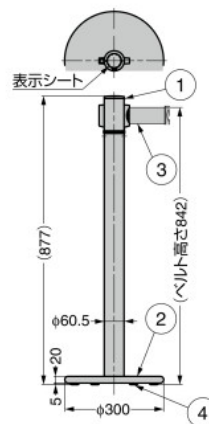

【表示窓表示例】




No.	部品名	材料	仕上/色	サイズ
①	ヘッド・支柱	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	-
②	ベース		ヘアライン仕上	
③	ベルト	ポリエステル繊維	レッド、ブルー	-
④	脚端	ポリプロピレン (PP)	-	
-	表示シート	アート紙	白無地	φ40
-	カバーキャップ	アクリル	透明	-

RdS	CAD	注文コード	品番	ベルトカラー	ベルト長さ	質量g
-	2020	290-893-013	AP-BR391MC(MR)RD	レッド	2000	7000
-	2020	290-893-012	AP-BR391MC(MR)BU	ブルー		

LAMP ベルトリールパーティション® AP-BR091MC型 ヘッド回転タイプ



- スタンダードのベルトリールパーティションです。
- ヘッドが360°回転するのでレイアウト変更も簡単です。
- ステンレス鋼製です。
- 組立済みです。

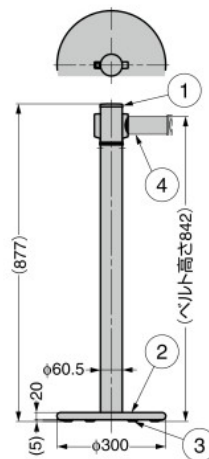

No.	部品名	材料	仕上/色
①	ヘッド・支柱	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨
②	ベース		ヘアライン仕上
③	脚端	ポリプロピレン (PP)	-
④	ベルト	ポリエステル繊維	下表参照

【本体】

RdS	CAD	注文コード	品番	ベルトカラー	ベルト長さ	質量g
-	2020	290-800-648	AP-BR091MC (MR) RD	レッド	2000	7000
-	2020	290-800-649	AP-BR091MC (MR) BU	ブルー		
-	2020	290-800-650	AP-BR091MC (MR) YE	イエロー		
-	2020	290-800-654	AP-BR091MC (MR) GN	グリーン		
-	2020	290-800-651	AP-BR091MC (MR) BR	ブラウン		
-	2020	290-800-652	AP-BR091MC (MR) GR	グレー		
-	2020	290-800-653	AP-BR091MC (MR) BL	ブラック		

【交換用ヘッド】別売品

RdS	CAD	注文コード	品番	ベルトカラー
-	-	290-801-341	AP-BRH01 (MR) RD	レッド
-	-	290-801-342	AP-BRH01 (MR) BU	ブルー
-	-	290-801-343	AP-BRH01 (MR) YE	イエロー
-	-	290-801-347	AP-BRH01 (MR) GN	グリーン
-	-	290-801-344	AP-BRH01 (MR) BR	ブラウン
-	-	290-801-345	AP-BRH01 (MR) GR	グレー
-	-	290-801-346	AP-BRH01 (MR) BL	ブラック