

LAMP. ステンレス鋼製フック RF-D35 PAT

試4 SUS



●天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。


【付属品】

●十字穴付丸皿木ねじ3.5×16

RoHS	CAD	注文コード	品番	材料	仕上	耐荷重				質量g	¥価格	
						平面横取付時N	平面横取付時kgf	天井取付時N	天井取付時kgf			
●	●	110-020-249	RF-D35	ステンレス鋼 (SUS304)	光沢バレル研磨/サテン仕上	52	5.3	104	10.6	27	630	ヶ

LAMP. ステンレス鋼製フック XL-JSF40TT 高耐荷重

試4 SUS

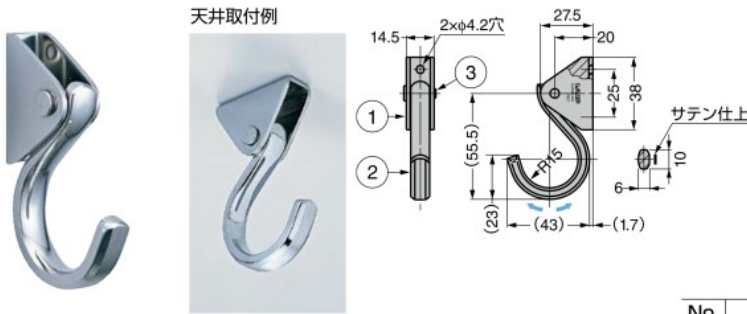

●フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
●フック部は鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
●曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。

【付属品】


●十字穴付バインドタッピンねじ4×20 (ステンレス鋼)

RoHS	CAD	注文コード	品番	耐荷重N	耐荷重kgf	質量g	¥価格	
●	●	110-020-011	XL-JSF40TT	490	50	70	3,600	ヶ

No.	部品名	材料	仕上
①	ブラケット	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨
②	フック	ステンレス鋼 (SUS303)	鏡面研磨/サテン仕上
③	軸	ステンレス鋼	—

LAMP. ステンレス鋼製スイングフック UC型

試4 SUS

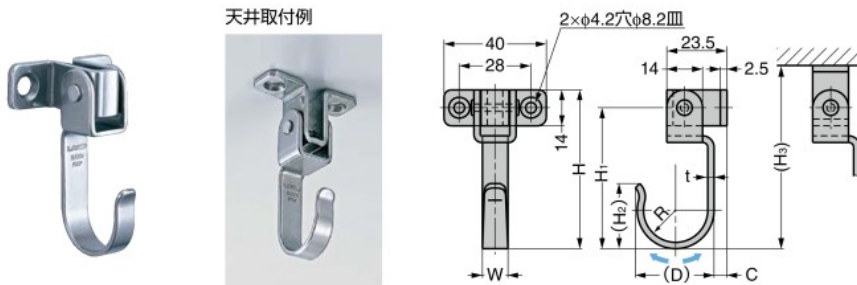

●フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。


【付属品】

●十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)

RoHS	CAD	注文コード	品番	材料	仕上	W	D	H	H ₁	H ₂	H ₃	C	R	t	耐荷重N	耐荷重kgf	質量g	¥価格	
●	●	110-020-003	UC-048	ステンレス鋼 (SUS304)	平行	9	24.9	55	48	21.4	64.5	6.5	10	2	55	6	37	850	ヶ
●	●	110-020-002	UC-055		研磨	10	30.8	62	55	25.5	71.5	5	12.5	2.5	66	7	45	900	ヶ

LAMP. ステンレス鋼製フレックスフック UJ型

試4 SUS

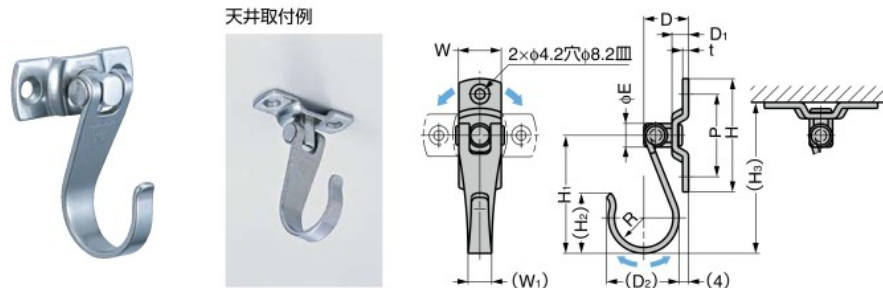

●フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。
●天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。

【付属品】

●十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)

RoHS	CAD	注文コード	品番	材料	仕上	W	W ₁	D	D ₁	D ₂	H	H ₁	H ₂	H ₃	P	E	R	t	耐荷重N	耐荷重kgf	質量g	¥価格	
●	●	110-020-001	UJ-040	ステンレス鋼 (SUS304)	平行	16	9	16.5	5.5	24.9	42	40	21.4	52.5	30	9	10	2	66	7	27	1,050	ヶ
●	●	110-020-000	UJ-050		研磨	18	10	19	7	30.8	48	50	25.5	64	35	10	12.5	2.5	87	9	45	1,100	ヶ