

LAMP ステンレス鋼製フック XL-SF型 PAT


試4 SUS Y (2030)

02
フック／吊金具

- 安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。
- 厚み8 mmと重厚な造りです。

【付属品】

- 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30 (ステンレス鋼)

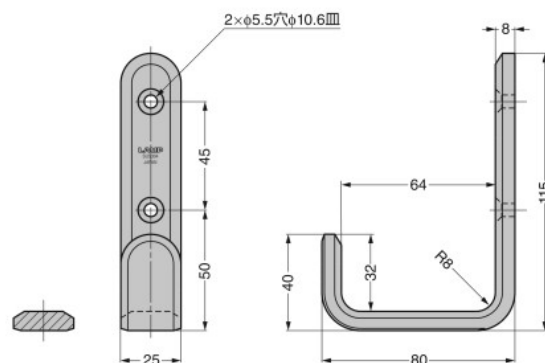

RHS	CAD	注文コード	品番	材料	仕上	耐荷重N	耐荷重kgf	質量g	1箱	1カートン
●	2030	110-020-142	XL-SF-115-S	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	380	39	280	4ヶ	24ヶ
●	2030	110-020-143	XL-SF-115-M		鏡面研磨				4ヶ	24ヶ


LAMP ステンレス鋼製フック HK-LB型 PAT

試19 SUS316 Y (2030)

- 高級感ある肉厚な座が特徴的なステンレス鋼製フックです。
- フックの先端が丸みを帯びているため、安心してご使用いただけます。

【付属品】

- 十字穴付丸皿タッピンねじ 4×32 (ステンレス鋼)

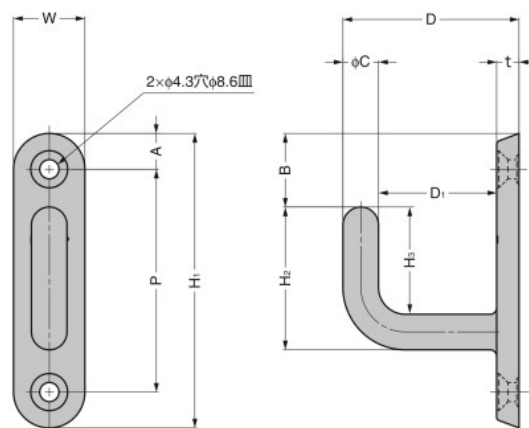

RHS	CAD	注文コード	品番	材料	仕上	W	H1	H2	H3	P	A	B	C	D	D1	t	耐荷重N	耐荷重kgf	質量g
—	2030	110-041-267	HK-LB50	ステンレス鋼 (SCS14)	鏡面研磨	16	65	32	24	50	8	16.5	8	39.5	26.5	5	150	15.3	46
●	2030	110-041-268	HK-LB65		鏡面研磨	18	85	44.5	35.5	65	9	20	9	49	33.5	6.5			81

※SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。