

パネルマウンティングシステム PCシリーズ



- 取り付け・取り外しが簡単です。再装着が可能なクリップのため、パネルの取り付け・取り外しが簡単にでき、施工コストの削減・作業効率のアップにつながります。
- さまざまな用途に対応できます。通常の家具はもちろん、マリン関係、キャンピングカー、産業機器などのさまざまな用途に使用できます。
- コンクリートや石膏ボードにも使える、メスクリップPC-F1A専用アンカー①（オプション）が追加されました。

【注 意】

- オスクリップの取付位置出しは、必ず治具⑦を使用して現物合わせで行なってください。（使用方法②）
- パネルを取り外す際は、必ず工具⑩を使用してください。（使用方法②）
- 電動ドリルでクリップを取り付ける場合は、低いトルクでゆっくりと締め込み、必要以上に締め込まないでください。
- 接着面付タイプ②③④を使用する際は、必ずプラスチック用エポキシ樹脂系接着剤を使用してください。
- 下穴取付タイプ①③④⑦⑩で強度を必要とする場合は、下穴にプラスチック用エポキシ樹脂系接着剤を塗ってからクリップを嵌め込んでください。
- 施工前に試作などで検証を行い、取付側の強度をご確認ください。
- 硬い素材に取り付ける場合は、下穴の口周りにC1の面取加工をしてください。
- パネルサイズについては、取付寸法例を参考にしてください。
- 樹脂製のため、取り付けの際には無理に力を加えないようにご注意ください。

【取付後】




【取付前】



【コンクリート・石膏ボードにも対応可能】

メスクリップ⑦とアンカー①をお使いください。
オスクリップは、全てのタイプと併用できます。

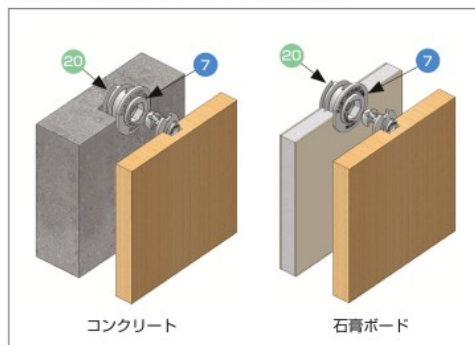

【引張荷重 (N)】


		メスクリップ			
		⑦	⑧	⑨	⑩
オスクリップ	①	50	50	55	65
	②	85	100	100	105
	③	80	95	110	120
	④	50	50	55	65
	⑤	85	100	100	105

【せん断方向の強度荷重 (N)】


		メスクリップ			
		⑦	⑧	⑨	⑩
オスクリップ	①	410	350	270	330
	②	310	260	290	360
	③	550	470	550	570
	④	190	220	200	210
	⑤	330	250	320	210

※耐荷重はオス・メスの組み合わせによって変わります。
上記は参考値です。


【隙間寸法例】

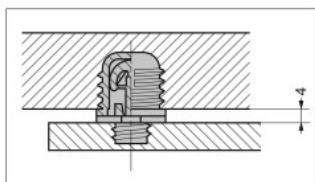


オスクリップ①③+メスクリップ⑦

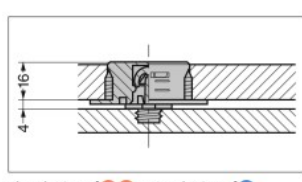


オスクリップ①③+メスクリップ⑩

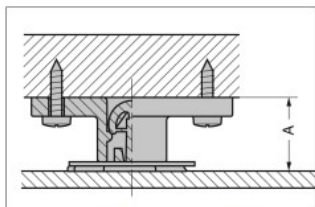

オスクリップ④⑤+メスクリップ⑧

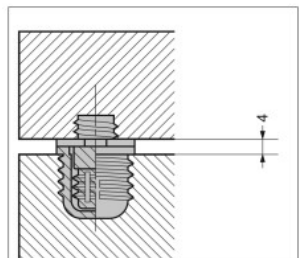

オスクリップ④⑤+メスクリップ⑦

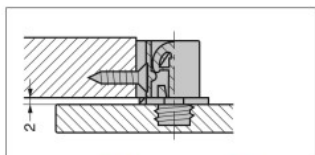


オスクリップ①③+メスクリップ⑩

参照ページ①：P.494、②：P.493


【取付寸法例】

天井例

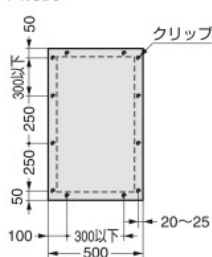

パネル幅600以上のときは3列にクリップを配置してください。

壁付例

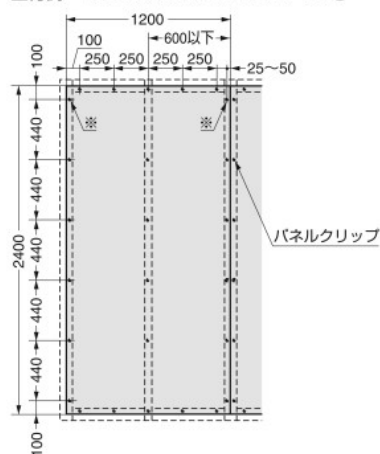

※耐荷重を向上させるには、オスクリップ②をパネル1枚あたり2～4ヶ使用します。

●丸番号はPCシリーズ共通の部品番号です。