

LAMP プッシュラッチ MC-37F型



弊社10万回試験クリア

- 指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
- ストライクは、中心からφ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。

【付属品】

- ストライク
- 十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13




MC-37F-WH


MC-37F-BR

MC-37F-BK

【取付例】

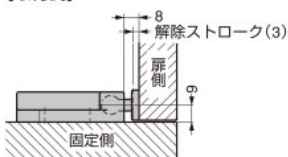

動画・特長

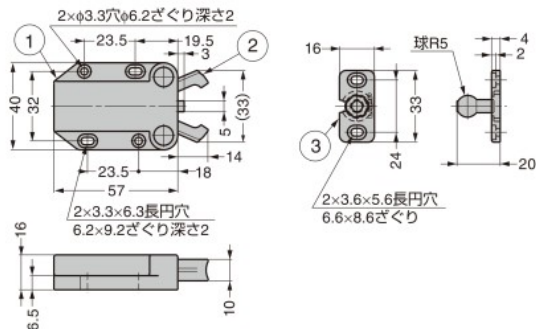

No.	部品名	材料
①	本体	ABS樹脂
②	アーム	ポリアセタール (POM)
③	可動ストライク	ポリアミド (PA)

RoHS	CAD	注文コード	品番	色	保持力N	保持力kgf	質量g	1箱	1カートン
●	2030	140-058-064	MC-37F-BK	ブラック	78	8	24	30ヶ	300ヶ
●	2030	140-058-066	MC-37F-BR	ブラウン				30ヶ	300ヶ
●	2030	140-058-065	MC-37F-WH	ホワイト				30ヶ	300ヶ

LAMP プッシュラッチ MC-20型



- ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。
- 本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。
- 扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。

【付属品】



- ストライク
- 十字穴付丸木ねじ3.1×13



MC-20WT

MC-20BL

【取付例】

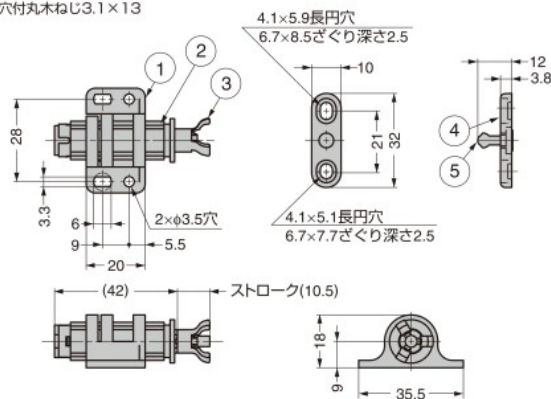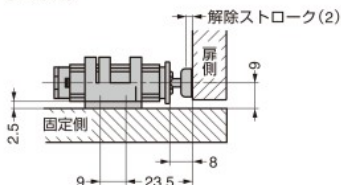

No.	部品名	材料	色
①	取付ベース	ポリプロピレン (PP)	ブラック、ホワイト
②	本体		
③	ラッチ		
④	受座		
⑤	ストライク		

RoHS	CAD	注文コード	品番	色	保持力N	保持力kgf	質量g	1箱	1カートン
●	2030	140-022-344	MC-20BL	ブラック	40	4	6	30ヶ	600ヶ
●	2030	140-022-345	MC-20WT	ホワイト				30ヶ	600ヶ