



■裏面付 (取り付けには別売の裏面付用受座が必要です)

【正面・断面図】蓋を閉じた時

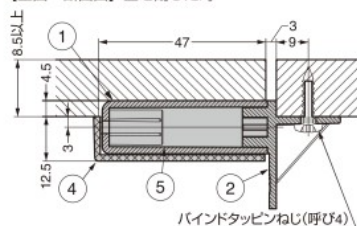


【裏面図】蓋を閉じた時

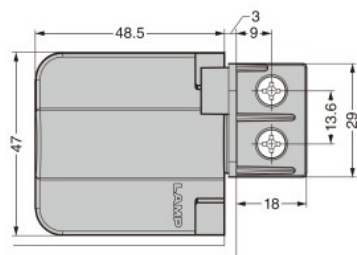


No.	部品名	材料	色
①	ブラケット	ポリアセタール (POM)	ブラック
②	裏面付受座R	PBT樹脂	
③	裏面付受座L		
④	カバー	ABS樹脂	ブラック、ホワイト
⑤	ダンパー本体	—	—

【受座の取付位置】

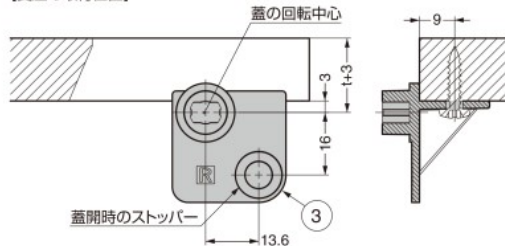

【蓋裏面の加工図】

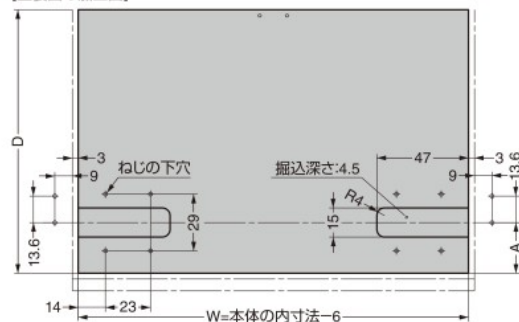

【本体】

本品は1セット(左右各1ヶ)単品での販売です。ご注文数「1」で1セットです。

RHS	CAD	注文コード	品番	色	対応モーメントN・m	対応モーメントkgf・cm	開き角度	質量g
●	2D3D	170-041-206	HG-JHM11-1BL	ブラック	0.05～ 0.1	0.51～ 1.02	105°	43.9
●	2D3D	170-041-207	HG-JHM11-1WT	ホワイト				
●	2D3D	170-041-208	HG-JHM11-2BL	ブラック	0.1～ 0.2	1.02～ 2.04		
●	2D3D	170-041-209	HG-JHM11-2WT	ホワイト				
●	2D3D	170-041-210	HG-JHM11-3BL	ブラック	0.2～ 0.29	2.04～ 2.96		
●	2D3D	170-041-211	HG-JHM11-3WT	ホワイト				
●	2D3D	170-041-212	HG-JHM11-4BL	ブラック	0.29～ 0.4	2.96～ 4.08		46.8
●	2D3D	170-041-213	HG-JHM11-4WT	ホワイト				



【裏面付用受座】別売品

RHS	CAD	注文コード	品番	色
●	2D3D	170-041-218	UKZ11-BL	ブラック

選び方
ガイド

隠し丁番

大型
スライド
丁番ドロップ・
ミシン
丁番ピボット
ヒンジダンパー
ヒンジトルク
ヒンジクリック
ヒンジ

平丁番

旗・
抜き丁番

長丁番

スプリング
丁番アングル
丁番トイレ
プース
ヒンジ

その他