



【本体の取り付けが簡単】

※本体1セットにつき、別売の連動バーが1本必要になります。

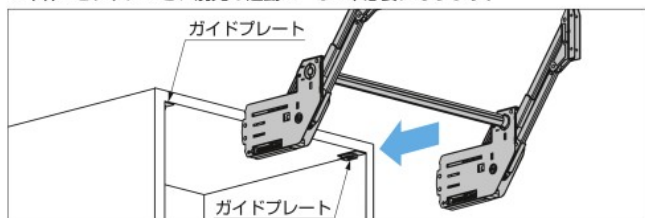

ガイドプレートをキャビネット内側面と小口面に合わせ、左右天板下面に取り付けます。本体と連動バーを仮組みした状態で本体を差し込めば、取付位置が決まります。

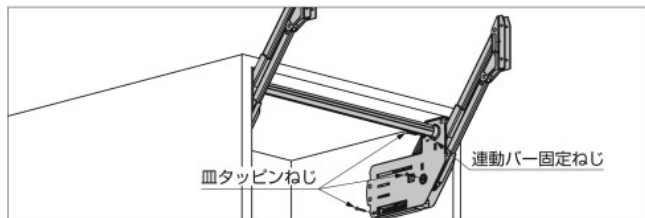

本体を付属の皿タッピンねじでキャビネットに固定します。左右の連動バー固定ねじをしっかりと締めます。

【扉をワンタッチで取り付け・取り外し可能】

●扉の取り付け




座金先端の溝を本体のピンに引っ掛け、カチッと音になるまで扉を矢印の方向に押し込みます。

●扉の取り外し



 


レバーを①矢印方向へ押しながら、扉を②矢印方向へ持ち上げた後、③矢印方向に動かして取り外します。

【取付図】

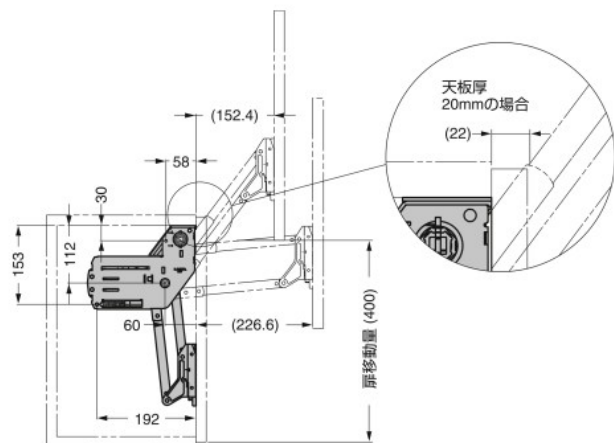

上下連続扉で使用する場合、上扉との目地は3mm以上開けてください（扉厚16～22mmの場合）。

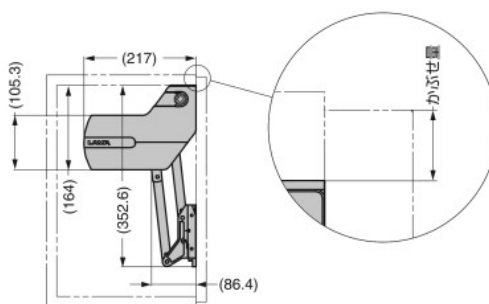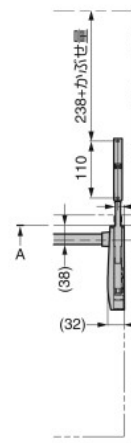【ガイドプレート取付寸法】
（矢視 A-A、本体取付前）

本図は天板下面右側を示します。天板下面左側は左右対称になります。

【本体】

RdHS	CAD	注文コード	品番	主材料	仕上	色	扉幅	扉高さ※ ¹	扉質量kg※ ²	質量g	1カートン
●	203D	180-022-312	SLU-ELAN-S4	銅/ABS樹脂	ニッケルめっき	ライトグレー	1800以下	390～500	5～6.5	2491	5セット
●	203D	180-022-313	SLU-ELAN-L4						6.5～8	2542	5セット
●	203D	180-022-314	SLU-ELAN-M4						8～9.5	2581	5セット
●	203D	180-022-315	SLU-ELAN-H4						9.5～11	2631	5セット

※¹キャビネット高さ内寸は360mm以上必要です。※²扉質量にはハンドルを含んでください。

【連動バー】別売品

RdHS	CAD	注文コード	品番	主材料	仕上	キャビネット幅内寸法※ ³	質量g	1カートン
●	203D	180-022-319	ELB-480	アルミニウム合金	アルマイト処理	556～566	181	10本
●	203D	180-022-320	ELB-780			856～866	294	10本
●	203D	180-022-321	ELB-1080			1156～1166	407	10本
●	203D	180-022-322	ELB-1380			1456～1466	520	10本
●	203D	180-026-323	ELB-1680			1756～1766	633	10本

※³キャビネット幅内寸法が上表の範囲外の場合は、長い連動バーをカットしてご使用ください（連動バーの長さ＝キャビネット幅内寸法－80mm）。