

Accuride® スライドレール C3300



- 厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
- インナーメンバーを完全に引き出せる3段引です。
- 全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。

【推奨ねじ】




●M4バインド、またはM4トラスねじ

【注意】

●取扱い上の注意 1 を必ずご確認ください。

【耐荷重曲線】

N(kgf)/ペア

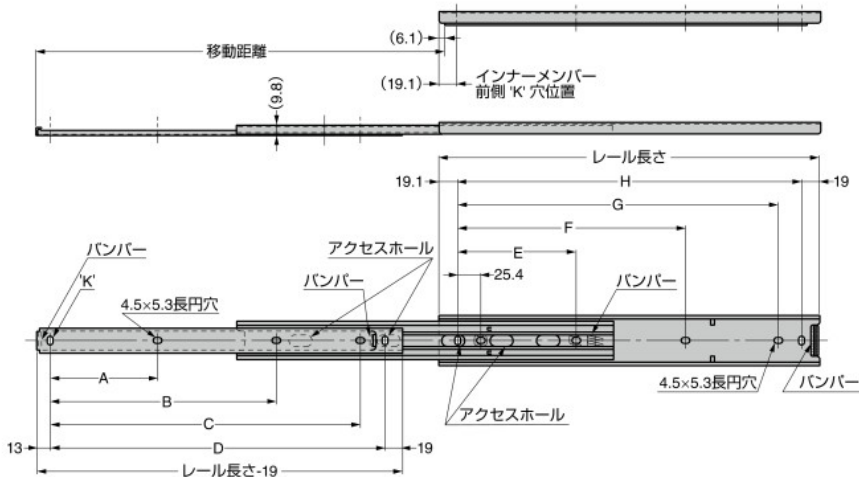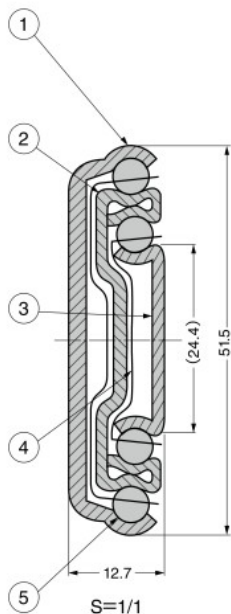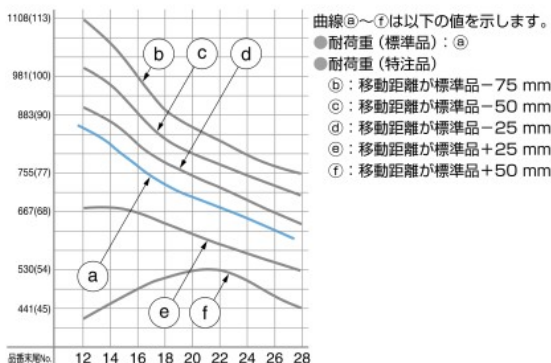

No.	部品名	材料	仕上
①	アウターメンバー	鋼 (SPCC)	光沢クロメート処理 (三価)
②	中間メンバー		
③	インナーメンバー		
④	リテーナー	鋼 (SECC)	(亜鉛めっき鋼板)
⑤	スチールボール	鋼 (SWCH)	-

本品は1本単位での販売です。ご注文数「1」で1本です。

RHS	CAD	注文コード	品番	レール長さ	移動距離	A	B	C	D	E	F	G	H	耐荷重N/ペア	耐荷重kgf/ペア	質量g/本	1箱
●	2030	190-113-900	C3300-12	304.8	330	76.2	177.8	228.6	254	88.9	177.8	241.3	266.7	853	87	710	10本
●	2030	190-113-901	C3300-14	355.6	381	101.6	215.9	279.4	304.8	101.6	215.9	292.1	317.5	824	84	840	10本
●	2030	190-113-902	C3300-16	406.4	432	114.3	241.3	330.2	355.6	127	241.3	342.9	368.3	775	79	970	10本
●	2030	190-113-903	C3300-18	457.2	483	139.7	279.4	381	406.4	139.7	279.4	393.7	419.1	726	74	1100	10本
●	2030	190-113-904	C3300-20	508	533	152.4	317.5	431.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	706	72	1230	10本
●	2030	190-113-905	C3300-22	558.8	584	177.8	355.6	482.6	508	177.8	342.9	495.3	520.7	686	70	1360	10本
●	2030	190-113-906	C3300-24	609.6	635	190.5	381	533.4	558.8	190.5	381	546.1	571.5	657	67	1490	10本
●	2030	190-113-907	C3300-26	660.4	686	203.2	419.1	584.2	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	628	64	1620	10本
●	2030	190-113-908	C3300-28	711.2	737	228.6	457.2	635	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	608	62	1750	10本

参照ページ 1 : P.522